

DESIGN CASTERS

デザインキャスタ




- : 値下げ価格
- : 新価格
- : スライド値引率変更




CADデータフォルダ名: 47_Casters



CHAM (自在)
CHAS (ストップ)

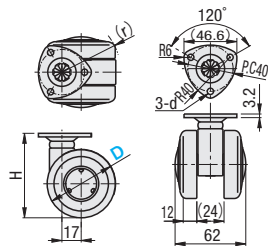

CHAN (自在ねじ式)
CHANS (自在ねじ式ストップ付)

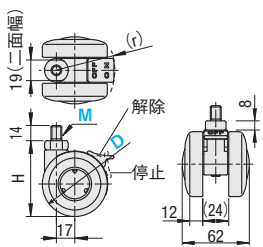

①1パック4コ入りです。注文数をご確認ください。
☑専用スパナP.1134に掲載

軸		車輪
M 材質	S 表面処理	M 材質(色)
SPHC	三価クロメート	ナイロン(黒)

本体タイプ	型式		車輪材質	H	取付プレート d	(r)	許容荷重 (N)	質量 (g)	¥基準単価 (1/パック4コ入り)				
	Type	D											
自在タイプ	CHAM	50	N(ナイロン)	62	5.5	50	1000	210	1,680				
		60		74									
ストップタイプ	CHAS	50		62						52	1000	220	2,120
		60		74									

本体タイプ	型式		M	車輪材質	H	r	許容荷重 (N)	質量 (g)	¥基準単価 (1/パック4コ入り)
	Type	D							
自在ねじ式タイプ	CHAN	50	8	N(ナイロン)	58	50	1000	170	1,680
		60	8 10		70	54	1200	200	1,870
自在ねじ式ストップ付タイプ	CHANS	50	8		58	52	1000	180	2,120
		60	8 10		70	56	1200	210	2,320



Order 注文例

型式 - M - 車輪材質
CHAM60 - 8 - N
CHAN50 - 8 - N



Price 価格

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	大口
数量	1~49	50~99	100~200
値引率	基準単価	5%	10% お見積り

②表示数量超えはWOSIにてご確認ください。




Delivery 出荷日

☑在庫品 翌日出荷 ☑P.133


③ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。



CTBMR

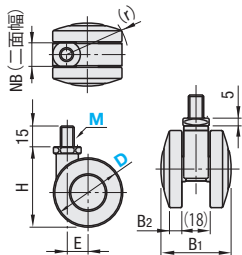

CTBMS

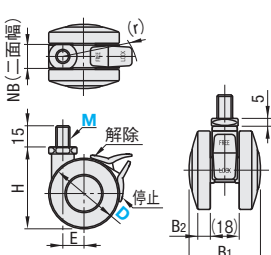

☑専用スパナP.1134に掲載

軸		車輪
M 材質	S 表面処理	M 材質(色)
SWCH	三価クロメート	ナイロン(黒)

本体タイプ	型式		M (並目)	H	B ₁	B ₂	取付ねじ部 NB	(r)	E	許容荷重 (N)	質量 (g)	¥基準単価
	Type	D										
自在ねじ式タイプ	CTBMR	40	8 10	46	42	7	14	38	14	400	67	224
		60	10 12	69	46	8	17	51	18	800	126	346
自在ねじ式ストップ付タイプ	CTBMS	40	8 10	46	42	7	14	42	14	400	70	264
		60	10 12	69	46	8	17	55	18	800	129	386



Order 注文例

型式 - M
CTBMR40 - 8



Price 価格

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	大口
数量	1~49	50~99	100~200
値引率	基準単価	5%	8% お見積り

②表示数量超えはWOSIにてご確認ください。



Delivery 出荷日

☑在庫品 翌日出荷 ☑P.133

③ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。