

FLAT-TOP REVOLVING GRIPS / MINIATURE REVOLVING GRIPS / MINIATURE STAINLESS REVOLVING GRIPS / REVOLVING BALLS


# フラット回転グリップ/ミニチュア回転グリップ/ミニチュア回転ステンレsgリップ/回転ボール

**価格改訂**

- : 値下げ価格
- : 新価格
- : スライド値引率変更


CADデータフォルダ名 : 48\_Levers

**■フラット回転グリップ**



Type	グリップ		ねじ		付属ボルト	
	材質	表面処理	材質	表面処理	材質	表面処理
GRMLM	フェノール樹脂	SS400	三価クロメート	三価クロメート	構造用合金鋼	三価クロメート

※折りたたむ場合は、レバーを上にも引き上げ押し倒してください。  
※位置決め用にφ2.5深サ2.5ミリの穴があります。

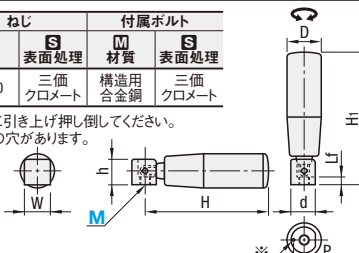

Type	型式		H	D	d	h	Lf	H <sub>1</sub>	W	P	付属ボルト	質量 (g)	¥基準単価
	M (並目)												
GRMLM	5		53	18	15.5	15	5	57	17	5.25	M5×10	55	950
	6		80	23	18.5	19.5	6	87	20	6.5	M6×10	115	1,050
	8		95	26	18.5	19.5	6	102	20	7	M8×14	137	1,100

**Order** 注文例

型式 GRMLM6

**Delivery** 出荷日

在庫品 翌日出荷 変 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付け致します。


**Price** 価格

**■数量スライド価格** (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応				個別対応
	小口	大口			
数量	1~9	10~19	20~29	30~50	51~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

**■ミニチュア回転グリップ**




RoHS 10

Type	形状	グリップ		ねじ	
		材質	表面処理	材質	表面処理
GRH	おねじ	ナイロン6	SS400	SUM22L	四三酸化鉄皮膜
GRF	めねじ	ナイロン6	SUM22L	四三酸化鉄皮膜	四三酸化鉄皮膜

おねじタイプ GRH      めねじタイプ GRF


※ハンドル等への取付後、グリップのみ回転します。

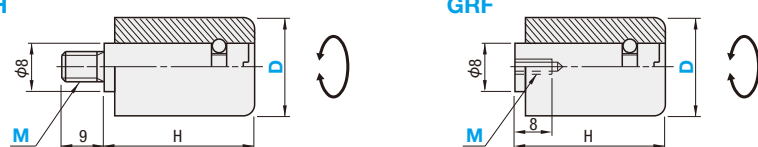

Type	型式		グリップ色	H	質量 (g)	¥基準単価
	M (並目)	D				
おねじタイプ GRH	6	13	B (黒)	18.8	13	320
	6	14	W (白)	20.8	14	
	6	16		23.8	16	


Type	型式		グリップ色	H	質量 (g)	¥基準単価
	M (並目)	D				
めねじタイプ GRF	5	13	B (黒)	18.8	8	320
	5	14		20.8	9	
	5	16		23.8	10	

**■ミニチュア回転ステンレsgリップ**




RoHS 10

Type	材質	表面処理
GRMSM	SUS304	電解研磨

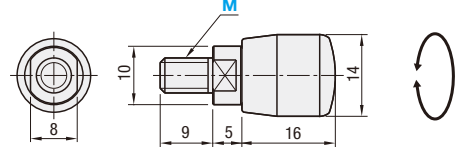


Type	M (並目)	質量 (g)	¥基準単価
GRMSM	6	21	960

**■回転ボール**




RoHS 10

Type	ボール		ねじ	
	材質	表面処理	材質	表面処理
PBG	フェノール樹脂	黄銅(インサート)	SUM23	無電解ニッケルメッキ

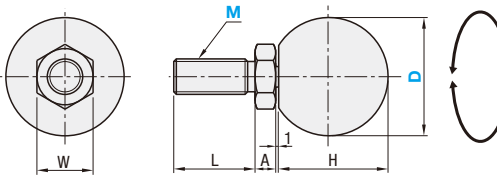

**ex** Example 使用例

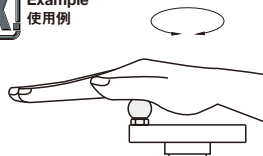

球体の為、手の平でスムーズに回せます。

Type	型式		D	H	L	W	A	質量 (g)	¥基準単価
	M (並目)								
PBG	6	20	18	7	10	3.6		12	700
		25	23					17	710
		30	28					25	720
	8	20	18	8	13	5		19	750
		25	23					25	760
		30	28					33	770
	10	20	18	10	17	6		49	880
		30	28						

**Order** 注文例

型式 GRMLM5

GRH6 - 13 - W

GRF5 - 16 - B

GRMSM6

PBG8 - 25

**Delivery** 出荷日

在庫品 翌日出荷 変 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付け致します。

**Price** 価格

**■数量スライド価格** (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応				個別対応
	小口	大口			
数量	1~9	10~14	15~50	51~	
値引率	基準単価	5%	8%	お見積り	

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

48 レバー ハンドル・ノブ