


TWO SPORK HANDWHEELS

2スポークハンドル

CADデータフォルダ名: 48_Levers



Type			ハンドル		グリップ		グリップねじ部	
グリップ無し	固定グリップ	回転グリップ	M材質	S表面処理	M材質	S表面処理	M材質	S表面処理
SHLNN	-	SHLN	SCS22 (SUS316相当)	ショットプラスト	SUS304	電解研磨	SUS304	電解研磨
-	AHTN	AHTNK	FC200	クロムメッキ	SS400	クロムメッキ	SS400	クロムメッキ
-	-	AHTNAK	AC4B	ショットプラスト+バフ研磨	A204	ショットプラスト		
-	AHTNA	-						

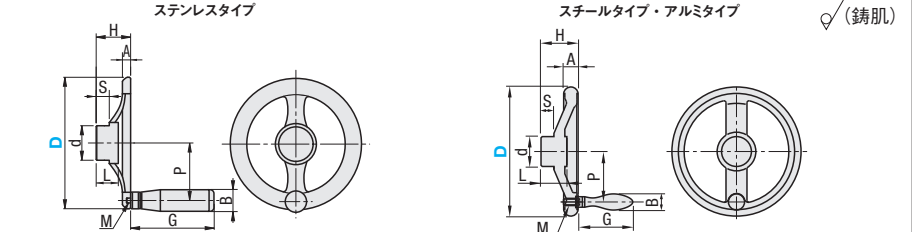

ステンレスタイプ (鋼鉄)
 スチールタイプ・アルミタイプ
 ◎ステンレスタイプのグリップはP.1200のGRMS、スチールタイプはP.1200のGRMK、アルミタイプのグリップはP.1200のGRMAKとなります。

■ ステンレス SHLNN・SHLN

型式	Type	D	H	A	S	d	L	M	B	G	P	参考質量 (g)	
												グリップ付	グリップ無し
グリップ無し SHLNN	80	22	6.5	7	20	11.7	5	10	45	35.6	425	400	
	100	27	7.5	8.7	25	14.6	6	13	57	43.5	605	550	
	125	32	8	10.9	31	18.3				54.7	755	700	
	140	36	9	12.2	35	20.5				62.5	935	880	
	160	40	9	14	40	23.4				71.5	1300	1200	
回転グリップ SHLN	200	50	11.3	17.4	50	32	10	20	80	90	2180	2000	

■ スチール AHTN・AHTNK アルミ AHTNA・AHTNAK

型式	Type	D	H	A	S	d	L	M		B	G		P	参考質量 (g)	
								スチール	アルミ		固定	回転		スチール	アルミ
スチール固定グリップ AHTN	80	36	14	15	24	24	5	8	13	38.5	49	28	370	138	
	100	39	15												30
スチール回転グリップ AHTNK	125	40	16	16	33	28	6	8	16	48.5	55	46.5	895	310	
	140	44	17												35
アルミ固定グリップ AHTNA	160	46	18	19	37	32	8	10	20	62.5	70.7	62.5	1460	485	
	200	59.5	24												43

Order 注文例
 型式 AHTN80 SHLN100 AHTNAK200

Delivery 出荷日
 在庫品 翌日出荷 参考 P.133
 ◎ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格
 数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~9	10~14
標準率	5%	10% 18%

 ◎表示数量を超えはWOSにてご確認ください。

D	SHLN	SHLNN	AHTN	AHTNK	AHTNA	AHTNAK
80	2,610	1,890	1,150	1,520	1,690	2,250
100	3,420	2,560	1,290	1,670	1,790	2,390
125	4,120	3,260	1,470	1,990	1,990	2,690
140	5,170	4,080	1,600	2,120	2,160	2,850
160	6,660	5,570	1,780	2,400	2,380	3,100
200	9,590	8,190	2,240	3,090	4,190	4,990

Alteration 追加加工
 型式 - (HC・KC・SC)
 AHTN80 - HC10
 SHLN100 - KC11
 AHTNAK200 - SC20

Alterations	H8穴+タップ穴加工	H8穴+キー溝+タップ穴加工	角穴加工
	Code	HC	KC
Spec.	ハブ中心にH8穴とセットスクルー用タップ穴2ヶ所加工します。 HC=指定1mm単位 指定方法 HC16	ハブ中心にH8穴とキー溝及びキー止め用タップ穴を加工します。 KC=選択 指定方法 KC15	ハブ中心に角穴を加工します。 SC=指定1mm単位 指定方法 SC12
¥/1 Code	AHTN・AHTNK AHTNA・AHTNAK SHLN・SHLNN	1,350 2,100 2,600	1,450 2,500 3,200

48
レバー
ハンドル・ノブ