 
 




AIR MANIFOLDS -BLOCK TYPE-

# エア用ブロックマニホールド

—横貫通穴・縦貫通穴タイプ/横貫通穴・上穴タイプ—




◎カタログ規格外品はこちら **P.137**


◎CADデータフォルダ名: 50\_Manifolds

テーパおねじの推奨締めトルク・貫通穴下穴情報はP.1280をご参照ください。

## ■エア用ブロックマニホールド

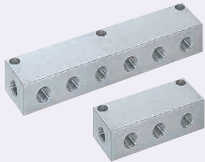


Type	材質	S表面処理	最高使用圧力
BMIAN	アルミ合金	—	1MPa≒10kgf/cm <sup>2</sup> 以下
BMIANA	白アルマイト	—	1MPa≒10kgf/cm <sup>2</sup> 以下

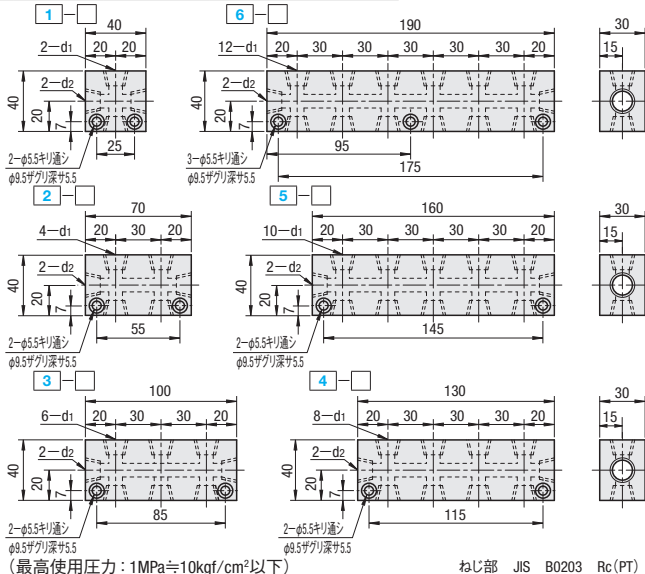


RoHS10

ねじ部 JIS B0203 Rc(PT)

## ■エア用ブロックマニホールド

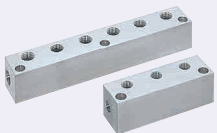

Type	材質	S表面処理	最高使用圧力
BMSLN	アルミ合金	—	1MPa≒10kgf/cm <sup>2</sup> 以下
BMSLNA	白アルマイト	—	1MPa≒10kgf/cm <sup>2</sup> 以下

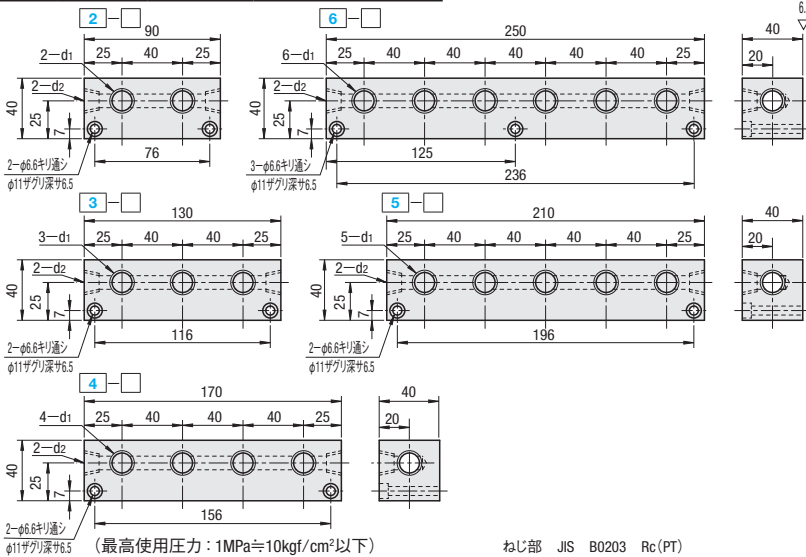

RoHS10

ねじ部 JIS B0203 Rc(PT)

Type	型式	No.	d1 Rc(PT)	d2 Rc(PT)	¥基準単価	
					BMIAN	BMIANA
BMIAN BMIANA	1	11	1/8	1/8	1,320	1,570
		22	1/4	1/4		
	2	11	1/8	1/8	1,390	1,650
		22	1/4	1/4		
	3	11	1/8	1/8	1,520	1,810
		22	1/4	1/4		
4	12	1/8	1/4	1,570	1,870	
	22	1/4	1/4			
5	12	1/8	1/4	1,640	1,950	
	22	1/4	1/4			
6	11	1/8	1/8	1,760	2,090	

Type	型式	No.	d1 Rc(PT)	d2 Rc(PT)	¥基準単価	
					BMSLN	BMSLNA
BMSLN BMSLNA	2	24	1/4	1/2	1,500	1,790
		33	3/8	3/8		
		44	1/2	1/2		
		33	3/8	3/8		
3	4	44	1/2	1/2	1,650	1,960
		23	1/4	3/8		
		24	1/4	1/2		
		33	3/8	3/8		
4	5	44	1/2	1/2	1,710	2,030
		24	1/4	1/2		
		33	3/8	3/8		
		24	1/4	1/2		
5	6	44	1/2	1/2	1,860	2,210
		33	3/8	3/8		
		44	1/2	1/2		
		23	1/4	3/8		



Order 注文例

型式

BMIAN3-22



Price 価格



Delivery 出荷日



在庫品

翌日出荷 **P.133**

◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

### ■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応				個別対応
	小口		大口		
数量	1~9	10~14	15~19	20~30	31~
値引率	5%	10%	10%	18%	
出荷日	通常				お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。