 


AIR MANIFOLDS -BLOCK TYPE-

エア用ブロックマニホールド

-2連タイプ-



テーパーおねじの推奨締付トルク・貫通穴情報詳細はP1280をご確認ください。

☑️カタログ規格外品はこちら P137

📄CADデータフォルダ名: 50_Manifolds

型式の前に「G-」をつけると「PTねじ(管用テーパーねじ)」から、「JIS B 0202」に準ずる「PFねじ(管用平行ねじ)」に変更ができます(単価の変更はございません)。

■ブロック角30×50





RoHS 10


用途	Type	材質	表面処理	最高使用圧力
水圧用	BMBWR	SUS304	-	20.MPa≒210kgf/cm ² 以下
エア用	BMSW	アルミ合金	白アルマイト	1MPa≒10kgf/cm ² 以下
	BMSWA			

ねじ部 JIS B0203 Rc(PT)

*図面は連数4を選択時のものです。
ポートねじ数は12となります。
(ポートねじ数とはQ・G・Kのねじ合計の数を指します。)

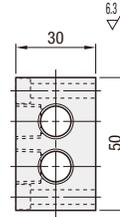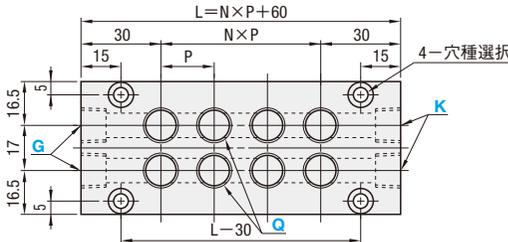

●取付穴形状変更

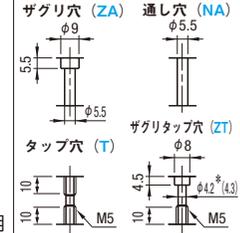

☑️取付穴形状を自由にお選び頂けます。

☑️*(4.3)はSUS304のみ適用

型式	Rc(PT), M(並目)選択		ピッチP	ピッチ数N	Q・R・G・K 総ねじ数	¥基準単価		
	Type	取付穴形状選択				連数	Q・G・K	BMBWR
ピッチ固定 BMBWR BMSW BMSWA	ZA (ザグリ) NA (通し穴) T (タップ) ZT (ザグリタップ)	1	1(1/8) M3(M3) M4(M4) 5(M5) 2(1/4)	20	0	6,060	3,170	3,560
		2	8		7,260	3,510	3,930	
		3	10		8,280	3,850	4,310	
		4	12		9,440	4,190	4,690	
		5	14		10,350	4,520	5,070	
		6	16		11,470	4,860	5,440	

☑️Q・R・G・Kは()の前の1・2・M3・M4・5でご指定ください。☑️型式の前に「G-」を付けるとG(PF)ねじに変更して注文可能です。(例: G-BMSW) 注文方法は注文例をご確認ください。

■ブロック角30×50





RoHS 10


用途	Type	材質	表面処理	最高使用圧力
エア用	BMUAW	アルミ合金	-	1MPa≒10kgf/cm ² 以下

ねじ部 JIS B0203 Rc(PT)
JIS B0202 G(PF): ISO 228-1 互換性有

*図面は連数4を選択時のものです。
Q・R・G・Kのねじ合計の数は20となります。

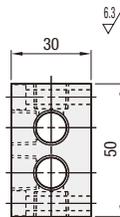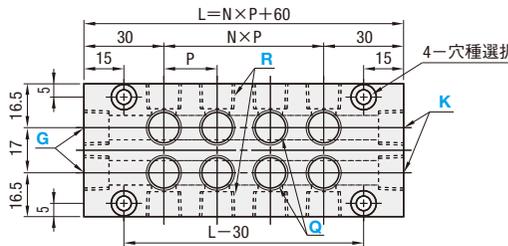

●取付穴形状変更

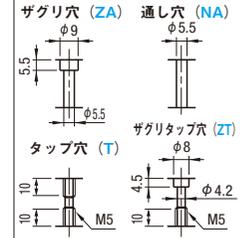


☑️取付穴形状を自由にお選び頂けます。

型式	Rc(PT), M(並目)選択		ピッチP	ピッチ数N	Q・R・G・K 総ねじ数	¥基準単価		
	Type	取付穴形状選択				連数	Q・R・G・K	BMBWR
BMUAW	ZA (ザグリ) NA (通し穴) T (タップ) ZT (ザグリタップ)	1	1(1/8) M3(M3) M4(M4) 5(M5) 2(1/4)	20	0	8	3,390	3,940
		2	12		4,490	5,040		
		3	16		5,590	6,150		
		4	20		6,150	6,150		
		5	24		6,150	6,150		
		6	28		6,150	6,150		

☑️Q・R・G・Kは()の前の1・2・M3・M4・5でご指定ください。☑️型式の前に「G-」を付けるとG(PF)ねじに変更して注文可能です。(例: G-BMUAW) 注文方法は注文例をご確認ください。



Order 注文例

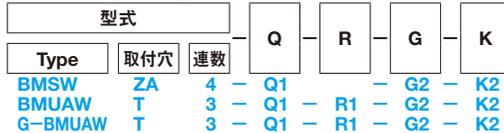

Delivery 出荷日

●アルミ合金 3 日目出荷

●SUS304 5 日目出荷



ストーク B 3日目出荷 800円/1本 PM 8:00迄 P134

📄ご注文切り

☑️3本以上で1明細行当たり一律2,160円



Price 価格

■数量スライド価格 (☑️1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応		個別対応	
	小口	大口	小口	大口
数量	1~9	10~14	15~20	21~
値引率	基準単価 5%		10%	
出荷日	通常		お見積り	

☑️表示数量超えはWOSIにご確認ください。