 


PIPING MANIFOLDS SOCKETS FOR PIPING MANIFOLDS

# 配管マニホールド/配管マニホールド用ソケット

—1方向 おねじタイプ—

2日目納期短縮  
出荷



◎カタログ規格外品はこちら P.137


◎CADデータフォルダ名: 50\_Manifolds



Type	材質	表面処理
SGMHF	SGP	三価クロメート
SUSHF	SUS304TP	—

◎溶接による若干のひずみがあります。連結してお使いの際は、ひずみが累積しますのでご注意ください。  
\*図面は穴数3の時のものです。

ねじ部 JIS B0203 R(PT)  
(最高使用圧力: 0.7MPa≒7kgf/cm<sup>2</sup>以下)

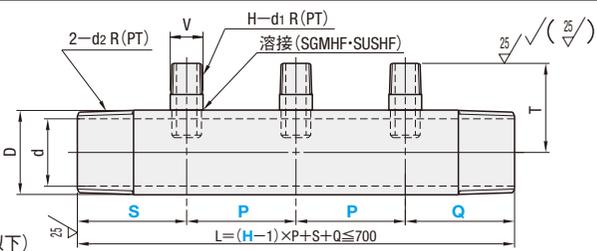

型式 Type	No.	H (穴数選択)	P・S・Q 1mm単位	d1 R(PT)	d2 R(PT)	D	¥基準単価											
							SGMHF						SUSHF					
SGMHF SUSHF	15A	2 3 4 5 6	40~150	1/8	1/2	21.7	16.1	16.1	2,790	3,550	4,330	5,030	5,770	4,740	6,020	7,370	8,740	10,010
	20A		40~150	1/4	3/4	27.2	21.6	21.4	3,150	4,030	4,930	5,720	6,540	5,300	6,780	8,240	9,740	11,140
	25A		45~150	3/8	1	34	27.6	27.2	3,680	4,700	5,720	6,580	7,390	6,200	7,890	9,560	11,210	12,790
	32A		55~150	1/2	1 1/4	42.7	35.7	35.5	4,440	5,680	6,840	7,680	8,700	7,460	9,490	11,510	13,460	15,340
	40A		65~150	3/4	1 1/2	48.6	41.6	41.2	5,160	6,560	8,080	9,270	10,650	8,840	11,380	13,870	16,330	18,690

Order 注文例: 型式 SUSHF32A - H(穴数) 4 - P P70 - S S60 - Q Q70

Delivery 出荷日: 5 日目出荷

Price 価格: 数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	小口	標準対応	大口	大口
数量	1~4	5~10	11~20	21~30
値引率	基準価格	5%	15%	20%
出荷日	通常		+3日	+5日

使用可能流体: 水・空気

V・T寸法


d1 R(PT)	V	T
1(1/8)	10.5	25.8
2(1/4)	13.8	34.6
3(3/8)	17.3	40.0
4(1/2)	21.7	48.3
6(3/4)	27.2	55.3



Type	材質	表面処理
SGSM	SGP*	三価クロメート
SUSM	SUS304TP*	—

\*M5のみS20C(SGSM)  
\*M5のみSUS304(SUSM)

ねじ部 JIS B0203 R(PT)

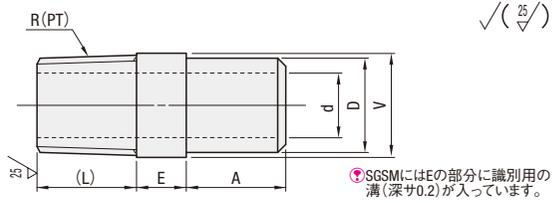

型式 Type	No.	R(PT)	E	A	V	d		D	(L)	SGSM		SUSM	
						SGSM	SUSM			¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
SGSM SUSM	5	M5	4	5.9	6	1.5	1.5	5	7.5	480	370	550	420
	1	1/8	5	10	10.5	6.5	5.7	9.5	10	480	370	550	420
	2	1/4	6	11	13.8	9.2	7.8	12.8	15	490	370	790	620
	3	3/8	6	12	17.3	12.7	10.9	16.3	17	630	500	1,060	850
	4	1/2	7	13	21.7	16.1	16.1	20.7	20	760	600	1,390	1,100
	6	3/4	8	13.5	27.2	21.6	21.4	26.2	23	1,020	800	1,560	1,250


◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。



Type	材質	表面処理
SGSK	S25C*	三価クロメート
SUSK	SUS304	—

\*M5のみS20C

ねじ部 JIS B0203 R(PT)

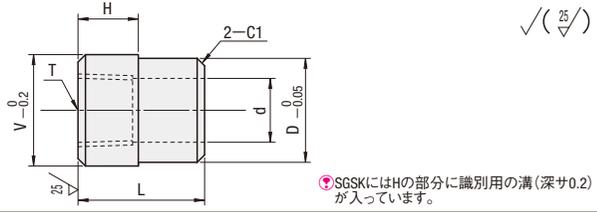

型式 Type	No.	T Rc(PT)	V	L	D	d		H	SGSK		SUSK	
						SGSK	SUSK		¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
SGSK SUSK	5	M5	10	13.4	9	4.3	4.3	7.5	540	430	570	460
	1	1/8	15	17	14	8.6	8.6	8.1	540	430	570	460
	2	1/4	20	22	19	11.4	11.7	11.4	560	450	870	710
	3	3/8	25	24	24	14.9	12.4	12	680	540	1,070	870
	4	1/2	30	28	29	16.3	16.3	15.6	850	680	1,390	1,140
	6	3/4	35	31	34	21	21	17.7	1,150	920	1,580	1,290

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■特長 配管マニホールドで、溶接されているソケットです。外周部に段差が付いているため、取付がしやすくなっています。

Order 注文例: 型式 SGSM3 SGSK2

Delivery 出荷日: 2 日目出荷

●No.5

●No.1・No.2・No.3・No.4・No.6

◎No.1・No.2・No.3・No.4・No.6

◎No.5

◎No.1・No.2・No.3・No.4・No.6

◎No.5

◎No.1・No.2・No.3・No.4・No.6

50  
マニホールド