 


PIPING MANIFOLDS

配管マニホールド

-1方向 めねじタイプ-







◎カタログ規格外品はこちら **P137**
 ◎CADデータフォルダ名: 50_Manifolds



	Type				M材質	S表面処理
	固定タイプ		指定タイプ			
	T1タイプ	T2タイプ	T1タイプ	T2タイプ		
両端おねじ	SGM	SGMS	SGMF	—	SGP*	三価クロメート
	SUMH	—	SUMHF	SUMHSF	SUS304TP	—
片端おねじ	SGMA	SGMSA	SGMAF	—	SGP*	三価クロメート
片端めねじ	SUMHA	SUMHH	SUMHAF	SUMHHF	SUS304TP	—
両端めねじ	SGMM	—	SGMFM	—	SGP*	三価クロメート
	SUMHM	—	SUMHFM	—	SUS304TP	—

◎溶接による若干のひずみがあります。連携してお使いの際は、ひずみが累積しますのでご注意ください。
 ねじ部 JIS B0203 R(PT) (最高使用圧力: 0.7MPa≒7kgf/cm²以下) $\sqrt{(\frac{25}{\Delta})}$
■使用可能流体
 水・空気
 *図面は連数3のときのものです。 $\sqrt{(\frac{25}{\Delta})}$

 ※No.50Aのソケット部はSS400となります。

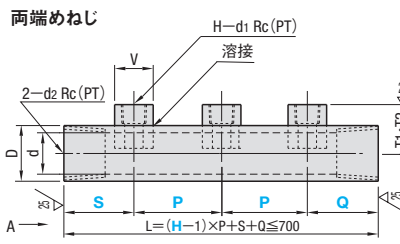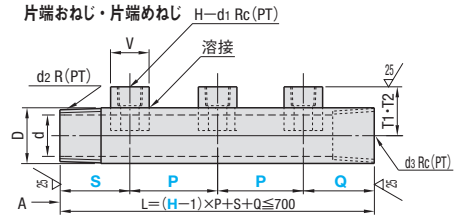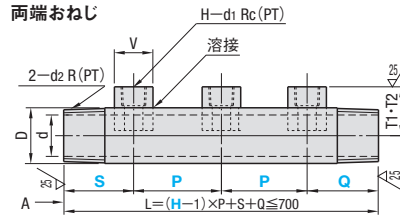

■V・T寸法

Rc (PT)	V	T1	T2
1 (1/8)	15	19	21.7
2 (1/4)	20	25	28.4
3 (3/8)	25	29	33.4
4 (1/2)	30	37	39.9
6 (3/4)	35	42	—
8 (1)	42	58	—

■両端おねじタイプ、片端おねじ・片端めねじタイプ

型式				No.	H (穴数選択)	P・S・Q		d1 Rc (PT)	d2 R (PT)	d3 Rc (PT)	D	d	
Type		No.	固定タイプ			指定タイプ	1mm単位					材質:SGP	材質:SUS
固定タイプ	指定タイプ												
T1タイプ	T2タイプ	15A	2	35	35 (45) ~ 150	1/8	—	1/2	1/2	21.7	16.1	16.1	
SGM	SGMS	20A	3	35	35 (45) ~ 150	1/4	1/8	3/4	3/4	27.2	21.6	21.4	
SUMH	—	25A	3	40	40 (50) ~ 150	3/8	1/4	1	1	34	27.6	27.2	
SGMA	SGMSA	32A	4	50	50 (60) ~ 150	1/2	3/8	1 1/4	1 1/4	42.7	35.7	35.5	
SUMHA	SUMHH	40A	5	60	60 (70) ~ 150	3/4	1/2	1 1/2	1 1/2	48.6	41.6	41.2	
—	—	50A	6	100	100 ~ 150	1	—	2	—	60.5	52.9	—	

◎片端おねじ・片端めねじP・S・Q指定タイプの場合、Q(めねじ側)のみ最小指定寸法は、() 数値になります。
 ◎P・S・Qは、L=(H-1)×P+S+Q≦700の範囲でご指定ください。◎No.50AはSGM・SGMFのみとなります。

■両端めねじタイプ

型式			No.	H (穴数選択)	P・S・Q		d1 Rc (PT)	d2 Rc (PT)	D	d		
Type		No.			固定タイプ	指定タイプ				1mm単位	材質:SGP	材質:SUS
固定タイプ	指定タイプ											
T1タイプ	T1タイプ	15A	2	45	35 (45) ~ 150	1/8	1/2	21.7	16.1	16.1		
SGMM	SGMFM	20A	3	45	35 (45) ~ 150	1/4	3/4	27.2	21.6	21.4		
SUMHM	SUMHFM	25A	4	50	40 (50) ~ 150	3/8	1	34	27.6	27.2		
—	—	32A	5	60	50 (60) ~ 150	1/2	1 1/4	42.7	35.7	35.5		
—	—	40A	6	70	60 (70) ~ 150	3/4	1 1/2	48.6	41.6	41.2		

◎P・S・Qは、L=(H-1)×P+S+Q≦700の範囲でご指定ください。◎P・S・Q指定タイプの場合、S・Qの最小寸法は、() 数値となります。

◎両端めねじタイプは、T2タイプは販売しておりません。

Order 注文例

型式 - H(穴数) - P - S - Q

SUMH32A - 3 - P70 - S60 - Q70

SGMAF32A - 4 - P70 - S60 - Q70

SUMHM20A - 3 - P70 - S60 - Q70



●数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P133

●SGM・SGMF

数量区分	標準対応				個別対応
	小口	大口	大口	大口	大口
数量	1~4	5~10	11~20	21~30	31~
値引率	基準単価	5%	15%	20%	お見積り
出荷日	通常	+3日	+5日	お見積り	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●SGM・SGMF以外

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	大口
数量	1~4	5~10	11~
値引率	基準単価	5%	お見積り
出荷日	通常	お見積り	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

No.	Y基準単価																						
	固定タイプ						指定タイプ																
	本体部材質:SGP						本体部材質:SUS304TP						本体部材質:SGP						本体部材質:SUS304TP				
	H2	H3	H4	H5	H6	H2	H3	H4	H5	H6	H2	H3	H4	H5	H6	H2	H3	H4	H5	H6			
15A	2,090	2,600	3,190	3,830	4,410	3,340	4,310	5,400	6,530	7,560	3,030	3,790	4,600	5,440	6,220	4,050	5,190	6,390	7,610	8,740			
20A	2,310	2,920	3,560	4,230	4,880	3,620	4,720	5,860	7,050	8,150	3,450	4,340	5,250	6,170	7,060	4,550	5,860	7,160	8,480	9,730			
25A	2,630	3,300	3,990	4,700	5,370	4,200	5,430	6,710	7,980	9,200	3,790	4,610	5,550	6,470	7,360	5,320	6,800	8,290	9,750	11,150			
32A	3,180	4,070	4,820	5,620	6,410	5,110	6,620	8,180	9,710	11,190	4,540	5,580	6,620	7,680	8,710	6,390	8,180	9,970	11,710	13,380			
40A	3,390	4,330	5,280	6,220	7,130	5,680	7,530	9,380	11,240	13,020	4,930	6,240	7,000	8,170	9,300	7,330	9,500	11,640	13,740	15,770			
50A	9,100	12,070	14,980	17,630	20,650	—	—	—	—	—	11,870	14,850	17,680	20,690	24,120	—	—	—	—	—			

◎No.50AはSGM・SGMFのみとなります。両端めねじタイプは、T2タイプは販売しておりません。