

 
 
PIPING MANIFOLDS

配管マニホールド

-2方向180°・90°タイプ/90°専用ソケット-

2日目納期短縮

ステンレス・めっき品  
脱脂洗浄サービス  
対応商品詳細は下記URLへ  
http://fa.misumi.jp



◎カタログ規格外品はこちら P.137

◎CADデータフォルダ名: 50\_Manifolds


**■2方向180°タイプ**

RoHS 10

Type	固定タイプ	指定タイプ	材質	表面処理
SGMMD	-	-	SGP	三価クロメート
SUMMD	SUMMDF	-	SUS304TP	-

ねじ部 JIS B0203 R (PT)  
(最高使用圧力: 0.7MPa≒7kgf/cm<sup>2</sup>以下)

\*図面は連数3を選択時のものです。

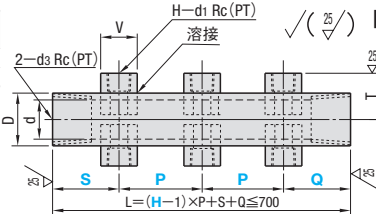

■使用可能流体 水・空気

■V・T寸法

d1 Rc (PT)	V	T
1 (1/8)	15	21.7
2 (1/4)	20	28.4
3 (3/8)	25	33.4
4 (1/2)	30	39.9

型式 Type 固定タイプ	No.	H (連数選択)	P・S・Q 指定タイプ 1mm単位	d1 Rc (PT)	d2 Rc (PT)	d3 Rc (PT)	D	d	¥基準単価																	
									SGMMD						SUMMD						SUMMDF					
									H2	H3	H4	H5	H6	H2	H3	H4	H5	H6	H2	H3	H4	H5	H6			
SGMMD SUMMD	SUMMDF	20A	2	45	35(45)~150	1/8	3/4	27.2	21.4	3,060	3,870	4,660	5,730	6,860	4,240	5,500	7,460	8,930	10,030	6,100	7,830	10,140	12,000	13,490		
		25A	3	50	40(50)~150	1/4	1	34	27.2	3,720	4,700	5,760	6,790	7,810	5,370	7,060	8,910	10,580	12,320	7,540	9,760	12,070	14,200	16,350		
		32A	4	60	50(60)~150	3/8	1 1/4	42.7	35.5	4,430	5,860	6,860	8,140	9,280	5,900	8,370	10,570	12,560	14,820	8,500	11,540	14,270	16,780	19,500		
		40A	5	70	60(70)~150	1/2	1 1/2	48.6	41.2	5,000	6,460	8,090	9,530	10,840	7,880	10,640	13,360	16,170	18,890	10,940	14,400	17,750	21,150	24,430		

◎P・S・Qは、L=(H-1)×P+S+Q≦700の範囲でご指定ください。◎P・S・Q指定タイプの場合、S・Qの最小指定寸法は、( )数値となります。

**■2方向90°タイプ**

RoHS 10



Type	材質	表面処理
SGMLF	SGP	三価クロメート
SUMLF	SUS304TP	-
SGMMLF	SGP	三価クロメート
SUMMLF	SUS304TP	-

ねじ部 JIS B0203 R (PT)  
(最高使用圧力: 0.7MPa≒7kgf/cm<sup>2</sup>以下)

■使用可能流体 水・空気

■V・T寸法

d1 Rc (PT)	V	T
1 (1/8)	15	21.7
2 (1/4)	20	28.4
3 (3/8)	25	33.4
4 (1/2)	30	39.9

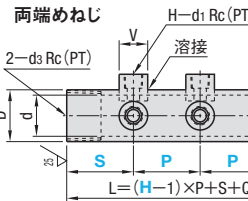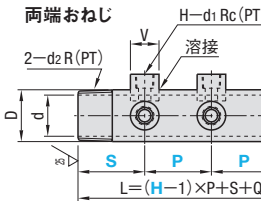

型式 Type	No.	H (連数選択)	P・S・Q 指定1mm単位	d1 Rc (PT)	d2 R (PT)	d3 Rc (PT)	D	d	¥基準単価											
									本体部材質: SGP						本体部材質: SUS304TP					
									H2	H3	H4	H5	H6	H2	H3	H4	H5	H6		
SGMLF SUMLF	SGMMLF SUMMLF	20A	2	35(45)~150	1/8	3/4	3/4	27.2	21.6	21.4	3,000	3,840	4,670	5,330	6,280	4,550	5,870	7,580	9,040	10,170
		25A	3	40(50)~150	1/4	1	1	34	27.6	27.2	3,420	4,250	5,090	6,090	7,000	5,380	7,390	9,520	10,820	12,250
		32A	4	50(60)~150	3/8	1 1/4	1 1/4	42.7	35.7	35.5	4,040	4,930	5,970	7,210	8,000	6,250	8,740	10,840	12,910	14,280
		40A	5	60(70)~150	1/2	1 1/2	1 1/2	48.6	41.6	41.2	4,590	5,840	6,670	8,340	9,670	8,170	10,820	13,420	15,520	18,080


◎両端めねじの場合、S・Qの最小指定寸法は、( )数値になります。  
◎P・S・Qは、L=(H-1)×P+S+Q≦700の範囲でご指定ください。

**■90°専用ソケット**

RoHS 10

Type	材質	表面処理
SGSKK	S20C	亜鉛メッキ
SUSKK	SUS304	-

ねじ部 JIS B0203 Rc (PT)

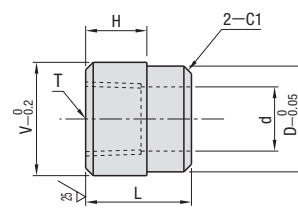

型式 Type	No.	T Rc (PT)	V	L	D	d	H	¥基準単価	
								SGSKK	SUSKK
								SGSKK SUSKK	1
2	1/4	20	18	19	11.5	11.4	570		890
3	3/8	25	20.5	24	14.5	12	680		1,090
4	1/2	30	24.5	29	16.5	15.6	850		1,430

◎SGSKKは溶接時にメッキを取る必要はありません。

Order 注文例  
SUMLF32A  
SGSKK1

型式 - H(穴数) - P - S - Q  
3 - P50 - S50 - Q50

Delivery 出荷日  
2 日目出荷

ストークA早割 翌日出荷 800円/1箱  
ストークA 翌日出荷 800円/1箱

PM 3:00迄  
PM 6:00迄

◎P.134

●180°P・S・Q指定タイプ

5 日目出荷

◎表示数量超えはお見積り

●数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

●180°P・S・Q固定タイプ

数量区分	標準対応				個別対応
	小口	大口	小口	大口	
数量	1~4	5~10	11~20	21~30	31~
値引率	基準単価	5%	15%	20%	お見積り
出荷日	通常	+3日	+5日	お見積り	

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●90°専用ソケット

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	
数量	1~9	10~20	21~
値引率	基準単価	20%	お見積り
出荷日	通常	お見積り	

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。