


SCREWED FITTINGS FOR LOW PRESSURE

# 低圧用ねじ込み継手

—同径タイプ—

## ソケット

Type	M材質	S表面処理
SGPPS	FCMB270	溶融亜鉛メッキ
SUTPS	SUS304	—
SUTPSS	SUS316	—

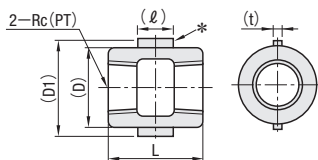


RoHS10

\*SGPPSのみ、外周部にツメが付いています。

## 平行めねじ(PSねじ)ソケット


Type	M材質	S表面処理
SGPRP	炭素鋼鋼管	電気亜鉛メッキ
SUTRP	SUS304	—

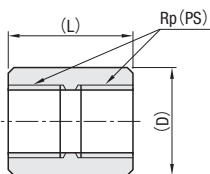

RoHS10

## 両長ソケット


Type	M材質	S表面処理
SUTPSR	SUS304	—

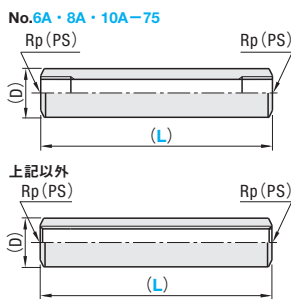

RoHS10

## 45°エルボ

Type	M材質	S表面処理
SGPHE	FCMB270	溶融亜鉛メッキ
SUTHE	SCS13A	—

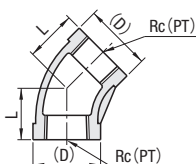

RoHS10

型式		Rc (PT)	SGPPS				SUTPS・SUTPSS		SGPPS		SUTPS		SUTPSS		
Type	No.		(D)	L	(D)	(t)	(D)	L	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~30コ	¥基準単価 1~19コ	¥スライド単価 20~50コ	¥基準単価 1~19コ	¥スライド単価 20~50コ	
SGPPS SUTPS SUTPSS	6A	1/8	15	22	19	13	4	15	23	170	160	410	380	—	—
	8A	1/4	19	25	22	17	4	19	29	170	160	380	350	1,050	970
	10A	3/8	23	30	27	18	5	22	30	180	160	380	350	1,050	970
	15A	1/2	27	35	31	20	6	27	38	140	110	560	530	1,510	1,290
	20A	3/4	33	40	37	24	6	33	40	170	140	770	730	1,960	1,760
	25A	1	41	45	46	25	8	40	45	230	200	880	790	2,500	2,050
	32A	1 1/4	50	50	54	28	8	49	51	330	290	1,420	1,340	—	—
	40A	1 1/2	56	55	61	32	9	55.5	54	410	360	1,590	1,500	—	—
	50A	2	69	60	75	34	9	68	64	580	550	2,030	1,830	—	—

☞表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

型式		Rp (PS)	SGPRP		SUTRP		SGPRP		SUTRP	
Type	No.		(D)	(L)	(D)	(L)	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~30コ	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~30コ
SGPRP SUTRP	6A	1/8	15	19	13.8	20	140	120	220	190
	8A	1/4	19	27	17	25	150	130	220	190
	10A	3/8	23	28	21	26	190	150	220	190
	15A	1/2	28	37	25	33	240	210	280	250
	20A	3/4	34.5	39	31	36	290	270	390	350
	25A	1	41.5	46	38	43	440	410	620	580
32A	1 1/4	51	51	47	48	600	560	890	840	

☞表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

型式		(L) 選択	Rp (PS)	(D)	¥基準単価		¥スライド単価		
Type	No.				1~9コ	10~30コ	1~9コ	10~30コ	
SUTPSR	6A	50	75	1/8	15	1,980	2,380	1,880	2,260
	8A			1/4	19	2,240	2,640	2,130	2,510
	10A			3/8	23	2,500	2,920	2,370	2,770
	15A			1/2	26.5	3,180	3,670	3,020	3,480
	20A			3/4	33	3,710	4,750	3,520	4,510

☞表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

型式		Rc (PT)	SGPHE		SUTHE		SGPHE		SUTHE	
Type	No.		(D)	L	(D)	L	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~30コ	¥基準単価 1~19コ	¥スライド単価 20~50コ
SGPHE SUTHE	6A	1/8	18	16	17	16	410	320	830	750
	8A	1/4	22	17	21	17	280	250	590	530
	10A	3/8	23	19	25	19	280	250	620	530
	15A	1/2	27	21	28	21	260	220	700	590
	20A	3/4	33	25	35	25	260	230	1,010	900
25A	1	41	29	42	29	360	320	1,390	1,240	

☞表示数量超えはWOSIにてご確認ください。