


SCREW CONVERSION JOINTS

ネジ変換継手

—L型タイプ・T型タイプ—

CADデータフォルダ名: 51_Pipes_Fitting_Valves

51 管・継手
ホース・バルブ

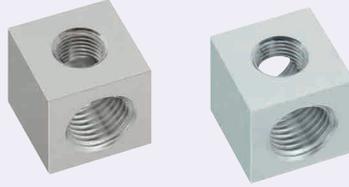

RoHS10

Type		材質	S表面処理	最高使用圧力
L型タイプ	T型タイプ			
APBLM	APBTM	一般構造用鋼	無電解ニッケルメッキ	20.6MPa
APBLS	APBTS	SUS304	—	
APBLA	APBTA	アルミ合金	—	1MPa

ねじ部 JIS B 0203 R (PT)
JIS B 0202 G (PF) : ISO 228-1 互換性有
ANSI/ASME B.1.20.1-1983 (NPT)

6.3

L型タイプ

T型タイプ

■L型タイプ

型式 Type	ネジ形状①	No.	T (PT) G (PF) N (NPT)	ネジ形状②	No.	T (PT) G (PF) N (NPT)	L	A	B	E	F	¥基準単価		
												APBLM	APBLS	APBLA
APBLM APBLS APBLA	T G N (PTネジ) (PFネジ) (NPTネジ)	1	1/8	—	M5	—	25	25 (30)	25 (30)	12.5	12.5 (15)	1,110	1,850	1,300
				T (PTネジ) G (PFネジ) N (NPTネジ)	1	1/8	25	25 (30)	25 (30)	12.5	12.5 (15)	1,190	1,850	1,360
				—	2	1/4	30	30	30	15	15	1,340	1,920	1,550
				—	M5	—	30	30	30	15	15	1,260	1,920	1,450
				T (PTネジ) G (PFネジ) N (NPTネジ)	1	1/8	30	30	30	15	15	1,340	1,920	1,550
				—	2	1/4	35	35 (40)	35 (40)	17.5	17.5 (20)	1,520	2,620	1,710
		2	1/4	—	M5	—	30	30	30	15	15	1,820	2,730	2,060
				T (PTネジ) G (PFネジ) N (NPTネジ)	2	1/4	40	40	40	20	20	1,820	2,730	2,060
				—	3	3/8	40	40	40	20	20	1,910	2,730	2,240
				T (PTネジ) G (PFネジ) N (NPTネジ)	2	1/4	40	40	40	20	20	1,820	2,730	2,060
				—	3	3/8	40	40	40	20	20	1,910	2,730	2,240
				—	4	1/2	50	50	50	25	25	2,670	4,040	2,990
3	3/8	—	M5	—	50	50	50	25	25	2,670	4,040	2,990		
		T (PTネジ) G (PFネジ) N (NPTネジ)	3	3/8	50	50	50	25	25	2,670	4,040	2,990		
		—	4	1/2	50	50	50	25	25	2,870	4,040	3,110		
		T (PTネジ) G (PFネジ) N (NPTネジ)	4	1/2	50	50	50	25	25	2,870	4,040	3,110		

☞SUS304の場合は、()寸法になります。

■T型タイプ

型式 Type	ネジ形状①	No.	T (PT) G (PF) N (NPT)	ネジ形状②	No.	T (PT) G (PF) N (NPT)	ネジ形状③	No.	T (PT) G (PF) N (NPT)	L	A	B	E	F	¥基準単価		
															APBTM	APBTS	APBTA
APBTM APBTS APBTA	T G N (PTネジ) (PFネジ) (NPTネジ)	1	1/8	—	M5	—	—	M5	—	25	25 (30)	25 (30)	12.5	12.5 (15)	1,310	1,860	1,550
				T (PTネジ) G (PFネジ) N (NPTネジ)	1	1/8	25	25 (30)	25 (30)	12.5	12.5 (15)	1,440	1,860	1,620			
				—	2	1/4	30	30	30	15	15	1,720	2,030	1,930			
				T (PTネジ) G (PFネジ) N (NPTネジ)	1	1/8	30	30	30	15	15	1,510	2,030	1,730			
				—	2	1/4	30	30	30	15	15	1,610	2,030	1,800			
				T (PTネジ) G (PFネジ) N (NPTネジ)	2	1/4	35	35 (40)	35 (40)	17.5	17.5 (20)	1,830	2,730	2,010			
				2	1/4	—	M5	—	30	30	30	15	15	2,270	2,850	2,610	
						T (PTネジ) G (PFネジ) N (NPTネジ)	1	1/8	40	40	40	20	20	2,190	2,850	2,530	
						—	2	1/4	40	40	40	20	20	2,370	2,850	2,750	
						T (PTネジ) G (PFネジ) N (NPTネジ)	2	1/4	40	40	40	20	20	3,190	4,480	3,510	
						—	3	3/8	50	50	50	25	25	3,180	4,480	3,390	
						T (PTネジ) G (PFネジ) N (NPTネジ)	3	3/8	50	50	50	25	25	3,290	4,480	3,620	
		3	3/8	—	M5	—	40	40	40	20	20	3,190	4,480	3,510			
				T (PTネジ) G (PFネジ) N (NPTネジ)	1	1/8	40	40	40	20	20	3,180	4,480	3,390			
				—	2	1/4	40	40	40	20	20	3,180	4,480	3,390			
				T (PTネジ) G (PFネジ) N (NPTネジ)	2	1/4	40	40	40	20	20	3,180	4,480	3,390			
				—	3	3/8	50	50	50	25	25	3,180	4,480	3,390			
				T (PTネジ) G (PFネジ) N (NPTネジ)	3	3/8	50	50	50	25	25	3,180	4,480	3,390			
		4	1/2	—	M5	—	50	50	50	25	25	3,190	4,480	3,510			
				T (PTネジ) G (PFネジ) N (NPTネジ)	1	1/2	50	50	50	25	25	3,180	4,480	3,390			
				—	2	1/4	50	50	50	25	25	3,180	4,480	3,390			
				T (PTネジ) G (PFネジ) N (NPTネジ)	2	1/4	50	50	50	25	25	3,180	4,480	3,390			
				—	3	3/8	50	50	50	25	25	3,180	4,480	3,390			
				T (PTネジ) G (PFネジ) N (NPTネジ)	3	3/8	50	50	50	25	25	3,180	4,480	3,390			

☞SUS304の場合は、()寸法になります。

Order 注文例

型式 — ネジ形状① — ネジ形状② — ネジ形状③

APBLM — T1 — T2 — M5

APBLA — T1 — M5

Price 価格

¥

■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	
数量	1~9	10~19	20~30 31~
値引率	基準単価	5%	10% お見積り

☞表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Delivery 出荷日

3 日目出荷