

2日目納期短縮  
出荷

価格改訂


バラチャージ  
(明細行単位)

CADデータフォルダ名: 51\_Pipes\_Fitting\_Valves

51 管・継手・バルブ

■異径チーズ

TS継手  
**PVCTTD**

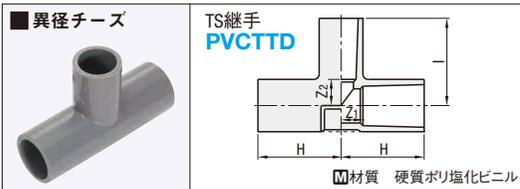


材質 硬質ポリ塩化ビニル

型式		Z <sub>1</sub>	Z <sub>2</sub>	H	I	規格	¥バラチャージ (明細行単位)	¥基準単価
Type	No.						1~19コ	20~50コ
PVCTTD	1613	11	12	41	38	JIS K 6743	+200円/明細行	90
	2016	13	15	48	45			190
	2516	13	18	53	48			210
	2520	15	18	55	53			270
	3025	18	21	62	61			380

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■90°エルボ

Type	種類	材質
PVCTE	TS継手	硬質ポリ塩化ビニル
PVCHE	HI継手	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル

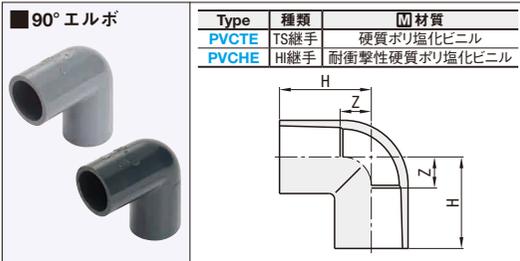


材質 硬質ポリ塩化ビニル / 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル

型式		Z	H	規格	¥バラチャージ (明細行単位)	¥基準単価	
Type	No.				1~19コ	PVCTE	PVCHE
PVCTE PVCHE	13	10	36	JIS K 6743	+200円/明細行	50	60
	16	13	43			50	70
	20	15	50			70	100
	25	18	58			110	130
	30	21	65			150	190

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■45°エルボ

HI継手  
**PVCHHE**

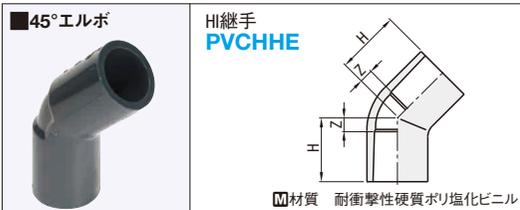


材質 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル

型式		Z	H	規格	¥バラチャージ (明細行単位)	¥基準単価
Type	No.				1~19コ	20~50コ
PVCHHE	13	7	33	JIS K 6743	+200円/明細行	80
	20	9	44			160
	25	11	51			170

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■キャップ

Type	種類	材質
PVCTC	TS継手	硬質ポリ塩化ビニル
PVCHC	HI継手	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル

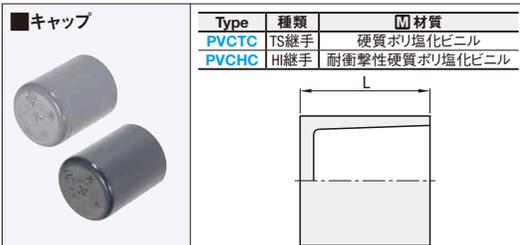


材質 硬質ポリ塩化ビニル / 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル

型式		L	規格	¥バラチャージ (明細行単位)	¥基準単価	
Type	No.			1~19コ	PVCTC	PVCHC
PVCTC PVCHC	13	29	JIS K 6743	+200円/明細行	50	70
	16	33.5			50	70
	20	38.5			60	80
	25	44			70	90
	30	48			90	100

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■伸縮継手

TS継手  
**PVCTY**

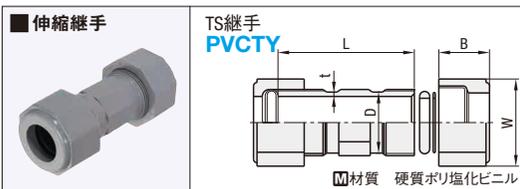

材質 硬質ポリ塩化ビニル

型式		D	t	L	B	W	規格	¥基準単価
Type	No.							1~10コ
PVCTY	13	26	3	68	25	38	JIS K 6743	380
	16	34	5.5	110	29	42	—	610
	20	35	3.5	78	29	50	JIS K 6743	640
	25	43	4	89	29	56	JIS K 6743	770
	30	48	4	98	33.5	63	—	1,150

PVCTY16は、ナット部が丸型になります。 表示数量超えはWOSIにてご確認ください。  
熱による塩化ビニルの伸縮を吸収するための継手で。

■バルブ

TS継手  
**PVCTB**



材質 硬質ポリ塩化ビニル

型式		D	ds	H	L	L <sub>1</sub>	規格	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.							1~9コ	10~30コ
PVCTB	16	50	22	78	109	77	JIS K 6743	1,620	1,200
	20	59	26	89.5	125	97		1,930	1,500
	25	68	32	101	142	97		2,350	1,800
	30	80	38	119	158	129		3,230	3,230

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

■接着剤

**PVCTBN**  
(硬質ポリ塩化ビニル用)

**PVCHBN**  
(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル用)



RoHS10

型式		容量 (g)	¥基準単価
Type	No.		1~20コ
PVCTBN	100	100	680
	500	500	860

型式		容量 (g)	¥基準単価
Type	No.		1~20コ
PVCHBN	100	100	850
	500	500	1,180

表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

Order 注文例

型式  
PVCHSB20  
PVCHBN100

Delivery 納期  
出荷日

在庫品 翌日出荷  
P.133  
ご希望によりPM6:00迄、  
当日出荷受付致します。

Price 価格

部 1~19コのご注文は、基準単価+バラチャージ(明細行)を申し受けます。  
【計算例①】 PVCHS20を2コご注文の場合  
1コ当たりのバラチャージ: 200円+2コ=100円  
1コ当たりの価格: 基準単価45円+100円=145円  
計(1明細行)145円×2コ=290円

【計算例②】 PVCHS20を20コご注文の場合  
基準単価45円×20コ=900円  
(バラチャージなしの場合)