


# COUPLINGS FOR COPPER PIPES / NEEDLE VALVES FOR COPPER PIPES 銅管用継手/銅管用ニードルバルブ

CADデータフォルダ名: 51\_Pipes\_Fitting\_Valves

**銅管用継手**  
—めねじコネクター—

**DKFR**



RoHS10


①リング付属(型式:DKRG)

☑材質 黄銅

型式 Type	適用管外径D	T R(PT)	(L)	L1	T1 G(PF)	対辺		¥基準単価
						本体	ナット	
DKFR	3	1/8	26	12	1/8	14	12	660
	4	1/8	26	12	1/8	14	12	670
	5	1/8	26	12	1/8	14	12	670
	6	1/4	33	15	1/4	17	16	840
	8	1/4	33	15	1/4	17	16	850
	10	3/8	39	19	3/8	22	19	1,060
12	1/2	46	22	1/2	27	24	1,390	

**銅管用継手**  
—おねじコネクター—  
(Gねじ仕様)

**DKPG**

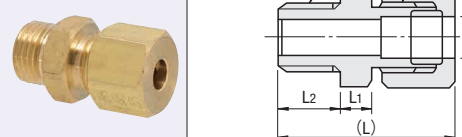

RoHS10


①リング付属(型式:DKRG)

☑材質 黄銅

型式 Type	適用管外径D	T G(PF)	(L)	L1	L2	T1 G(PF)	対辺		¥基準単価
							本体	ナット	
DKPG	3	1/8	25.5	5	6.5	1/8	12	12	690
	4	1/8	25.5	5	6.5	1/8	12	12	690
	5	1/8	25.5	5	6.5	1/8	12	12	690
	6	1/4	32.5	6	8.5	1/4	16	16	800
	8	1/4	32.5	6	8.5	1/4	16	16	820
	10	3/8	38.0	8	10.0	3/8	19	19	980
12	1/2	46.0	10	12.0	1/2	24	24	1,320	

**銅管用継手**  
—リングナット—

**DKRGN**

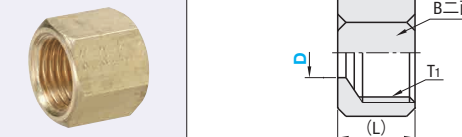


RoHS10

☑材質 黄銅

型式 Type	適用管外径D	T1 G(PF)	(L)	B 二面幅	¥基準単価
DKRGN	6	1/4	13	16	300
	8	1/4	14	16	310
	10	3/8	16	19	440
	12	1/2	19.5	24	660
	15	5/8	21	27	820

**銅管用継手**  
—ロックナット—

**DKRKN**




RoHS10

☑材質 黄銅

型式 Type	No.	T1 G(PF)	(T)	B 二面幅	¥基準単価
DKRKN	1	1/8	4	12	190
	2	1/4	5	16	280
	3	3/8	6	19	320
	4	1/2	7	24	410

**銅管用ニードルバルブ**

**DKVBN**

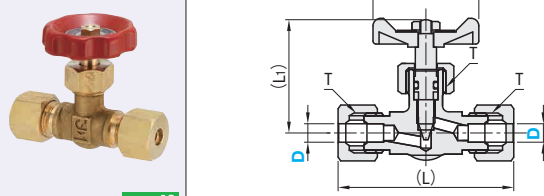

RoHS10

型式 Type	適用管外径D	T G(PF)	A	(L)	(L1)	対辺		¥基準単価
						本体	ナット	
DKVBN	6	1/4	35	60	42	12	16	2,610
	8	1/4	35	60	49	14	16	2,860
	10	3/8	45	70	58	17	19	3,370
	12	1/2	55	84	78	23	24	3,780

**継手仕様**

使用流体	エア・水・工業油
常用使用圧力	3.5MPa
最高使用圧力	7.0MPa
使用温度範囲	-20~100℃ (凍結なきこと)

Order 注文例

型式  
DKFR3  
DKVBN8

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 要 P.133

①ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応		個別対応
	小口	大口	大口
数量	1~9	10~29	30~50
値引率	5%	10%	お見積り

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

**DKVBN 部品名・材質表**

No.	部品名	材質
①	ハンドル締付ナット	快削黄銅
②	座金	JIS G3506 SWRH82A
③	回転指示板	JIS H4000 A1050P
④	ハンドル	アルミニウム合金ダイカスト
⑤	弁棒	快削黄銅
⑥	グラウンドナット	快削黄銅
⑦	Oリング	NBR
⑧	リング	快削黄銅
⑨	リングナット	快削黄銅
⑩	本体	鍛造用黄銅

