

規格追加
赤文字表示

FLEXIBLE HOSES

フレキシブルホース


—低圧(無溶接)タイプ—

CADデータフォルダ名: 51_Pipes_Fitting_Valves

51 管・継手
ホース・バルブ■フレキシブルホース
—低圧(無溶接)タイプ—
PTメス・PTメス

RoHS 10

Type	材質		使用流体	使用温度範囲	最高使用圧力
	ホース	ユニオン継手			
HOELF	SUS304	FCMB	蒸気・空気・ガス・水・油	0~100℃	1.0MPa
HOELFS	SUS304	SCS13(SUS304)			

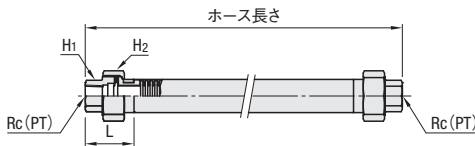

■特長

- ・継手の組込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
- ・振動吸収に適しています。
- ・金属六角部が回転するので、取付が容易です。

■使用用途

- ・芯スレ吸収などの一般配管用。

■注意

- ・ホース長さの公差は、ホース長さの+0~3%になります。
- *H1, H2はSCS13(SUS304)の寸法です。

■ホース寸法表

ホース呼び内径	内径(mm)	外径(mm)	最小曲げ半径(mm)	バネ定数(N/mm)	最高使用圧力(MPa)
10A	17	23	60	1685.3	1.0
15A	19.2	25	65	946.3	
20A	24.1	31	80	673.0	
25A	29.5	39	100	1273.6	
32A	38.6	47.5	120	1202.8	
40A	44.8	54		2422.2	
50A	56.4	66	140	2208.4	

■かしめ金具寸法表


ホース呼び内径	Rc(PT)	L	H1	H2
10A	3/8	33	23	37
15A	1/2	39	27	42
20A	3/4	40	33	49
25A	1	49	41	59
32A	1 1/4	53	50	69
40A	1 1/2	58	56	78
50A	2	65	69	93

型式		ホース長さ 指定0.1m単位	HOELF ¥基準単価		HOELFS ¥基準単価	
Type	ホース呼び内径		¥基本単価	ホース単価/0.1m	¥基本単価	ホース単価/0.1m
HOELF HOELFS	10A	0.3~2.0	2,200	300	4,600	300
	15A		2,200	350	4,800	350
	20A		2,200	550	5,500	550
	25A		3,000	600	6,500	600
	32A		3,500	800	8,500	800
	40A		4,000	900	10,000	900
	50A		5,300	1,200	15,000	1,200

■フレキシブルホース
—低圧(無溶接)タイプ—


RoHS 10

Type	材質		使用流体	使用温度範囲	最高使用圧力
	ホース	金具			
HOEJF	SUS304	SS400	蒸気、油、空気、水	0~100℃	1.0MPa
HOEJFS	SUS304	SCS13(SUS304)			

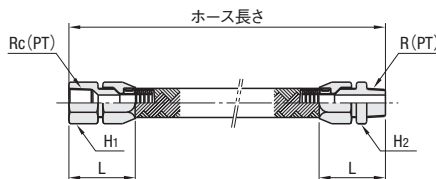

■かしめ金具形状

 A形状



B形状



■ホース寸法表

ホース呼び内径	内径(mm)	外径(mm)	最小曲げ半径(mm)	バネ定数(N/mm)	最高使用圧力(MPa)
10A	10.5	16.3	35	3470.8	1.0
15A	13	19.6	50	2642.5	
20A	19	26.9	65	3947.2	
25A	25.2	34	80	3457.1	

■かしめ金具寸法表

ホース呼び内径	R(PT) Rc(PT)	A形状		B形状	
		H2	L	H1	L
10A	3/8	19	51	24	51
15A	1/2	24	56.5	27	56.5
20A	3/4	27	61.5	32	61.5
25A	1	35	68.5	41	68.5

■特長

- ・継手の組込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
- ・振動吸収に適しています。
- ・パッキンレス構造です。

■使用用途

- ・芯スレ吸収などの一般配管用。

■注意

- ・ホース長さの公差は、ホース長さの+0~3%になります。

②左右のかしめ形状が選択できるようになりました。指示のない場合は「LA-RB」となります。

Order
注文例

型式 — ホース長さ — L形状 — R形状
HOEJF10A — 1.0 — LA — RB

Delivery
出荷日

3 日日出荷

Price
価格

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) R133

数量区分	標準対応			個別対応
	小口	大口	大口	大口
数量	1~4	5~9	10~20	21~
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り

②表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

③数量スライド価格は、ホース単価/0.1mのみ適用となります。

<価格計算例>

HOEJF10A-1 LA-RBの場合

基準単価: 1,400

ホース単価/0.1m: 250

かしめ金具A-B: 600

1,400 + (250 × 10) + 600 = 4,500

1円単位切り捨てで、4,500円となります。

■ホース単価

ホース呼び内径	HOEJF ¥基準単価		HOEJFS ¥基準単価	
	¥基本単価	ホース単価/0.1m	¥基本単価	ホース単価/0.1m
10A	1,400	250	3,100	250
15A	1,700	300	3,500	300
20A	1,800	350	4,300	350
25A	2,500	450	5,200	500

■かしめプラス料金

ホース呼び内径	¥かしめプラス料金		
	金具形状 A-A	金具形状 A-B	金具形状 B-B
10A	150	600	700
15A	200	650	750
20A	250	700	800
25A	300	750	850