

FLEXIBLE FLUORINE RESIN HOSES

フレキシブルふっ素樹脂ホース

 
CADデータフォルダ名: 51_Pipes_Fitting_Valves



■フレキシブル
ふっ素樹脂ホース

Type	材質		S表面処理		最高使用 圧力
	ホース	ホース補強層	かしめ金具	かしめ金具	
HOSFR	ふっ素樹脂	SUS304	SS400	三価クロメート	規格表内 参照
HOSFRS			SUS304	—	


ホース長さ(かしめ金具含む)




- 特長
- ・耐熱性・耐薬品性に優れています。
 - ・接着剤や塗料等の粘着性の高い液体にも適しています。
- 注意
- ・同一のホースでスチームと水、スチームと窒素の交互使用は避けてください。

■かしめ金具形状


A形状

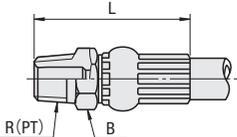

B形状

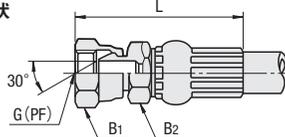

C形状

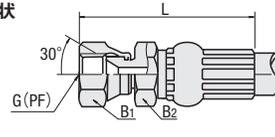

■ホース仕様表

ホース 呼び内径	最高使用圧力 (MPa)	最小破壊圧力 (MPa)	最小曲げ半径 (mm)	概略重量 (g/m)
4	20.5	82.0	51	105
6	20.5	82.0	76	120
8	17.0	68.0	102	145

■かしめ金具寸法表

ホース 呼び内径	R(PT) G(PF)	A形状		B形状		C形状			
		B(二面幅)	L	B ₁ (二面幅)	B ₂ (二面幅)	L	B ₁ (二面幅)	B ₂ (二面幅)	L
4	1/4	17	43	19	17	48	19	17	48
6	1/4	17	43	19	17	48	19	17	48
8	3/8	19	48	22	19	53	22	19	53

型式 Type	ホース 呼び内径	ホース長さ 指定0.1m単位	L 左かしめ形状	R 右かしめ形状	ホース内径 (mm)	ホース外径 (mm)	¥基準単価		
							ホース単価/m	HOSFR	HOSFRS
HOSFR HOSFRS	4	0.3~20.0	LA LB LC	RA RB RC	4.8 6.4 7.9	7.7 9.5 10.9	4,930 5,810 6,750	5,720	9,940
	6							5,940	10,260
	8							6,480	11,100

Order 注文例: 型式 - ホース長さ - L形状 - R形状
HOSFR6 - 1.0 - LA - RB

Delivery 出荷日: 3 日目出荷

Price 価格: P134

※ストックAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円

■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応		個別対応	
	小口	大口	小口	大口
数量	1~4	5~9	10~20	21~
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り

＜価格計算例＞
HOSFR6-2.5-LA-RBの場合
ホース単価/m: 5,810
5,810×2.5+5,940=20,465
1円単位切り捨てで、20,460円となります。


※表示数量超えはWOSにてご確認ください。
※数量スライド価格は、ホース単価/0.1mのみ適用となります。

■フレキシブル
ふっ素樹脂ホース
—柔軟タイプ—



Type	材質		使用流体	使用温度範囲	最高使用 圧力
	ホース	ワイヤーブレード			
HOSJRS	ふっ素樹脂	SUS304	空気・水・ 溶剤	-100~ 120℃	規格表内 参照

 
ホース長さ(かしめ金具含む)




- 特長
- ・ホースをスパイラルコルゲート加工しているため、屈曲性に優れています。
 - ・振動の多いところや変形損傷の高いところに適しています。

■かしめ金具形状

A形状

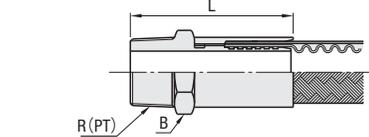

B形状

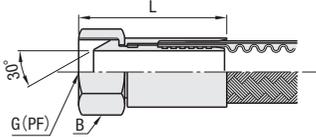

■ホース仕様表

ホース 呼び内径	内径 (mm)	外径 (mm)	最小曲げ半径 (mm)	最高使用圧力 (MPa)
6A	4.0	7.0	20	3.0
8A	5.0	8.5	20	2.5
10A	9.0	13.0	25	2.0
15A	11.0	16.5	30	2.0

■かしめ金具寸法表

ホース 呼び内径	R(PT) G(PF)	A形状		B形状	
		B(二面幅)	L	B(二面幅)	L
6A	1/8	12	39	14	37
8A	1/4	14	47	17	43
10A	3/8	19	53	21	49
15A	1/2	24	60	26	57

型式 Type	ホース 呼び内径	ホース長さ 指定0.1m単位	L 左かしめ形状	R 右かしめ形状	ホース単価/0.1m	¥基準単価	
						片側かしめ金具単価	A形状
HOSJRS	6A	0.3~2.0	LA LB	RA RB	730 900 1,080 1,980	6,520	7,250
	8A					6,690	8,160
	10A					6,490	8,100
	15A					6,730	11,040

Order 注文例: 型式 - ホース長さ - L形状 - R形状
HOSJRS8A - 1.5 - LB - RA

Delivery 出荷日: 5 日目出荷

Price 価格: P133

■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応		個別対応	
	小口	大口	小口	大口
数量	1~4	5~9	10~20	21~
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り

＜価格計算例＞
HOSJRS8A-1.5-LB-RAの場合
ホース単価/0.1m: 900
900×15+8,160+6,690=28,350
1円単位切り捨てで、28,350円となります。

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。
※数量スライド価格は、ホース単価/0.1mのみ適用となります。