

新商品

DUCT HOSES

ダクトホース

 
—透明タイプ/耐屈曲タイプ/帯電防止タイプ—

CADデータフォルダ名: 51_Pipes_Fitting_Valves

51 管・継手
ホース・バルブ




HOSTM
(ホース本体のみ)



RoHS10

材質 軟質・硬質PVC

■構造図

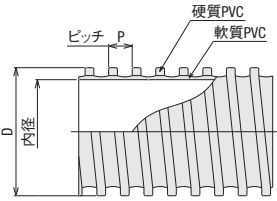

■特徴

搬送物が目視確認できます

型式 Type	呼び	ホースの長さ指定 0.1m単位	D	ホース内径 (参考) (mm)	P	許容圧力 (常温) MPa (kgf/cm ²)	許容減圧力 (常温) kPa (mmHg)	許容曲げ 半径 (mm)	参考質量 (kg/m)	¥基準単価
										HOSTM ホース単価/m
HOSTM (ホース本体)	32	0.5~50.0	38.6	32.4	8.4	0.06 (0.6)	-66.0 (-495)	32	0.218	1,760
	38		44.5	37.3	9.2			38	0.295	2,360
	50		60.2	50.6	10			50	0.59	3,610
	65	0.5~30.0	72	62.4	12	0.04 (0.4)	-33.0 (-248)	65	0.655	4,650
	75		86.4	76.4	13			75	0.75	5,150
	100		112.2	101.6	15			100	1.03	6,000
	125	0.5~20.0	138.7	125.9	21	0.02 (0.2)	-20.0 (-150)	125	1.355	8,910
	150		164.8	152.4	20			150	1.63	11,660

Order 注文例

型式 — ホース長さ
HOSTM50 — 2.5

Delivery 出荷日

 
3 日日出荷

Price 価格

ストークT 当日出荷 800円/1本 正午迄
ストークA 翌日出荷 300円/1本 PM 6:00迄 P.128
◎ストークAは3本以上で1明細行当たり一律810円
■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133
数量区分 標準対応 個別対応
数量 1~9 10~20 21~
値引率 基準単価 5% お見積り
◎表示数量を超えはWOSにてご確認ください。




HOSTG
(ホース本体のみ)



RoHS10

材質 軟質・硬質PVC

■構造図

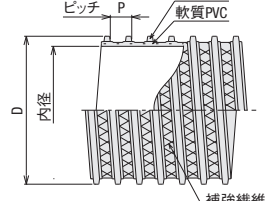

■特徴

補強繊維入りで伸びに強く屈曲耐性に優れています。

型式 Type	呼び	ホースの長さ指定 0.1m単位	D	ホース内径 (参考) (mm)	P	許容圧力 (常温) MPa (kgf/cm ²)	許容減圧力 (常温) kPa (mmHg)	許容曲げ 半径 (mm)	参考質量 (kg/m)	¥基準単価
										HOSTG ホース単価/m
HOSTG (ホース本体)	32	0.5~50.0	40	32	8.5	0.10 (1.0)	-49.0 (-368)	32	0.3	3,180
	38		46.2	38	9			38	0.4	4,310
	50		61	50.6	10			50	0.65	5,800
	65	0.5~30.0	72.6	62.4	12	0.07 (0.7)	-40 (-300)	65	0.73	7,650
	75		86.8	76.4	15.1			75	0.79	8,610
	90		99.3	88.9	15.1			90	0.945	10,260
	100	0.5~20.0	113	101.6	16.4	0.04 (0.4)	-29.0 (-218)	100	1.1	10,750
	125		139.3	125.9	21			125	1.63	15,830
	150	165	152.4	20	0.03 (0.3)	-20.0 (-150)	150	1.96	19,700	

Order 注文例

型式 — ホース長さ
HOSTG50 — 2.5

Delivery 出荷日

 
3 日日出荷

Price 価格

ストークT 当日出荷 800円/1本 正午迄
ストークA 翌日出荷 300円/1本 PM 6:00迄 P.128
◎ストークAは3本以上で1明細行当たり一律810円
■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133
数量区分 標準対応 個別対応
数量 1~9 10~20 21~
値引率 基準単価 5% お見積り
◎表示数量を超えはWOSにてご確認ください。




HOSASG
(ホース本体のみ)



RoHS10

材質 軟質・硬質PVC

■構造図

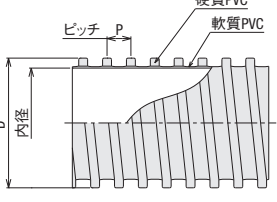

■特徴

特殊配合軟質樹脂の使用により静電防止効果が維持します。半透明なので粉体等搬送物が目視確認できます。

型式 Type	呼び	ホースの長さ指定 0.1m単位	D	ホース内径 (参考) (mm)	P	許容圧力 (常温) MPa (kgf/cm ²)	許容減圧力 (常温) kPa (mmHg)	許容曲げ 半径 (mm)	参考質量 (kg/m)	¥基準単価
										HOSASG ホース単価/m
HOSASG (ホース本体)	32	0.5~50.0	38.6	32.4	8.4	0.06 (0.6)	-66.0 (-495)	32	0.218	2,830
	38		44.5	37.3	9.2			38	0.295	3,980
	50		60.2	50.6	10			50	0.57	5,460
	65	0.5~30.0	72	62.4	12	0.04 (0.4)	-33.0 (-248)	65	0.62	7,900
	75		86.4	76.4	13			75	0.785	8,160
	100		112.2	101.6	15			100	1.16	9,280
	125	0.5~20.0	137.7	125.9	21	0.02 (0.2)	-20.0 (-150)	125	1.355	13,710
	150		164.8	152.4	20			150	1.63	17,960

Order 注文例

型式 — ホース長さ
HOSASG50 — 2.5

Delivery 出荷日

3 日日出荷

Price 価格

<価格計算例>
HOSASG50-2.5の場合は、
5,460(ホース基準単価)×2.5
(ホース長さ)→¥13,650
1円単位切り捨てとなりますので、
13,650円となります。
ストークT 当日出荷 800円/1本 正午迄
ストークA 翌日出荷 300円/1本 PM 6:00迄 P.128
◎ストークAは3本以上で1明細行当たり一律810円
■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133
数量区分 標準対応 個別対応
数量 1~9 10~20 21~
値引率 基準単価 5% お見積り
◎表示数量を超えはWOSにてご確認ください。