

GLOBE VALVES

CHECK VALVES

STRAINERS


HYDRAULIC VALVES

グローブバルブ/チャッキバルブ/ストレーナ/油圧バルブ



CADデータフォルダ名: 51_Pipes_Fitting_Valves

■グローブバルブ

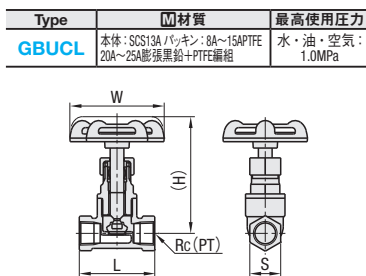


型式		Rc (PT)	S	L (H)	W	GBUCL		
Type	No.					¥基準単価	¥スライド単価	
GBUCL	8A	1/4	18	44	68	55	5,280	4,760
	10A	3/8	22	48	68	55	5,430	4,890
	15A	1/2	26	52	68	55	5,500	4,950
	20A	3/4	34	60	93	60	6,910	6,220
	25A	1	41	72	100	70	9,510	8,560


■特長

- ・ボデー内部に隔壁が付き、入口と出口の中心は直線上にあり、流体の流れがS字となるバルブです。

■ストレーナ

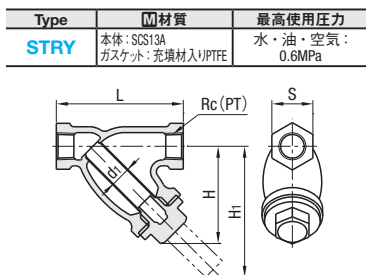

■チャッキバルブ

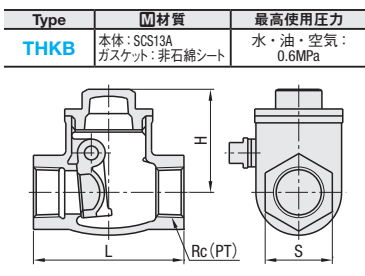

型式		Rc (PT)	S	L	H	THKB	
Type	No.					¥基準単価	¥スライド単価
THKB	15A	1/2	29	65	45	9,310	8,380
	20A	3/4	35	80	55	10,480	9,430
	25A	1	44	90	61	13,400	12,060

■特長

- ・円盤状のジスクの一端を「蝶つがひ形式」にして、ボデーなどに吊るし自由に動く構造です。水平配管はもちろんのこと、縦配管にも使用できます。
- ・圧力損失が小さく、流体が流れやすい構造です。


型式		Rc (PT)	S	L	H	H1	d1	STRY	
Type	No.							¥基準単価	¥スライド単価
STRY	8A	1/4	21	65	50	67	15	8,950	8,060
	10A	3/8	23	70	50	68	15	9,200	8,280
	15A	1/2	29	85	60	80	18	10,090	9,080
	20A	3/4	35	100	65	90	23	12,470	11,230
	25A	1	43	115	77	107	30	16,770	15,100

■特長

- ・流体中の異物やゴミを分離・排除します。
- ・メッシュサイズは40です。

■油圧バルブ

■インラインフローコントロールバルブ

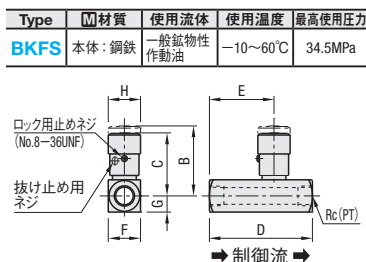


型式		Rc (PT)	最大流量	B	C	D	E	F	G	H	質量 (g)	BKFS	
Type	No.											¥基準単価	¥スライド単価
BKFS	8A	1/4	19ℓ/min	45.5	41	67	42	21	10.5	21	220	6,570	5,370
	10A	3/8	30ℓ/min	56.5	49.5	70	44.5	25	12.5	25	365	7,230	5,910
	15A	1/2	57ℓ/min	70	61	87.5	57	32	16	30	690	12,160	9,690

■特長

- ・ステップニードルにより、ノブの最初の3回転を使用することにより、低流量での微調整が可能です。
- ・カラーリングを目安にすることで、流量設定を短時間に行うことが可能です。

■チェックバルブ

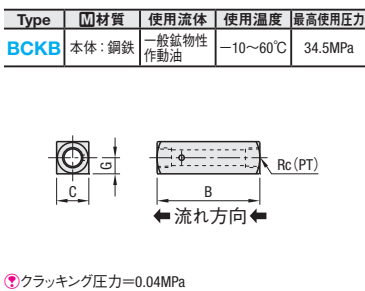

型式		Rc (PT)	最大流量	B	C	G	質量 (g)	BCKB	
Type	No.							¥基準単価	¥スライド単価
BCKB	8A	1/4	19ℓ/min	67	21	10.5	170	5,480	4,580
	10A	3/8	30ℓ/min	70	25	12.5	260	6,340	5,300
	15A	1/2	57ℓ/min	87.5	32	16	510	7,200	6,010

■特長

- ・油圧回路に組み込むことにより逆流を防ぐことができます。



Order 注文例

型式
GBUCL10A



Delivery 出荷日



在庫品

翌日出荷 P.133

◎ご希望によりPM:6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~10	11~
出荷日	通常	お見積り

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。