

O-RINGS

リング

-Sシリーズ-


型式及び
規格変更
※文字表示

価格改訂

パラチャージ
(明細行単位)


□: 新価格

CADデータフォルダ名: 53_Fittings

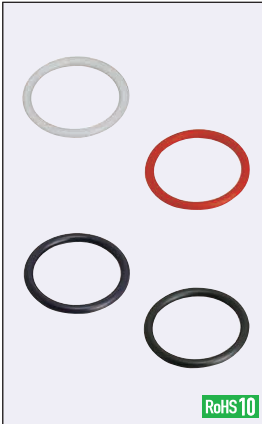

RoHS10


| Type | 材質 | 硬度 (JIS Hs) | 色 | 使用可能温度範囲 | 用途 | 特長 |
|------|--------|-------------|----|----------|-------|---|
| NSA | ニトリルゴム | 70±5 | 黒 | -30~100℃ | 耐鉱物油用 | 最も代表的な材料で優れた耐油、耐摩耗性と安定した耐熱性を有した標準的材料です。 |
| NSB | ニトリルゴム | 90±5 | 黒 | -25~100℃ | | |
| NSSW | シリコンゴム | 50±5 | 乳白 | -50~200℃ | 耐熱用 | 優れた耐熱、耐寒性を有し合成ゴムの中で最も広い温度範囲に使用できる材料です。 |
| NSSK | シリコンゴム | 70±5 | 朱色 | -50~200℃ | 耐熱用 | |
| NSF | ふっ素ゴム | 70±5 | 黒 | -15~200℃ | | |
| NSFH | ふっ素ゴム | 90±5 | 黒 | -15~200℃ | 耐熱用 | 合成ゴムの中で最も優れた耐油・耐薬品性、耐熱性を有する適用範囲の広い材料です。 |

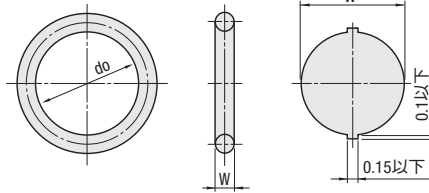


取付詳細寸法

| Type | No. | G寸法 (許容差 +0.05°) | | | H寸法 H±0.05 | R寸法 最大値 |
|---------------|---------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------|
| | | バックアップ リングなし | 片側バック アップリング | 両側バック アップリング | | |
| NSA・NSB・NSSW | 3~22 | 2.5 | - | - | 1.0 | 0.2 |
| NSSK・NSF・NSFH | 22.4~50 | 2.7 | - | - | 1.5 | 0.4 |


平面固定用

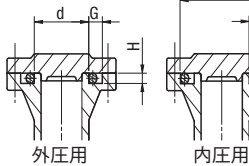

円筒面固定用

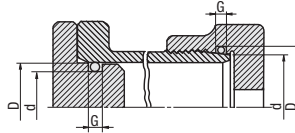

バックアップリングなし

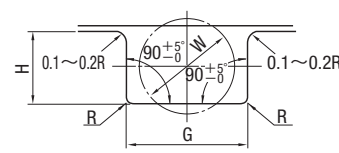

Sシリーズ

| 型式 | Type | No. | 呼び番号 | W | 内径 | | | 相手材 | | NSA | | NSB | | NSSW | | NSSK | | NSF | | NSFH | | | |
|---------------------|------|------|------|------|---------|----------------|------------------|-----------------|------|-----|-----|-----|------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|------|-------|--------|-------|
| | | | | | do | NSA・NSB 許容差 | NSSW・NSSK 許容差 | NSF・NSFH 許容差 | d | 許容差 | D | 許容差 | 1~9コ | 10~49 | 50~100 | 1~49コ | 50~100 | 1~49コ | 50~100 | 1~9コ | 10~49 | 50~100 | 1~49コ |
| NSA (ニトリルゴム・黒) | 3 | 3 | 3 | 2.5 | | | | 3 | 5 | 15 | 14 | 100 | 24 | 110 | 30 | 110 | 28 | | | 42 | 30 | 125 | 40 |
| | 4 | 4 | 4 | 3.5 | | | | 4 | 6 | 15 | 14 | 100 | 24 | 110 | 30 | 110 | 28 | | | 42 | 30 | 125 | 40 |
| | 5 | 5 | 5 | 4.5 | | | | 5 | 7 | 15 | 14 | 100 | 24 | 110 | 33 | 110 | 28 | | | 42 | 30 | 130 | 45 |
| | 6 | 6 | 6 | 5.5 | | | | 6 | 8 | 15 | 14 | 105 | 26 | 115 | 33 | 110 | 30 | | | 47 | 30 | 130 | 45 |
| | 7 | 7 | 7 | 6.5 | | | | 7 | 9 | 15 | 14 | 105 | 26 | 115 | 33 | 110 | 30 | | | 47 | 33 | 135 | 50 |
| | 8 | 8 | 8 | 7.5 | | | | 8 | 10 | 15 | 14 | 105 | 26 | 115 | 33 | 110 | 30 | | | 47 | 36 | 135 | 55 |
| | 9 | 9 | 9 | 8.5 | | | | 9 | 11 | 15 | 14 | 105 | 26 | 115 | 33 | 110 | 30 | | | 52 | 36 | 135 | 55 |
| | 10 | 10 | 10 | 9.5 | | | | 10 | 12 | 15 | 14 | 105 | 26 | 115 | 33 | 110 | 30 | | | 52 | 38 | 140 | 58 |
| | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 10.7 | 1.5±0.1 | | | 11.2 | 13.2 | 15 | 14 | 110 | 28 | 120 | 37 | 115 | 30 | | | 52 | 38 | 140 | 58 |
| | 12 | 12 | 12 | 11.5 | | | | 12 | 14 | 16 | 15 | 110 | 28 | 120 | 37 | 115 | 30 | | | 62 | 38 | 140 | 58 |
| NSB (ニトリルゴム・黒) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.0 | | | 12.5 | 14.5 | 16 | 15 | 110 | 28 | 120 | 37 | 115 | 30 | | | 62 | 42 | 145 | 65 | |
| | 14 | 14 | 14 | 13.5 | | | 14 | 16 | 16 | 15 | 110 | 30 | 120 | 37 | 115 | 30 | | | 62 | 42 | 145 | 65 | |
| | 15 | 15 | 15 | 14.5 | | | 15 | 17 | 16 | 15 | 110 | 30 | 125 | 40 | 120 | 33 | | | 77 | 46 | 155 | 70 | |
| | 16 | 16 | 16 | 15.5 | | | 16 | 18 | 25 | 23 | 110 | 30 | 125 | 40 | 120 | 33 | | | 77 | 46 | 155 | 70 | |
| | 18 | 18 | 18 | 17.5 | | | 18 | 20 | 25 | 23 | 110 | 30 | 125 | 40 | 120 | 33 | | | 77 | 48 | 160 | 75 | |
| | 20 | 20 | 20 | 19.5 | | | 20 | 22 | 29 | 27 | 110 | 30 | 130 | 43 | 120 | 36 | | | 92 | 48 | 160 | 75 | |
| | 22 | 22 | 22 | 21.5 | ±0.15 | ±0.45 | ±0.30 | 22 | 24 | 29 | 27 | 115 | 30 | 130 | 43 | 120 | 36 | | | 92 | 52 | 170 | 80 |
| | 24 | 24 | 24 | 23.5 | | | 24 | 27 | 29 | 27 | 115 | 30 | 130 | 43 | 125 | 38 | | | 92 | 52 | 170 | 80 | |
| | 25 | 25 | 25 | 24.5 | | | 25 | 28 | 29 | 27 | 115 | 30 | 135 | 48 | 125 | 38 | | | 114 | 52 | 170 | 80 | |
| | 26 | 26 | 26 | 25.5 | | | 26 | 29 | 31 | 29 | 120 | 35 | 135 | 48 | 125 | 38 | | | 114 | 55 | 170 | 85 | |
| NSSW (シリコンゴム・乳白) | 28 | 28 | 28 | 27.5 | | | 28 | 31 | 31 | 29 | 120 | 40 | 135 | 50 | 130 | 40 | | | 139 | 60 | 180 | 100 | |
| | 29 | 29 | 29 | 28.5 | | | 29 | 32 | 31 | 29 | 120 | 40 | 135 | 50 | 130 | 40 | | | 139 | 60 | 180 | 100 | |
| | 30 | 30 | 30 | 29.5 | | | 30 | 33 | 31 | 29 | 120 | 40 | 140 | 53 | 130 | 40 | | | 139 | 60 | 180 | 100 | |
| | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.0 | | | 31.5 | 34.5 | 34 | 31 | 120 | 40 | 140 | 53 | 130 | 45 | | | 179 | 70 | 190 | 115 | |
| | 32 | 32 | 32 | 31.5 | | | 32 | 35 | 34 | 31 | 120 | 40 | 140 | 53 | 130 | 45 | | | 179 | 70 | 190 | 115 | |
| | 34 | 34 | 34 | 33.5 | | | 34 | 37 | 34 | 31 | 120 | 40 | 203 | 115 | 130 | 50 | | | 219 | 70 | 200 | 115 | |
| | 35 | 35 | 35 | 34.5 | | | 35 | 38 | 41 | 31 | 120 | 40 | 203 | 115 | 140 | 50 | | | 202 | 70 | 200 | 115 | |
| | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.0 | 2.0±0.1 | | 35.5 | 38.5 | 41 | 31 | 120 | 40 | 203 | 115 | 140 | 50 | | | 202 | 75 | 210 | 125 | |
| | 36 | 36 | 36 | 35.5 | | | 36 | 39 | 41 | 31 | 145 | 40 | 203 | 96 | 155 | 50 | | | 202 | 75 | 230 | 125 | |
| | 38 | 38 | 38 | 37.5 | | | 38 | 41 | 43 | 31 | 160 | 45 | 213 | 104 | 160 | 55 | | | 222 | 80 | 245 | 145 | |
| NSSF (ふっ素ゴム・黒) | 39 | 39 | 39 | 38.5 | | | 39 | 42 | 43 | 33 | 160 | 45 | 213 | 104 | 160 | 55 | | | 222 | 80 | 245 | 145 | |
| | 40 | 40 | 40 | 39.5 | | | 40 | 43 | 43 | 33 | 160 | 45 | 180 | 67 | 170 | 55 | | | 222 | 85 | 250 | 150 | |
| | 42 | 42 | 42 | 41.5 | | | 42 | 45 | 48 | 33 | 160 | 50 | 213 | 104 | 170 | 55 | | | 242 | 85 | 250 | 150 | |
| | 44 | 44 | 44 | 43.5 | | | 44 | 47 | 48 | 33 | 160 | 50 | 213 | 104 | 180 | 60 | | | 242 | 90 | 260 | 150 | |
| | 45 | 45 | 45 | 44.5 | | | 45 | 48 | 48 | 33 | 160 | 50 | 225 | 111 | 180 | 60 | | | 242 | 90 | 260 | 150 | |
| | 46 | 46 | 46 | 45.5 | | | 46 | 49 | 48 | 34 | 160 | 50 | 225 | 111 | 180 | 60 | | | 242 | 90 | 260 | 150 | |
| | 48 | 48 | 48 | 47.5 | | | 48 | 51 | 50 | 34 | 160 | 50 | 218 | 103 | 180 | 60 | | | 257 | 90 | 260 | 150 | |
| | 50 | 50 | 50 | 49.5 | | | 50 | 53 | 50 | 34 | 160 | 50 | 218 | 103 | 180 | 60 | | | 257 | 90 | 270 | 150 | |

Order 注文例

型式 NSA25

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 数量 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付け致します。

数量区分 標準対応 個別対応

数量 1~100 101~

出荷日 通常 お見積り

※表示数量を超えLWSにてご確認ください。

※部 1~9コのご注文は基準単価+パラチャージ(明細行)を申し受けます。

【計算例】 NSA5を3コご注文の場合
1コ当たりのパラチャージ: 200円+3コ=66円
1コ当たりの価格: 基準単価15円+66円=81円
計(1明細行) 81円×3コ=243円