

ABSORPTION PADS / ATTACHMENT

# 吸着パッド単体/取り付けアタッチメント



—スポンジタイプ/ベローズタイプ—



CADデータフォルダ名: 53\_Fittings



| Type | 材質        | パッド形状 | 硬度     | 色 |
|------|-----------|-------|--------|---|
| VPSK | クロロレンゴム   | スポンジ  | —      | 黒 |
| VPBT | ニトリルゴム    | ベローズ  | ショアA55 | 黒 |
| VPBE | 導電性シリコンゴム |       | ショアA60 | 黒 |

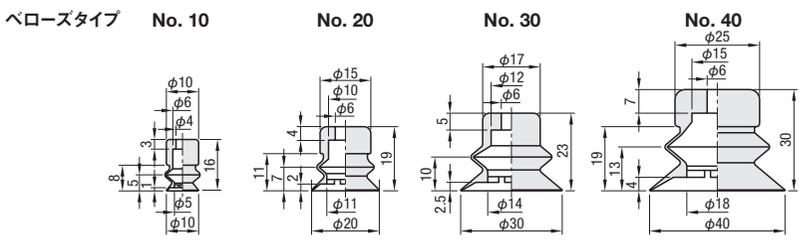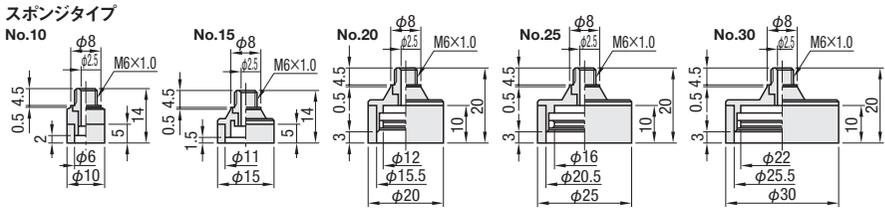


| 型式<br>Type | No. | 適用吸着金具<br>MVS | 取付タイプ    | ¥基準単価 |       |
|------------|-----|---------------|----------|-------|-------|
|            |     |               |          | 1~9コ  | 10~30 |
| VPSK       | 10  | 10            | アタッチメント式 | 720   | 610   |
|            | 15  | 15            |          | 730   | 650   |
|            | 20  | 20            |          | 910   | 800   |
|            | 25  | 25            |          | 970   | 870   |
|            | 30  | 30            |          | 1,100 | 960   |

※P.1497の吸着金具(SRK・SRKN・SRKNS)とは組み合わせて使用できません。

| 型式<br>Type   | No. | 適用吸着金具<br>MVB | 取付タイプ    | VPBT  |         | VPBE  |         |
|--------------|-----|---------------|----------|-------|---------|-------|---------|
|              |     |               |          | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 |
| VPBT<br>VPBE | 10  | 10            | アタッチメント式 | 370   | 320     | 520   | 460     |
|              | 20  | 20            |          | 410   | 370     | 580   | 530     |
|              | 30  | 30            |          | 440   | 390     | 660   | 570     |
|              | 40  | 40            |          | 540   | 450     | 790   | 690     |

※Type VPBTとVPBEはパッドねじ付きとなります。


**構造図**

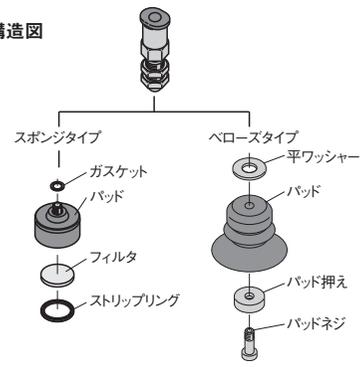

※ベローズタイプNo.10は平ワッシャー・パッド押えは使用しません。  
※吸着パッド単体には、パッド以外の部品は付属しません。

**Example 使用例**



- スポンジタイプは表面に凸凹のあるワークの吸着に最適です。
- ベローズタイプはビニールなどの柔らかいワークの吸着に最適です。

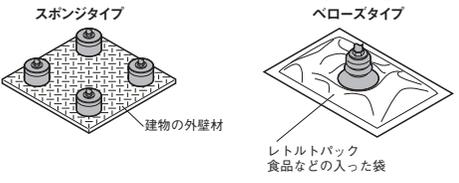

**仕様**

| Type     | VPSK                         | VPBT | VPBE                                  |
|----------|------------------------------|------|---------------------------------------|
| 高温使用限界温度 | 80°                          | 110° | 180°                                  |
| 低温使用限界温度 | -45°                         | -30° | -40°                                  |
| 耐熱性      | ○                            | △    | ◎                                     |
| 耐オゾン性    | △                            | ○    | ◎                                     |
| 耐酸性      | △                            | ○    | ◎                                     |
| 耐アルカリ性   | △                            | ○    | ◎                                     |
| 耐油性      | (ガソリン・軽油) X<br>(ベンゼン・トルエン) △ | ○    | △                                     |
| 表面抵抗率    | —                            | —    | 10 <sup>4</sup> ~10 <sup>6</sup> Ω/sq |

**特性データ**

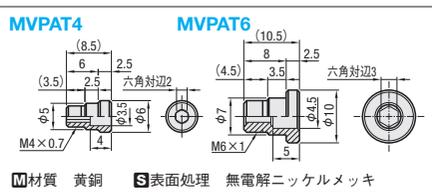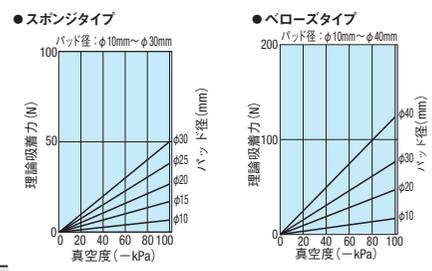

| 型式<br>Type | No. | 質量 (g) | 適用パッド       | ¥基準単価 |
|------------|-----|--------|-------------|-------|
| MVPAT      | 4   | 1.1    | No.10・No.15 | 340   |
|            | 6   | 3      | No.20       |       |

- MVPAT4は、スタンダード・ベローズタイプに適用しています。
- MVPAT6は、スタンダード・深型ベローズタイプに適用しています。



在庫品 翌日出荷 〚P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●VPSK・VPBT・VPBE

●MVPAT

| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 | 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
|------|------|------|------|------|------|
| 数量   | 1~30 | 31~  | 数量   | 1~50 | 51~  |
| 出荷日  | 通常   | お見積り | 出荷日  | 通常   | お見積り |

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

53 チューブ・継手 吸着部品