

FLOATING JOINTS CONNECTION TYPE-SEPARATE MALE TYPE / BOLT MOUNT TYPE-

フローティングジョイント 簡易接続型

-[おねじ]シリンダコネクタ セパレートタイプ/ボルトマウントタイプ-



● CADデータフォルダ名: 55_Cylinders


■セパレートタイプ

Type		構成部品	M材質	S表面処理	H表面硬度
F寸固定タイプ	F寸指定タイプ				
FJTM	FJTMF	① ②	S45C相当	塩浴軟酸化	500HV~
FJNM	FJNMF	① ③			

- 塩浴軟酸化処理により色ムラが発生する場合がございますが、機能面に影響ありません。
- 「塩浴軟酸化」の詳細は2018年カタログP.1961をご参照ください。
- F寸部には塩浴軟酸化処理が施されていないことがあります。



RoHS10

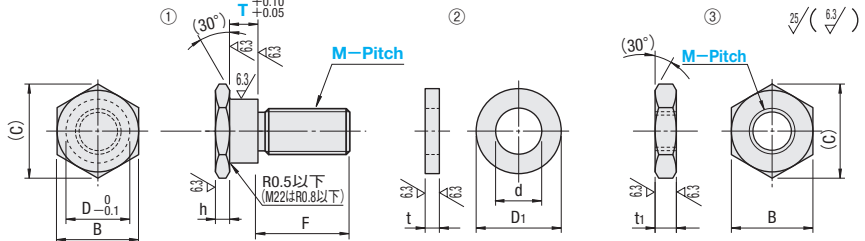

型式 Type	M-Pitch	T 選択		F 選択		h	D	B	(C)	t	t1	D1	d		
		F寸固定	F寸指定	F寸固定	F寸指定										
F寸固定タイプ FJTM FJNM	3-0.5	3	4	10	7~15	3	6	8	9.2	3	5	9	3.2		
	4-0.7	3	4	13	8~20		7	10	11.5		11	4.3			
	5-0.8	3	4	6	10		15	8~25	8		12	13.9	6	13	5.3
	6-1.0	4	6	12	21		9~30	10	14		16.2	10	15	6.4	
F寸指定タイプ FJTMF FJNMF	8-1.25	4	6	8	9	12	23	11~40	13	17	19.6	8	18	8.4	
	10-1.5			8	10	12	27	13~50	16	21	24.2		22	10.5	
	16-2.0			12	15	43	21~80	5	25	30	34.6		31	17	
	20-2.5			15	48	24~100	6	27	32	36.9		14	21		
22-2.5			15	20	52	27~100							35	23	

型式 - T - F
FJTM5-0.8 - 4
FJNMF10-1.5 - 8 - 20

● F寸固定タイプ
3 日日出荷

● F寸指定タイプ
3 日日出荷

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	大口	大口
1~9	10~14	15~19	20~49
10~14	15~19	20~49	50~70
15~19	20~49	50~70	71~

● ストックA早割は1明細行当たり一律200円
● ストックAは3本以上で1明細行当たり一律540円


● ストック対応なし

M-Pitch	¥基準単価				対応ホルダ			
	F寸固定タイプ	F寸指定タイプ	HLRA P1595	HLRB P1597	HLRC P1596	HLRE P1598		
3-0.5	720	870	1,080	1,180	HLRA6	HLRB6	HLRC6	-
4-0.7	650	780	980	1,150	HLRA7	HLRB7	HLRC7	HLRE7
5-0.8	730	880	1,100	1,320	HLRA8	HLRB8	HLRC8	HLRE8
6-1.0	770	930	1,150	1,380	HLRA10	HLRB10	HLRC10	HLRE10
8-1.25	800	970	1,600	1,830	HLRA13	HLRB13	HLRC13	HLRE13
10-1.5	920	1,100	1,820	2,000	HLRA16	HLRB16	HLRC16	HLRE16
16-2.0	1,700	2,030	3,730	4,080	HLRA25	HLRB25	HLRC25	HLRE25
20-2.5	1,980	2,380	4,370	4,830	HLRA25	HLRB25	HLRC25	HLRE25
22-2.5	2,920	3,110	5,150	5,690	HLRA27	-	HLRC27	-

■ボルトマウントタイプ



RoHS10

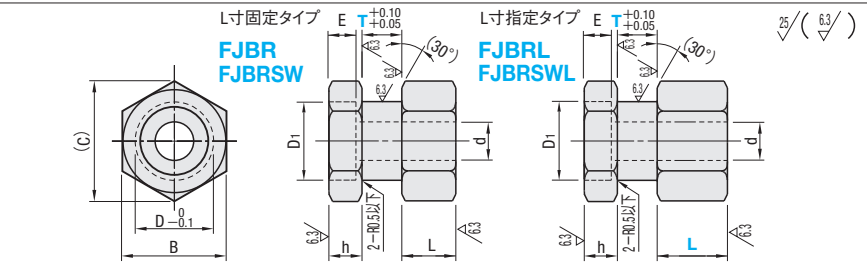

- F寸部には塩浴軟酸化処理が施されていないことがあります。
- 塩浴軟酸化処理により色ムラが発生する場合がございますが、機能面に影響ありません。
- 「塩浴軟酸化」の詳細は2018年カタログP.1961をご参照ください。

L寸固定タイプ	L寸指定タイプ	M材質	S表面処理	H表面硬度
FJBR	FJBRL	S45C相当	塩浴軟酸化	500HV~
FJBSW	FJBRSWL	SUS304	窒化処理	1000HV~

型式 Type	No.	T 選択		L 選択		h	D	B	(C)	D1	d	E	¥基準単価									
		F寸固定	F寸指定	L寸固定	L寸指定								FJBR	FJBSW	FJBRL	FJBRSWL						
L寸固定 FJBR FJBSW	3	3	4	5	6	8	9	10	12	5	3~10	4	10	14	16.2	6.5	3.4	3.5	650	930	900	1,300
	4	4	5	6	8	9	10	12	15		6	16	21	24.2	9.5	5.5	4.5	5.5	710	1,000	1,000	1,400
L寸指定 FJBRL FJBRSWL	6			5	6	8	9	10	12	6	8	18	23	26.6	11	6.6	6.5	780	1,120	1,100	1,580	
	8			5	6	8	9	10	12	10	21	26	30	14	9	8.6	8.6	830	1,210	1,160	1,690	
	10			8	9	10	12	15		10	25	30	34.6	17.5	11	10.8	870	1,260	1,220	1,760		

Order 注文例 型式 - T - L
FJBR6 - 8
FJBRL10 - 12 - 14

Delivery 出荷日 3 日日出荷

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	大口	大口
1~9	10~14	15~19	20~49
10~14	15~19	20~49	50~70
15~19	20~49	50~70	71~

● ストックA早割は1明細行当たり一律200円
● ストックAは3本以上で1明細行当たり一律540円
● FJBR・FJBRSWLはストークA適用不可

55
P.1594