

HOLDERS -BAR TYPE-

# ホルダ

-バータイプ-



CADデータフォルダ名: 55\_Cylinders


■特長: 表面硬度が異なるタイプを用意しています。

### ■サイドマウント



RoHS10

高さh固定	高さh指定	M材質	S表面処理	H表面硬度
HLRB	HLRBH	S45C相当	塩浴軟窒化	500HV~
HLRBSW	-	SUS304相当	窒化処理	1000HV~

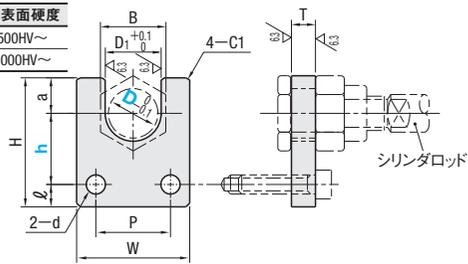

①塩浴軟窒化処理により色ムラが発生する場合がございますが、機能面に影響ありません。  
②「塩浴軟窒化」の詳細は2018年カタログP.1961をご参照ください。

型式 Type	D	h		B	D1	T	許容差	W	H*	a	l	P	d	¥基準単価		
		HLRB	HLRBSW											HLRBH		
高さ固定タイプ HLRB HLRBSW	4	14	6~20	6	4.5	4	0 -0.12	16	24	4	6	8	4.5	540	1,300	1,390
	5		7~19	8	6.5			22	25	5				540	1,330	1,390
	7		7~18	10	8			19	26	6				560	1,400	1,420
	8		7~25	12	9			22	33	7				580	1,450	1,580
	10		9~24	14	11			25	34	8				610	1,560	1,610
高さ指定タイプ HLRBH	13	25	12~30	17	14	8	0 -0.15	32	45	10	10	20	6.6	690	1,750	1,850
	16		13~28	21	18			38	47	12				710	1,800	1,890
	18		19~34	23	20			50	56	14				740	1,910	1,900
	21		18~33	26	23			57	57	15				750	1,920	1,920
	25		21~46	30	27			65	74	19				1,030	2,330	2,210

\*高さh指定タイプはH=a+h+lになります。



Order 注文例  
型式 - h  
HLRBH10 - 14



Delivery 出荷日  
●HLRB  
3 日日出荷

ストック T 当日出荷 400円/本 正午迄  
ストック A早割 翌日出荷 200円/1明細行 PM 3:00迄 P.134  
ストック A 翌日出荷 200円/本 PM 6:00迄

①ストックA早割は1明細行当たり一律200円  
②ストックAは3本以上で1明細行当たり一律540円



Price 価格  
■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応			個別対応	
	小口	大口	大口	大口	大口
数量	1~9	10~14	15~19	20~30	31~50
値引率	基準単価	5%	10%	18%	18%
出荷日	通常	通常	通常	通常	お見積り

③表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●HLRBSW  
3 日日出荷

●HLRBH  
5 日日出荷

大口 +4 日日出荷 数量 31~50

④ストック対応なし


### ■トップ/ボトムマウント






RoHS10

接続方法	バータイプ		M材質	S表面処理	H表面硬度
	高さh固定	高さh指定			
トップマウント	HLRD	HLRDH	S45C相当	塩浴軟窒化	500HV~
ボトムマウント	-	HLRDBH			

 トップマウント



ボトムマウント

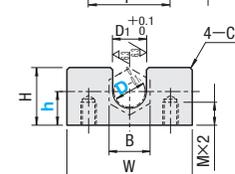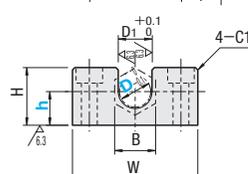 

①塩浴軟窒化処理により色ムラが発生する場合がございますが、機能面に影響ありません。  
②「塩浴軟窒化」の詳細は2018年カタログP.1961をご参照ください。

型式 Type	D	h		H	B	D1	T	許容差	W	P	d	d1	H1	M	¥基準単価		
		HLRD	HLRDH												HLRDBH		
トップマウント	7	9	10~24	h+6	10	8	8	0	36	26	4.5	-	-	4	560	1,740	2,030
高さ固定タイプ HLRD HLRDH	8	11	12~23	h+7	12	9	10	-0.15	42	30	5.5	9.5	5.5	5	650	1,770	2,180
	10	12	13~27	h+8	14	11	12	0	44	32	6.6	11	6.5	6	750	1,940	2,240
	13	14	15~30	h+10	17	14	13	-0.18	52	38	6.6	11	6.5	6	860	2,260	2,630
	16	18	19~33	h+12	21	18	15	0	56	42	9	14	9	8	1,090	2,420	2,760
ボトムマウント 高さは指定タイプ HLRDBH	18	20	21~36	h+14	23	20	16	-0.22	66	48	11	17	11	10	1,260	2,550	2,870
	21	21	22~35	h+15	26	23	19	0	70	52	11	17	11	10	1,420	2,710	3,020
	25	24	25~41	h+19	30	27	20	0	84	62	11	17	11	10	1,730	2,900	3,820



Order 注文例  
●高さh固定  
型式 - h  
HLRD13  
●高さh指定  
型式 - h  
HLRDH16 - 21



Delivery 出荷日  
●HLRD  
3 日日出荷

ストック T 当日出荷 400円/本 正午迄  
ストック A早割 翌日出荷 200円/1明細行 PM 3:00迄 P.134  
ストック A 翌日出荷 200円/本 PM 6:00迄

①ストックA早割は1明細行当たり一律200円  
②ストックAは3本以上で1明細行当たり一律540円



■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応			個別対応	
	小口	大口	大口	大口	大口
数量	1~9	10~14	15~19	20~50	51~
値引率	基準単価	5%	10%	15%	15%
出荷日	通常	通常	通常	通常	お見積り

③表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●HLRDH・HLRDBH  
5 日日出荷

大口 +4 日日出荷 数量 20~50

④ストック対応なし