


FLOATING JOINTS FLANGE MOUNT TYPE

フローティングジョイント フランジ取付型

—【めねじ】標準タイプ—

● CADデータフォルダ名: 55_Cylinders


■ 特長: コネクタをフランジでしっかり固定できます。

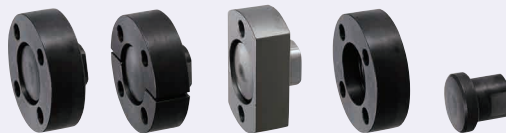


RoHS 10

Type		コネクタ単品		フランジ単品			材質	硬度		表面処理
標準	セバレート	二面幅	L寸固定	L寸指定	標準	セバレート		二面幅	フランジ	
FJA	FJB	FJC	FJCN	FJCNL	FJA-H	FJB-H	FJC-H	S45C	40HRC~	部45HRC~
FJAS	FJBS	FJCS	FJCNS	FJCNSL	FJAS-H	FJBS-H	FJCS-H	SUS400または13Cr系ステンレス	45HRC~	高周波焼入

■ 取付フランジ

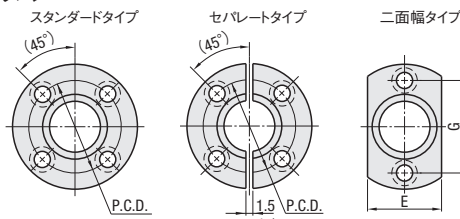

■ シリンダコネクタ

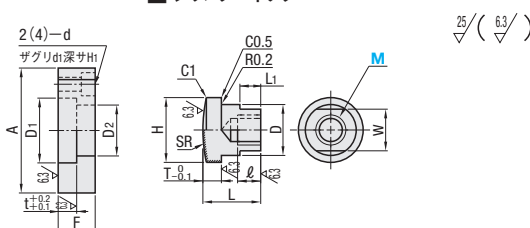

*1 M30・M36のみ2.0になります。
 ◎ SUS440Cまたは13Cr系ステンレス焼入品は焼入により変色する場合があります。

■ セット品

Type	型式	取付フランジ											シリンダコネクタ										¥基準単価				
		M	A	D1	D2	t	F	P.C.D.	d	d1	H1	E	G	MxPitch	ℓ	L	D	H	T	W	L1	SR	FJA	FJB	FJC	FJAS	FJBS
標準	3	42	18	13	5	10	30	4.5	8	5	24	30	3×0.5	6	15	12	17	5	10	6	40	1,090	1,240	1,090	2,900	4,500	3,280
	4	48	20	15	6	12	34	6	9.5	5.5	28	34	4×0.7	8	20	14	19	6	12	8	50	1,220	1,320	1,220	3,110	4,950	3,860
	5	54	24	17	8	16	37	7	11	6	30	37	5×0.8	10	25	16	23	8	14	10	60	1,330	1,430	1,330	2,290	2,910	2,290
	6	54	28	21	8	16	40	7	11	6	32	40	6×1.0	12	20	20	27	8	17	10	60	1,370	1,470	1,370	2,410	3,040	2,410
	8	70	36	27	10	20	52	10	14	8	42	52	8×1.25	14	35	25	34	10	22	12	100	2,000	2,240	2,000	3,780	4,820	3,780
セバレート	12	90	46	35	12	24	68	12	17.5	10	54	68	10×1.5	21	45	32	43	12	27	15	100	2,950	3,220	2,950	6,090	7,970	6,090
	14	90	46	35	12	24	68	12	17.5	10	54	68	12×1.5	24	45	32	43	12	27	15	100	2,950	3,220	2,950	6,090	7,970	6,090
	16	106	56	44	15	30	80	14	20	12	66	80	14×1.5	30	55	40	52	15	32	18	200	3,170	3,500	3,170	14,430	21,600	15,100
	20	116	66	53	16	32	86	14	20	12	78	86	18×1.5	33	60	49	62	16	41	23	200	4,630	5,100	4,920	11,200	11,780	11,430
二面幅	24	134	74	59	18	40	104	18	26	18	80	104	24×1.5	36	65	54	69	18	46	24	250	8,960	10,290	9,460	15,750	16,450	15,980
	26	134	74	59	18	40	104	18	26	18	80	104	26×1.5	39	65	54	69	18	46	24	250	8,960	10,290	9,460	15,750	16,450	15,980
	30	134	74	59	18	40	104	18	26	18	80	104	30×1.5	43	65	54	69	18	46	24	250	8,960	10,290	9,460	15,750	16,450	15,980
	36	134	74	59	18	40	104	18	26	18	80	104	36×1.5	45	65	54	69	18	46	24	250	8,960	10,290	9,460	15,750	16,450	15,980

■ コネクタ単品 (詳細寸法はセット品の規格表をご参照ください。)

Type	型式	L		¥基準単価			
		固定タイプ	指定タイプ(1mm単位)	FJCN	FJCNS	FJCNL	FJCNSL
L固定タイプ	3	15	—	480	900	—	—
	4	20	—	540	950	—	—
	5	25	30~60	630	960	1,200	1,420
	6	25	30~60	660	1,040	1,240	1,530
	8	35	40~80	920	1,510	1,430	1,930
	10	35	40~80	920	1,510	1,440	1,950
	12	45	50~100	1,260	1,890	1,780	2,780
	14	45	50~100	1,260	1,890	1,800	2,790
	16	55	60~100	1,620	2,600	2,010	5,130
	18	55	60~100	1,620	2,610	2,020	5,180
L指定タイプ	20	60	60~100	1,850	3,740	2,800	—
	22	60	60~100	1,850	3,740	2,810	—
	24	65	60~100	3,630	4,460	4,490	—
	26	65	60~100	3,630	4,460	4,490	—

■ フランジ単品 (詳細寸法はセット品の規格表をご参照ください。)

Type	型式	¥基準単価					
		FJA-H	FJB-H	FJC-H	FJAS-H	FJBS-H	FJCS-H
標準	3	760	910	760	2,000	3,600	2,380
	4	830	930	830	2,160	4,000	2,910
	5	870	970	870	1,350	2,000	1,350
	6	910	1,010	910	1,410	2,080	1,410
	8	1,280	1,520	1,280	2,350	3,400	2,350
セバレート	12	1,830	2,150	1,830	4,250	6,150	4,250
	14	1,830	2,150	1,830	4,250	6,150	4,250
	16	1,830	2,150	1,830	4,250	6,150	4,250
二面幅	20	1,850	2,180	1,850	11,830	19,000	12,500
	22	3,290	3,820	3,620	7,840	8,440	8,080
	24	3,290	3,820	3,620	7,840	8,440	8,080
	26	5,330	6,660	5,830	11,820	12,550	12,060

■ 許容偏差量 (mm)

M	U
3~10	0.5
12~14	1
16~18	1.5
20~26	2
30~36	2.5

● コネクタ単品L寸指定タイプ

型式 — L

FJCNL10 — 50

● 上記以外

型式

FJA10

● コネクタ単品L寸指定タイプ

5 目日出荷

ストーク B 3日出荷 300円/1本 注文切替 PM 8:00迄 P.134

◎ 3本以上で1明細行当たり一律810円

● 上記以外

在庫品 翌日出荷 P.133

◎ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応			
数量	1~9	10~14	15~19	20~30	31~
値引率	標準単価	5%	10%	18%	お見積り

◎表示数量を超え4WOSにてご確認ください。

型式 — (AWC)

FJA10 — AWC

3 目日出荷

◎ストーク A 200円/1本 注文切替 P.134

◎3本以上で1明細行当たり一律540円

Alteration

Code

Spec.

フランジを4面カットします。指定方法 AWC ◎標準タイプのみ (M36は適用不可)

M	K
3・4	32
5・6	36
8	40
10	42
12・14	54
16・18	68
20・22	80
24・26	86
30	104

¥/1Code FJA・FJAS: ¥800

Example 使用例

●標準タイプ

バックプレート (BPFA) フローティングジョイント (FJA)

●セバレートタイプ

組付け、取りはずしが容易にできます。

バックプレート (BPFA) フローティングジョイント (FJB)

●二面幅タイプ

取付け面が狭くても使用できます。

バックプレート (BPFC) フローティングジョイント (FJC)