

FLOATING JOINTS FLANGE MOUNT TYPE-LOW HARDNESS TYPE/LOW HARDNESS THIN TYPE-

# フローティングジョイント フランジ取付型

一角フランジ/角フランジ薄型タイプ

**価格改訂**

■ : 値下げ価格  
■ : 新価格  
■ : スライド値引変更

ステンレス・めっき品  
**脱脂洗浄サービス**  
対応商品詳細は下記URLへ  
<http://fa.misumi.jp>


● CADデータフォルダ名: 55\_Cylinders

■ 特長: 角フランジのため、コンパクトです。また、連結長も短く設計されています。



RoHS10

Type	セット品	取付フランジ		シリンダコネクタ		
		材質	表面処理	材質	硬度	表面処理
角フランジタイプ	FJCF	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	S45C相当	28~33HRC	四三酸化鉄皮膜
	FJCFM		無電解ニッケルメッキ			無電解ニッケルメッキ
	FJCFs	SUS304	-	SUS304	-	-
角フランジ薄型タイプ	FJCFt	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	S45C相当	28~33HRC	四三酸化鉄皮膜

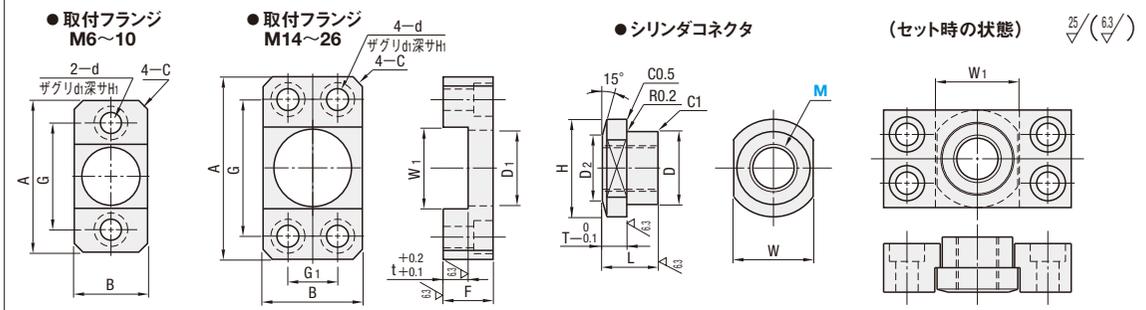

## ■ 角フランジタイプ

Type	シリンダコネクタ										取付フランジ									
	M	M×Pitch	L	D	D <sub>2</sub>	H	T	W	A	G	B	G <sub>1</sub>	W <sub>1</sub>	D <sub>1</sub>	t	F	d	d <sub>1</sub>	H <sub>1</sub>	C
セット品 FJCF FJCFM FJCFs	6	6×1.0	10	12	11	16	4	13	38	26	16	-	14	13	4	8	4.5	8	4	2
	8	8×1.25	12	14	13	20	5	16	43	30	20	-	17	15	5	10	5.5	9.5	5	
	10	10×1.25	16	18	15	24	7	20	50	35	24	-	21	19	7	14	7	11	6	3
	14	14×1.5	18	24	20	32	8	26	60	45	32	16	27	25	8	16	10	14	8	
	18	18×1.5	20	30	26	38	9	33	75	55	38	20	34.5	31.5	9	18	12	17.5	10	4
	22	22×1.5	24	35	30	48	11	40	90	65	48	25	42	37	11	22	12	17.5	10	4
26	26×1.5	28	40	32	54	13	45	100	75	54	30	47	42	13	26					

## ■ 角フランジ薄型タイプ

Type	シリンダコネクタ							取付フランジ												
	M	M×Pitch	L	D	D <sub>2</sub>	H	T	W	A	G	B	G <sub>1</sub>	W <sub>1</sub>	D <sub>1</sub>	t	F	d	d <sub>1</sub>	H <sub>1</sub>	C
セット品 FJCFt	10	10×1.25	8	18	15	24	3.5	20	50	35	24	-	21	19	3.5	7	7	11	4	3
	14	14×1.5	9	24	20	32	4	26	60	45	32	16	27	25	4	8	10	14	5	
	18	18×1.5	10	30	26	38	4.5	33	75	55	38	20	34.5	31.5	4.5	9	12	17.5	10	

Order 注文例

型式  
FJCF10

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P133  
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格


■ 数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応			個別対応	
	小口	大口	大口		
数量	1~9	10~14	15~19	20~30	31~
値引率	基準単価	8%	13%	21%	お見積り
出荷日	通常				お見積り

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。


M	¥基準単価			
	角フランジ			角フランジ薄型
	FJCF	FJCFM	FJCFs	FJCFt
6	1,150	1,190	1,980	-
8	1,160	1,260	2,000	-
10	1,170	1,280	2,030	1,170
14	1,560	1,720	2,720	1,560
18	2,270	2,840	3,600	2,270
22	2,610	3,340	4,850	-
26	3,740	4,690	6,460	-

Example 使用例

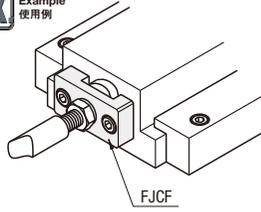

## ■ バックアッププレート

Type	材質	硬度	表面処理
BPFJ	S45C相当	28~33HRC	四三酸化鉄皮膜
BPFJM			無電解ニッケルメッキ
BPFJS	SUS304	-	-

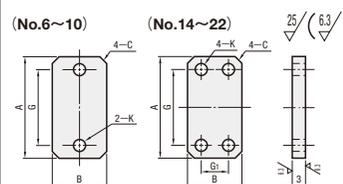

RoHS10

Type	No.	¥基準単価								
		A	G	B	G <sub>1</sub>	K	C	BPFJ	BPFJM	BPFJS
BPFJ BPFJM BPFJS	6	38	26	16	-	4.5	2	340	400	410
	8	43	30	20	-	5.5		360	430	480
	10	50	35	24	-	7		340	360	370
	14	60	45	32	16	3		420	440	450
	18	75	55	38	20	10		610	640	640
	22	90	65	48	25	12	4	780	810	810

◎ フローティングジョイント フランジ取付型 角フランジタイプ用のバックアッププレートになります。

Order 注文例

型式  
BPFJ10

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P133  
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

■ 数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応			個別対応	
	小口	大口	大口		
数量	1~9	10~14	15~19	20~30	31~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。