

FLOATING JOINTS FLANGE MOUNT TYPE -SLIDE TYPE-

フローティングジョイント フランジ取付型

-スライドタイプ-

● CADデータフォルダ名: 55_Cylinders



■ 特長: 取付ピッチを自由に調整できます。

ねじ	構成部品			取付フランジ			シリンダコネクタ			
	セット品	シリンダコネクタ単体	取付フランジ単体	材質	S表面処理	H硬度	材質	S表面処理	H硬度	
めねじ	FJY	—	FJY-H	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	40~45HRC	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	表面45~50HRC	
おねじ	FJMY	FJMYN	—	—	—	—	—	—	表面高周波焼入	

25 / (6.3 / 6.3)



RoHS 10

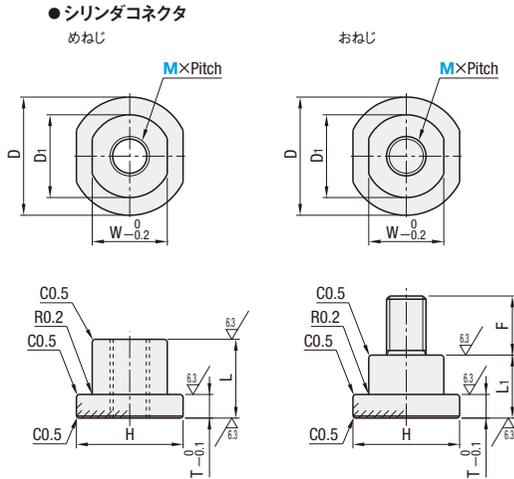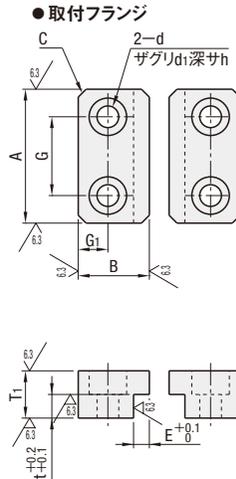

■ 取付フランジ・シリンダコネクタ セット品/取付フランジ

型式	シリンダコネクタ											取付フランジ										
	めねじ			おねじ			D	D ₁	H	T	W	A	G	B	G ₁	E	t	T ₁	d	d ₁	h	C
セット品 コネクタめねじ FJY	6	6×1.0	14	6×1.0	11	13	20	14	18	4	12	22	12	14	6	3	4	8	4.5	8	4.5	2
	8	8×1.25	17	8×1.25	14	15	23	16	20	5	14	25	14	14	6	3	5	11	4.5	8	4.5	
コネクタおねじ FJMY	10	10×1.25	21	10×1.5	16	18	30	21	27	6	19	34	20	19	8	4	6	13	5.5	9.5	5	3
	14	14×1.5	25	—	—	—	38	27	34	7	24	42	26	22	9	5	7	15	6.5	11	6.5	
シリンダコネクタ単体 コネクタおねじ FJMYN	16	—	—	16×2.0	19	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
	18	—	—	18×1.5	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
取付フランジ単体 FJY-H	20	—	—	20×2.5	20	32	45	32	40	8	30	48	30	25	10	5	8	15	10	14	8	3
	22	—	—	22×2.5	23	35	56	40	50	10	36	60	38	28	11	7	10	18	—	—	—	



Order 注文例

型式

FJY18



Delivery 出荷日



在庫品

翌日出荷 P.133

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。



Price 価格

■ 数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応			個別対応
	小口	大口	—	—
数量	1~9	10~14	15~20	21~
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

M	¥基準単価			
	セット品		シリンダコネクタ単体	取付フランジ単体 (2個セット)
6	FJY	FJMY	FJMYN	FJY-H
6	5,830	5,890	2,060	4,020
8	6,110	6,170	2,280	4,080
10	6,890	7,050	2,850	4,410
14	8,470	—	—	4,770
16	—	8,000	3,480	—
18	8,600	—	—	4,970
20	—	8,850	3,880	—
22	10,450	10,540	4,280	6,270

■ 特長


1. 取り付けピッチを自由に調整することにより、許容偏差量を調整することが可能です。
2. スライドして組立て、取り出すことができ、メンテナンスが多い場合でもご利用いただけます。






Example 使用例

セット時の状態 (許容偏差量0.5mmの場合)

 FJY18



FJMY20

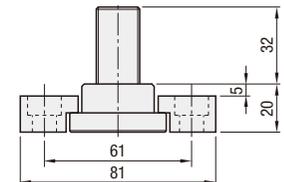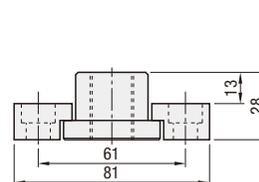 

55
FJY18