

価格改訂

□: 値下げ価格
 □: 新価格
 □: スライド値引率変更

規格追加
 赤文字表示

HINGE BASES
ヒンジベース
 -底面取付1山タイプ-


◎カタログ規格外品はこちら P.137
 ◎CADデータフォルダ名: 56_Connecting_Parts

■特長: 底面より取付けることで、横幅の省スペース化が可能です。



W寸固定タイプ	W寸・H寸指定タイプ	材質	表面処理
HKKB	HGBBB	S45C相当	四三酸化鉄皮膜
HKKBM	HGBBM		無電解ニッケルメッキ
HKKBS	HGBBS	SUS304	-

25 / (√6.3 / √1.6)

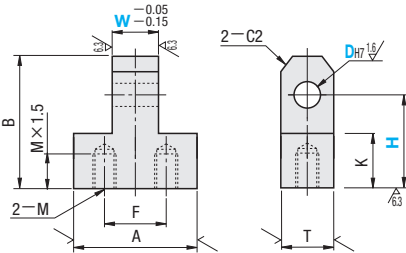

RoHS10

■W寸固定タイプ

Type	型式		H 指定1mm単位	W	A	F	B	K	T	M (並目)	¥基準単価		
	D	D公差									HKKB	HKKBM	HKKBS
HKKB HKKBM HKKBS	2	+0.01	15~20	4	13	7	H+3	10	6	M3	1,930	2,120	2,790
	3	0	15~25	6	16	8	H+5		9		1,930	2,120	2,790
	4	0	15~25	8	19	11	H+5		9		1,930	2,120	2,790
	5	+0.012	20~30	10	25	16	H+6	12	12	M4	2,120	2,340	3,070
	6	0	20~30								2,120	2,340	3,070
	8	+0.015	25~35								2,310	2,550	3,340
	10	0	25~35	12	50	38	H+10	14	16	M5	2,310	2,550	3,340
	12	0	30~40								2,500	2,760	3,630
	13	0	30~40								2,500	2,760	3,630
	14	+0.018	35~45	16	36	H+12	15	22	M6	2,700	2,970	3,910	
	15	0	35~45							2,890	3,190	4,180	
	16	0	35~45							2,890	3,190	4,180	
	20	+0.021	40~50	20	65	47	H+14	18	25	M8	3,480	3,830	5,030
	25	0	40~50								3,480	3,830	5,030
	25	0	40~50								30	65	47

◎ヒンジピンの詳細寸法は、P.1-934をご覧ください。

■W寸・H寸指定タイプ

Type	型式		W 指定1mm単位	H 指定5mm単位	A	F	B	K	T	M (並目)	¥基準単価		
	D	D公差									HGBBB	HGBBM	HGBBS
HGBBB HGBBM HGBBS	2	+0.01	3~5	15~20	13	7	H+3	10	6	M3	1,960	2,110	3,090
	3	0	3~6	15~25	16	8	H+5		9		1,960	2,110	3,090
	4	0	4~8	15~25	19	11	H+5		9		2,140	2,300	3,390
	5	+0.012	5~10	20~30	25	16	H+6	12	12	M4	2,350	2,510	3,690
	6	0	6~12								2,350	2,510	3,690
	8	+0.015	8~16								2,550	2,730	4,030
	10	0	10~18	30~40	50	38	H+10	14	16	M5	3,190	3,410	5,060
	12	0	12~18								3,420	3,660	5,410
	13	0	13~24								3,420	3,660	5,410
	14	+0.018	14~24	35~45	36	H+12	15	22	M6	3,650	3,920	5,770	
	15	0	15~24							3,650	3,920	5,770	
	16	0	16~24							3,650	3,920	5,770	
	20	+0.021	20~30	40~50	65	47	H+14	18	25	M8	4,350	4,650	6,870
	25	0	25~35								4,350	4,650	6,870
	25	0	25~35								30	65	47

◎ヒンジピンの詳細寸法は、P.1-934をご覧ください。

Order 注文例
 型式 - W - H
 HKKB8 - H27
 HGBB8 - W8 - H25




Delivery 出荷日
 3 日目出荷

Price 価格
 ■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応				個別対応
	小口	大口	小口	大口	小口
数量	1~9	10~14	15~19	20~25	26~
値引率	基準単価	5%	15%	23%	お見積り

◎表示数量超えはWOSIにてご確認ください。

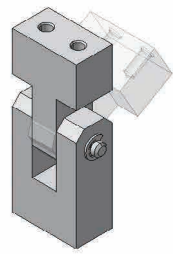

56 連結部品
 リンク機構部品