

Control Box FAスイッチボックス

スチール中型ボックス W70×H55mm 単品



- ココが特長**
- ベシックなスチール製ボックスです。
 - ゴム足・スイッチ取付穴図は**1166ページ**参照
 - スイッチ単品は**1100ページ**参照
 - 組立配線加工品は**1180ページ**参照



Order
注文例

型式	塗装色	有料オプション 金具・ゴム足記号
MSXS12	K	F

ケーブルセット

型式	ケーブル付	塗装色	ケーブル長	有料オプション 金具・ゴム足記号
MSXS12	CB1	K	0.5	F



型式	塗装色	スイッチ取付穴 穴数 φ	長さ(L) mm	素材・ 表面処理	重量 (g)	基準単価 1~2個	スライド単価 3~4個 5~9個 10~49個	金具・ゴム足記号
MSXS10	K クリーム (2.5Y9/1)	—	90	SPCC 粉体塗装	264			
MSXS11		1 φ16			258			
MSXS12		1 φ22			252			
MSXS13		1 φ30			249			
MSXS20	G グレー (5Y7/1)	—	140		355			
MSXS21		2 φ16			346			
MSXS22	E エ (5Y8/1)	2 φ22			344			
MSXS23		2 φ30			342			
MSXS30	E エ (5Y8/1)	—	190		448			
MSXS31		3(等間隔) φ16			440			
MSXS32E		3(等間隔) φ22			432			
MSXS32A		3(不等間隔) φ22			432			

WEBでご確認
お願いします。

※ケーブルセットの箱単価は発注数に関係なく基準単価となります。

付属グロメット



穴無しタイプには付属しません

塗装色



K: クリーム

近似マンセル値
2.5Y9/1



G: グレー

近似マンセル値
5Y7/1



E

近似マンセル値
5Y8/1

<ケーブルセット>

有料オプション品	記号	ケーブル長	基準単価 基本単価 ケーブル単価
ケーブル2芯、ケーブルグラントOA-W-1606	CB1	0.5~15 (m)	WEBでご確認 お願いします。
ケーブル4芯、ケーブルグラントOA-W-1606	CB2		
ケーブル8芯、ケーブルグラントOA-W-1609	CB3		
ケーブル12芯、ケーブルグラントOA-W-1611	CB4		

※ケーブルVCFTF-0.5**04119ページ**、ケーブルグラント**06121ページ**

金具・ゴム足記号

ゴム足	F
取付金具(クリーム)	G
取付金具(グレー)	H
取付金具(5Y8/1)	I
傾斜タイプ取付金具(クリーム)	J
傾斜タイプ取付金具(グレー)	K
傾斜タイプ取付金具(5Y8/1)	L
ブラケット取り付けタイプ(クリーム)	N


外形図

スイッチ穴数1個タイプ

スイッチ穴数2個タイプ

スイッチ穴数3個タイプ

共通 (単位: mm)

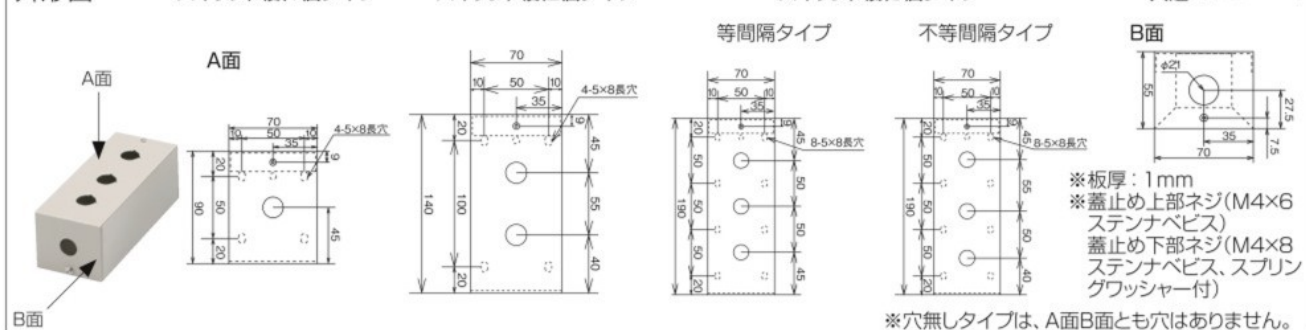

スチール標準ボックス、中型ボックス共通取付金具専用オプション

取付金具(オプション)

<スイッチ1、3個タイプ用>



<スイッチ2個タイプ用>



<取付例>



<ブラケット取付タイプ>
2つセットになります。



<取付例>



※1: スwitch3個タイプ用は、スSwitch1個タイプ用の取付金具を2つ使用して設置して下さい。


※2: 縦置きで固定する場合は、ボックス背面の取付穴をご使用下さい。

※3: 壁取付タイプはクリーム色のみ、2個セットです。


付属ネジ
装置取付用: M5×10 ステン皿ビス・ナット
ボックス取付用: M5×5 ステンナベビス・ナット

取付金具外形図


スイッチ1、3個タイプ用 板厚2.3mm

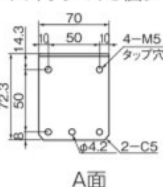

スイッチ2個タイプ用 板厚2.3mm

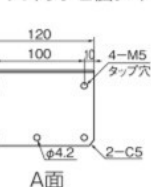

ブラケット取付タイプ 板厚1.0mm

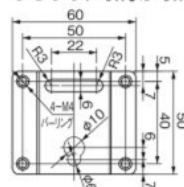

(単位: mm)