


## コード集合型・屋内用・シングルモード

自由長

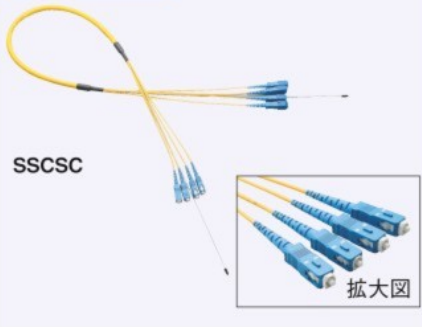

ココが  
特長

自由長! 1m毎に指定可能な光ファイバ。



- ・研磨方法は、下記商品すべて「AdPC研磨」です。
- ・201m以上はドラム巻きでの納品です。
- ・写真は、「芯数：4芯」タイプを掲載しております。



Delivery  
納期

1本から注文OK!

本数条件	出荷日
1~10本	3日目
11本~	都度見積

ストークT	当日出荷 ¥1,000/本
ストークA	翌日出荷 ¥500/本

5本まで  
※ストークの場合は、ご注文時にお申し付け下さい。  
※ストークTは、12時まで  
※ストークAは、17時まで  
※200m以上を5本以上のご注文は  
ご相談下さい。

非在庫品

長さ	公差
500mm	+30mm, -0mm
501~1000mm	+50mm, -0mm
1001~3000mm未満まで	+75mm, -0mm
3000mm以上	+3%, -0mm



Order  
注文例

シリーズ名	コネクタタイプ	芯数	用途	全長
NWNFC	SSCSC	D	IN	2

シリーズ名	コネクタタイプ	CN1	CN2	芯数	用途	全長(m)	基準単価			
							基本単価		ケーブル単価/(m)	
							芯数=D	芯数=4	芯数=D	芯数=4
NWNFC	SSCSC	SC	SC	D (2芯) 4 (4芯)	IN (屋内用)	2~500 1m毎に 指定可能	¥6,208	¥12,416	WEBでご確認 お願いします。 ¥353	¥671
	SFCFC	FC	FC				¥7,276	¥14,552		
	SSCFC	SC	FC				¥6,742	¥13,484		
	SLCLC	LC	LC				¥9,750	¥19,500		
	SLCSC	LC	SC				¥8,039	¥16,078		
	SLCFC	LC	FC				¥8,595	¥17,190		

### オプション

以下のオプションをつけることができます。追加する場合は、次のように型式を作成下さい。



Order  
注文例

シリーズ名	コネクタタイプ	芯数	用途	全長	オプションNo.
NWNFC	SSCSC	D	IN	2	ADC

オプション名	段カット	ビニール保護	ブーリングアイ保護
イメージ図			
概要	コネクタをすらずして取付しているため狭い所を通す場合に便利です。	ビニールで、コネクタ・フードを保護しますので布設作業に便利です。	ビニール保護よりも強固。軽い防水性もあります。
オプションNo.	ADC BDC WDC	ABC BBC WBC	APC BPC WPC
加工箇所	Aコネクタ側 Bコネクタ側 両端コネクタ	Aコネクタ側 Bコネクタ側 両端コネクタ	Aコネクタ側 Bコネクタ側 両端コネクタ
オプション料金	¥400 ¥800	WEBでご確認お願いします。600	¥9,500 ¥19,000
詳細	コネクタ部分をすらずして取り付けるとコネクタ+ケーブル径が最大直径に抑えられます。	施設時に湿気や水滴などに触れる恐れがある場合はこのビニールで保護します。先端部分の金具を引張って施設します。	施設時に配管などにすれても影響を受けない丈夫な金属で出来ています。共同配線口などに施設する場合、障害物などからコネクタを保護します。先端の金属部分に空いた穴にワイヤ(別途ご購入ください)を通して引張ります。