


コード集合型・屋外用・マルチモード

自由長

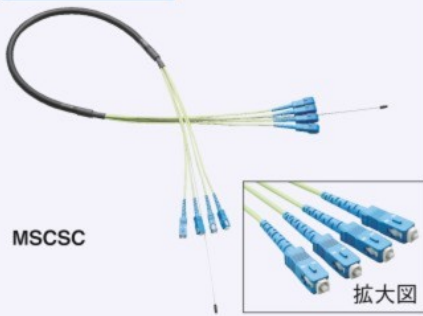

ご注意

ココが特長 自由長!1m毎に指定可能な光ファイバ。

- ・屋外用ケーブルは屋外に設置可能な耐環境性を有していますが、長期間の雨や紫外線の影響や落雷対策のために極力配管内に設置することをお勧めします。
- ・全長は、コネクタ先端からコネクタ先端の長さです。
- ・研磨方法は、下記商品すべて「PC研磨」です。
- ・201m以上は、ドラム巻きでの納品です。
- ・写真は、「芯数：4芯」「コア径：50」タイプを掲載しております。



Delivery
納期

1本から注文OK!

本数条件	出荷日
1~10本	3日目
11本~	都度見積

ストークT	当日出荷 ¥1,000/本
ストークA	翌日出荷 ¥500/本

5本まで
※ストークの場合は、ご注文時にお申し付け下さい。
※ストークTは、12時まで
※ストークAは、17時まで
※200m以上を5本以上のご注文はご相談下さい。

非在庫品



Order
注文例

シリーズ名	コネクタタイプ	芯数	用途	コア径	全長
NWNFC	MSCSC	D	OUT	50	2

シリーズ名	コネクタタイプ	CN1	CN2	芯数	用途	コア径(μm)	全長(m)	基準単価			
								基本単価		ケーブル単価/(m)	
								芯数=D	芯数=4	芯数=D	芯数=4
NWNFC	MSCSC	SC	SC	D (2芯) 4 (4芯)	OUT (屋外用)	50/62	2~500 1m毎に 指定可能	¥6,208	¥12,416	WEBでご確認 お願いします。	¥900
	MFCFC	FC	FC					¥7,276	¥14,715		
	MSCFC	SC	FC					¥6,742	¥13,484		
	MSTST	ST	ST					¥8,775	¥17,550		
	MSTSC	ST	SC					¥7,513	¥15,026		
	MSTFC	ST	FC					¥8,051	¥16,120		

オプション

以下のオプションをつけることができます。追加する場合は、次のように型式を作成下さい。



Order
注文例

シリーズ名	コネクタタイプ	芯数	用途	コア径	全長	オプションNo.
NWNFC	MSCSC	D	OUT	50	2	ADC

オプション名	段カット	ビニール保護	ブーリングアイ保護
イメージ図			
概要	コネクタをすずらして取付しているため狭い所を通す場合に便利です。	ビニールで、コネクタ・フードを保護しますので布設作業に便利です。	ビニール保護よりもより強固。軽い防水性もあります。
オプションNo.	ADC	BDC	WDC
加工箇所	Aコネクタ側	Bコネクタ側	両端コネクタ
オプション料金	¥400	¥800	WEBでご確認お願いします。600
詳細	コネクタ部分をすずらして取り付けるとコネクタ+ケーブル径が最大直径に抑えられます。	施設時に湿気や水滴などに触れる恐れがある場合はこのビニールで保護します。先端部分の金具を引張って施設します。	施設時に配管などにすれても影響を受けない丈夫な金属で出来ています。共同配線口などに施設する場合、障害物などからコネクタを保護します。先端の金属部分に空いた穴にワイヤ(別途ご用意ください)を通して引張りします。