

6ヶ口(接地形2P 15A 125V)



ココが特長 **6ヶ口・定格15A-125VのOAタップです**
 ●コード付品は2mm²×3芯のコードを使用しています。
 ●本体材質はナイロン樹脂を使用しています。
 ●サーキットプロテクター付も用意しました。

基本仕様 定格: AC125V-15A 難燃仕様: UL94 V-0
 マグネット取り付け数: 4ヶ所(マグネット別売**02844ページ**参照)
 本体色: 白 認定規格: <PSE>

電安法 PSE ハロゲンフリー

Delivery 納期

1個から注文OK!
出荷日
 1~10個 **4日目**
 11個~ **都度見積**
 非在庫品



¥

型式	コンセント口形状	コード長さ	プラグ	サーキットプロテクター付	RoHS	ケーブルタイプ	標準単価 1~9個	スライド単価 10~49個	スライド単価 50~99個
KU1330		なし	なし	—	○	—			
KC1334-3M	㊦ 抜止形	3m	平刃形(一体成形プラグ)	—	○	VCTF			
KC1330PT-3M		3m	平刃形	サーキットプロテクター付	○	ソフトVCT			
KU1230		なし	なし	—	○	—			
KC1234-3M	㊦ 平刃形	3m	平刃形(一体成形プラグ)	—	○	VCTF			
KC1230PT-3M		3m	平刃形	サーキットプロテクター付	○	ソフトVCT			
KU1210	㊦ 引掛形	なし	なし	—	○	—			

Order 注文例

型式 **KU1330**

WEBでご確認
 お願いします。

OAタップ

FAタップ

19インチ
 ラック用
 OAタップ

延長コード用
 部品

8ヶ口(接地形2P 15A 125V)



ココが特長 **8ヶ口・定格15A-125VのOAタップです**
 ●コード付品は2mm²×3芯のコードを使用しています。
 ●本体材質はナイロン樹脂を使用しています。
 ●ノイズフィルタ付も用意しました。


基本仕様 定格: AC125V-15A 難燃仕様: UL94 V-0
 マグネット取り付け数: 6ヶ所(マグネット別売**02844ページ**参照)
 本体色: 白 認定規格: <PSE>

電安法 PSE ハロゲンフリー

Delivery 納期

1個から注文OK!
出荷日
 1~10個 **4日目**
 11個~ **都度見積**
 非在庫品

先端プラグ形状
 平刃形プラグ

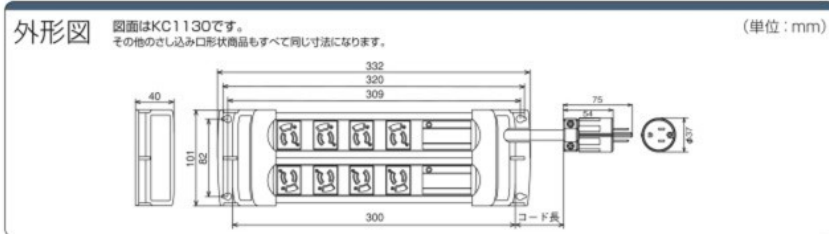

¥

型式	コンセント口形状	コード長さ	プラグ	ノイズフィルタ付き	ケーブルタイプ	標準単価 1~9個	スライド単価 10~49個	スライド単価 50~99個
KC1130H-3M	㊦	3m	平刃形	—	ソフトVCT			
KC1130HNF-3M	㊦ 抜止形・8ヶ	3m		○				
KC1030H-3M	㊦	3m		—				
KC1030HNF-3M	㊦ 平刃形・8ヶ	3m		○				

Order 注文例

型式 **KC1130H-3M**

WEBでご確認
 お願いします。