

6ヶ口(ボックスタイプ 15A 125V)



差し込み可能プラグ コード先端プラグ

● 抜け止めタイプは、平型2芯や接地付き平型2芯などの一般的なプラグを差し込んでひねるだけで抜け防止のロックをさせることができます。



● マグネット付きのため、使いやすい位置へ簡単に取付ができます。

ココが特長

全ての製品にマグネット付き!

- すべての製品がスイッチ付きで、一括して6ヶ口の電源のON、OFFを行うことができます。
- ノイズフィルタ付きタイプは、大切なデータ類をノイズから守ることができます。
- コード先端部は接地+平型2Pの3Pプラグです。


基本仕様

定格：15A-AC125V、1500Wまで



● 接地(アース)をしない場合、ノイズフィルタ性能が低下する可能性があります。

外形図 (単位:mm)

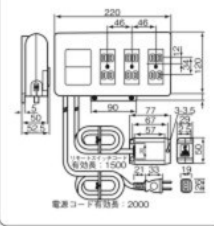

| 型式 | コンセント口形状 | タイプ | 基準単価 1~9個 | スライド単価 10~19個 20~49個 |
|----------|----------|---|--------------|-------------------------|
| WCH44129 | □×6 | 2mコード付き、本体スイッチ付き | | |
| WCH47029 | □×6 | 抜け止め形、2mコード付き 手元スイッチ(1.5m)、 ノイズフィルタ付き | | |
| WCH47129 | □×6 | 抜け止め型、2mコード付き 本体スイッチ付き ノイズフィルタ付き | | |



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日

| | |
|------|--------|
| 1~5個 | 翌日(当日) |
| 6個~ | 都度見積 |

当日出荷は、17時までにご都度お申し付けください。

在庫品



Order
注文例

| | |
|----|----------|
| 型式 | WCH44129 |
|----|----------|

ACコード
コンセント

OAタップ

ACコード

OAタップ

コンセント

ローリングタップ(1ヶ口)



(単位:mm)



ココが特長

プラグ部が90°可動可能!

- コードを傷めにくい設計となっています。

▲90°ローリング。キャップやコードを痛めにくい設計です。

| 先端プラグ | ソケット形状 |
|-------|--------|
| | |



| 型式 | 定格 | 基準単価 1~9個 | スライド単価 10~49個 50~99個 |
|---------|------------|--------------|-------------------------|
| WH2129W | 15A-AC125V | | |



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日

| | |
|-------|--------|
| 1~10個 | 翌日(当日) |
| 11個~ | 都度見積 |

当日出荷は、17時までにお申し付けください。

在庫品



Order
注文例


| | |
|----|---------|
| 型式 | WH2129W |
|----|---------|

接地2Pプラグ(丸型コードタイプ)



(単位:mm)

適用電線寸法 (単位:mm)

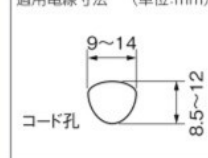

ココが特長

2P接地付、15A、125Vのプラグ!

- コードを下方部より引き出せ狭い場所での使用に適しています。
- 形成樹脂によって耐トラッキングに優れています。

適用電線：VCTFK、VCTF
1.25mm²×3芯

| 先端プラグ |
|-------|
| |



| 型式 | 定格 | 基準単価 1~9個 | スライド単価 10~49個 50~99個 |
|--------|------------|--------------|-------------------------|
| ME7017 | 15A-AC125V | | |



Delivery
納期

1個から注文OK!

出荷日

| | |
|-------|--------|
| 1~10個 | 翌日(当日) |
| 11個~ | 都度見積 |

当日出荷は、17時までにお申し付けください。

在庫品



Order
注文例

| | |
|----|--------|
| 型式 | ME7017 |
|----|--------|