

## パネル取付レセプタクル

バルクヘッド型



**ココが特長** 作業の効率UP!ナットで本体を簡単固定  
●ストレートプラグに接続します。

**基本仕様** 特性や材質は ▶3344ページ



ご注意

・パネル取付レセプタクル同士は嵌合しません。

ハンダ 金メッキ ワンタッチロック 信号用 盤間接続 2D CAD

Delivery 納期

1個から注文OK!

出荷日


1~10個 翌日(当日)

11個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。


在庫品

パネルカット寸法図 (単位:mm)

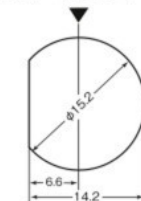

公差±0.1

外形図

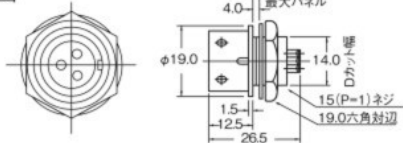

(単位:mm)



Order 注文例

型式

PRC03-23A10-2AM



型式	芯数	タイプ	基準単価 1~29個	スライド単価 30~79個   80~99個	重量 g
PRC03-23A10-2AM	2	オス (ピン)	WEBでご確認 お願いします。		20.0
PRC03-23A10-3AM	3				20.5
PRC03-23A10-4M	4				19.5
PRC03-23A10-5M	5				20.0
PRC03-23A10-7M	7				20.5
PRC03-23A10-2AF	2	メス (ソケット)			21.0
PRC03-23A10-3AF	3				22.0
PRC03-23A10-4F	4				21.5
PRC03-23A10-5F	5				22.0
PRC03-23A10-7F	7				22.0

フィン型



**ココが特長** 同一シェルサイズ内に幅広い芯数バリエーション  
●ストレートプラグに接続します。

**基本仕様** 特性や材質は ▶3344ページ



ご注意

・パネル取付レセプタクル同士は嵌合しません。

ハンダ 金メッキ ワンタッチロック 信号用 盤間接続 2D CAD

Delivery 納期

1個から注文OK!

出荷日


1~10個 翌日(当日)

11個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。


在庫品

パネルカット寸法図 (単位:mm)

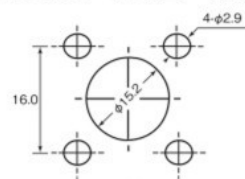

公差±0.1

外形図

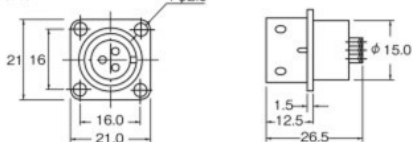

(単位:mm)



Order 注文例

型式

PRC03-21A10-2AM



型式	芯数	タイプ	基準単価 1~29個	スライド単価 30~79個   80~99個	重量 g
PRC03-21A10-2AM	2	オス (ピン)	WEBでご確認 お願いします。		18.5
PRC03-21A10-3AM	3				19.0
PRC03-21A10-4M	4				18.0
PRC03-21A10-5M	5				17.5
PRC03-21A10-7M	7				20.5
PRC03-21A10-2AF	2	メス (ソケット)			20.0
PRC03-21A10-3AF	3				20.5
PRC03-21A10-4F	4				20.0
PRC03-21A10-5F	5				20.0
PRC03-21A10-7F	7				22.0

## 防塵キャップ



**ココが特長** 異物混入防止、接続部保護に、防塵キャップ  
●未接続時のコネクタに取り付けて水やほこりへ浸入を防ぎます。



ご注意

・これらのキャップには防水機能はありません。  
・中継タイプに使用時はひもは固定できなくなります。

Delivery 納期

1個から注文OK!

出荷日


1~10個 翌日(当日)

11個~ 都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形図

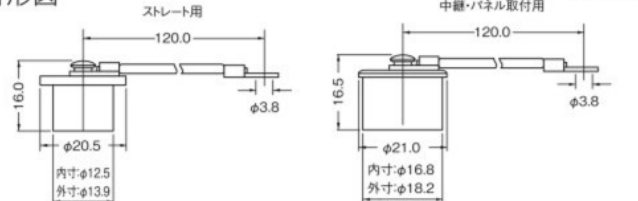

型式	タイプ	基準単価 1~29個	スライド単価 30~79個   80~99個	重量 g
PRC03-10PC1-1	ストレート用	WEBでご確認 お願いします。		2.6
PRC03-10RC1-1	中継・パネル取付用			2.7



Order 注文例

型式

PRC03-10PC1-1

コネクタ

丸型コネクタ

丸型コネクタ  
セレクション  
ガイド

耐環境コネクタ  
(防水・耐候)

耐環境コネクタ  
(耐熱・真空)

MSコネクタ

MSコネクタ  
(防水)

MSコネクタ用  
工具

MSコネクタ  
(防水/ヨネット)

ネジ式・  
NCS/NJC

ネジ式(小型)・  
PLT/RO3

ネジ式(防水)・  
NWPC/NJW

ネジ式  
(防水・小型)・  
RO4/XS2

ネジ式  
(欧州規格)・  
NET

ネジ式  
(欧州規格・防水)・  
CE05/JL04V/693

パヨネットロック  
(防水)・  
NB01/CE01/JL05

ワンタッチロック・  
NR/PRC03/  
PRC04

ワンタッチロック  
(小型)・  
PRC05/HR10

ワンタッチロック  
(防水)・NRW

ワンタッチロック  
(防水・小型)・  
CM10/JN1/XS5

差込型・  
DIN/ミニDIN

2012.9

2013.8

3346