

# EI圧着済コンタクトケーブル



**ココが  
特長**

**専用工具不要！短納期の現場組立に最適です。**

- 圧着済ケーブルのパック販売です
- ミスマの工場で圧着加工した高品質なコンタクトケーブル
- 工具投資なしでコネクタケーブルが組立てられます
- 1m品(青、白、黒)は翌日出荷、2m以上は3日目出荷
- 50本/パックで販売します

**注意**

- ・誤配線した場合は専用引き抜き工具で引き抜いてください。
- ・再度利用する場合はコンタクトのランスを起こしてください。



Delivery  
納期

1m(青、白、黒)

**出荷日**

1~4パック **翌日(当日)**

5パック~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

2m以上

**出荷日**

1~4パック **3日目**

5パック~ **都度見積**

非在庫品

外形イメージ図



¥

**1パック 50本入**



Order  
注文例

型式 - 色 - 長さ  
**170204-20 - D - 1**

型式	コンタクト タイプ	ケーブル色指定		基準単価 指定長(m)/50本/パック単価						部品仕様			重量 1m (g)
		在庫(1m) 非在庫(2m~)	非在庫	3日目出荷						使用ケーブル	使用コンタクト 型式		
				1日	2	3	5	7	10				
170204-20	メス (ソケット)	B(青) C(白) D(黒)	A(茶) E(赤) F(黄) G(緑)	WEBでご確認 お願いします。						AWG20	UL1007 タイプ	170204-1	415
170205-26	AWG26									170205-1		160	
170429-20	オス (ピン)									AWG20		170429-1	415
170430-26	AWG26									170430-1		160	

# オリジナル手動圧着工具



**ココが  
特長**

**EIシリーズコネクタの試作、保守用簡易圧着工具**

- EIシリーズコネクタ専用の圧着工具です。

**注意**

- ・適合コンタクト以外の圧着は出来ません。
- ・この工具は試作保守作業向けに開発した工具です。製品製造ラインでは、コネクタメーカー指定の工具の使用を推奨します。
- ・ダイス一体型ツールです。
- ・この工具は校正出来ません。



Order  
注文例

型式  
**MSHT-A06**



Delivery  
納期

**1丁から注文OK!**

**出荷日**


1丁~ **翌日(当日)**

3丁~ **都度見積**


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形図

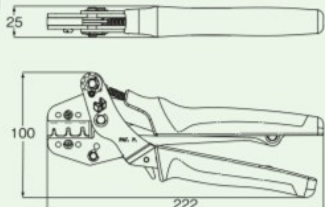

圧着方法

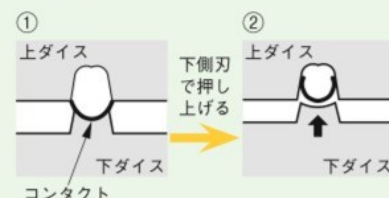

①②当圧着工具は、コンタクトのセット位置が固定となっておりません。コンタクトセットには、ダイスの位置関係を確認して圧着することをお薦めします。

¥

型式	適合 シリーズ	適合 コンタクト	コンタクト タイプ	適用電線			重量 (g)	基準単価	
				AWG	導体断面積mm <sup>2</sup>	被覆外径φmm		1丁	2丁~
MSHT-A06	EI	170430-1	オス(ピン)	30~26	0.05~0.15	1.0~1.4	600	WEBでご確認 お願いします。	
		170429-1		26~20	0.14~0.52	1.1~1.9			
		170205-1	メス(ソケット)	30~26	0.05~0.15	1.0~1.4			
		170204-1		26~20	0.14~0.52	1.1~1.9			

コネクタ  
コネクタ  
コネクタ

- e-CON
- CC-Link  
ワンタッチ  
コネクタ
- オリジナル  
圧着ツール
- ダイナミック
- コマーシャル・  
メーテンロック
- ミニ  
ユニバーサル・  
メーテンロック
- ユニバーサル・  
メーテンロック
- EI
- EH・XH・NH
- VH・PH
- EL・SM
- 1625・3191
- 5051/5045・  
5559/5557
- CB01/CL07  
防水コネクタ
- DeviceNet用  
コネクタ
- その他樹脂製  
コネクタ

2012.9  
2013.8