

250シリーズ

圧着端子
テスト端子
≪
圧着端子

オス(嵌合部露出型)



取得規格
UL (E78965)
CSA (LR28418)

Web1-ネス対応

CSA UL 圧着 スズメッキ 信号用 電源用 2D CAD


ココが
特長

信頼性の高い国内メーカー製250シリーズ差込型端子
●機器内電線の中継用として使用できます。UL,CSAを取得しているため安心してご使用いただけます。
●結合相手は250シリーズのメスです。
●電氣的仕様は●3721ページ

注意

・この製品には防水機能はありません。水がかかるような場所での使用は避けください。
・販売は1パック(100個入り)からになります。

外形図

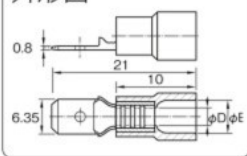

Delivery
納期

出荷日

1~10 パック	翌日(当日)
11パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形寸法表および仕様

型式	色	絶縁材	外形寸法(単位:mm)		適用電線範囲		むき寸法の 目安(mm)	適合工具 ●3731ページ
			φD	φE	より線(mm ²)	AWG		
TMEDV-630809-M	赤	塩化ビニル	1.85	4.1	0.75~1.25	18~16	7~8	NH-32
TMEDV-630820-M	青	UL94V-0	2.55	4.5	2.0	14		

¥

型式	基準単価	スライド単価
	1~4/パック	5~9/パック 10/パック~
TMEDV-630809-M	WEBでご確認をお願いします。	
TMEDV-630820-M		

1パック 100個入

Order
注文例

型式	TMEDV-630820-M
----	----------------

圧着端子

テスト端子

メス(嵌合部露出型)



取得規格
UL (E78965)
CSA (LR28418)

Web1-ネス対応

CSA UL 圧着 スズメッキ 信号用 電源用 2D CAD


ココが
特長

信頼性の高い国内メーカー製250シリーズ差込型端子
●250シリーズ差込型端子の嵌合部露出型のメスです。
●電氣的仕様は●3721ページ

注意

・販売は1パック(100個入り)からになります。
・この製品には防水機能はありません。水がかかるような場所での使用は避けください。
・圧着は専用工具で行ってください。

外形図

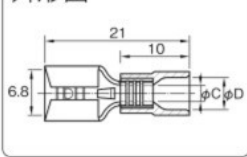

Delivery
納期

出荷日

1~10 パック	翌日(当日)
11パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形寸法表および仕様

型式	色	絶縁材	外形寸法(単位:mm)				適用電線範囲		むき寸法の 目安(mm)	適合工具 ●3731ページ
			φC	φD	相手側タブ厚	相手側タブ幅	より線(mm ²)	AWG		
TMEDV-630809-F	赤	塩化ビニル	1.7	4.1	0.8	6.35	0.75~1.25	18~16	7~8	NH-32
TMEDV-630820-F	青	UL94V-0	2.3	4.5			2.0	14		

¥

型式	基準単価	スライド単価
	1~4/パック	5~9/パック 10/パック~
TMEDV-630809-F	WEBでご確認をお願いします。	
TMEDV-630820-F		

1パック 100個入

Order
注文例

型式	TMEDV-630809-F
----	----------------

メス(嵌合部絶縁型)



取得規格
UL (E78965)
CSA (LR28418)

Web1-ネス対応

CSA UL 圧着 スズメッキ 信号用 電源用 2D CAD


ココが
特長

信頼性の高い国内メーカー製250シリーズ差込型端子
●250シリーズ差込型端子の嵌合部絶縁型のメスです。250シリーズのタブ端子(オス)との結合ができます。
●電氣的仕様は●3721ページ

注意

・販売は1パック(100個入り)からになります。
・この製品には防水機能はありません。水がかかるような場所での使用は避けください。
・圧着は専用工具で行ってください。

外形図

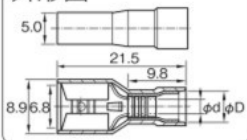

Delivery
納期

出荷日

1~10 パック	翌日(当日)
11パック~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

外形寸法表および仕様

型式	色	絶縁材	外形寸法(単位:mm)				適用電線範囲		むき寸法の 目安(mm)	適合工具 ●3731ページ
			φd	φD	相手側タブ厚	相手側タブ幅	より線(mm ²)	AWG		
TMEDN-630809-FA	赤透明	ナイロン	1.7	4.1	0.8	6.35	0.75~1.25	18~16	7~8	NH-32
TMEDN-630820-FA	青透明	UL94V-2	2.3	4.5			2.0	14		

¥

型式	基準単価	スライド単価
	1~4/パック	5~9/パック 10/パック~
TMEDN-630809-FA	WEBでご確認をお願いします。	
TMEDN-630820-FA		

1パック 100個入

Order
注文例

型式	TMEDN-630809-FA
----	-----------------