


## 300V UL規格 スダレタイプ

RoHS

UL AWM 300V VW-1

Delivery 納期

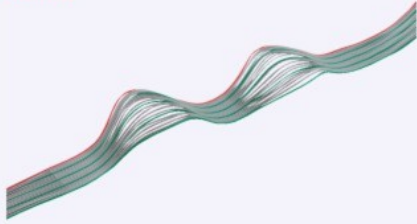

ココが  
特長

### <MASTER-CABLE>

#### 300V UL規格フラットケーブル

- ミスミオリジナルフラットケーブルです。
- 柔軟性が高く、機器間の配線に適しています。
- 融着部と非融着部を順に設けたフラットケーブルで、完全な融着形フラットケーブルに比べ、内部配線に優れております。
- MIL-C-83503規格、2.54ピッチのMILコネクタに圧接加工が可能です。

電気用品安全法を取得していません。

※この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセスト・ファイヤ」に対応しております。(c-UL未対応)



● 本製品はコンピュータ、周辺機器、通信機器、オフィス機器に使用可能です。



Order 注文例



#### MAST-SFKK-SGR

形状仕様	スダレタイプ
定格電圧	300V
使用温度範囲	0~105℃
取得規格	ULAWM2651
絶縁材質	PVC

1本から注文OK!

販売単位	
61(m)巻	
出荷日	
1~2巻	翌日(当日)
3巻~	都度見積
販売単位	
10・5・1m	
出荷日	
1~5本	翌日(当日)
6本~	都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。


在庫品

### 仕様


型式	芯数	全長(m)	サイズ	導体(本/mm)	スパン(mm)	全幅(mm)	導体抵抗Ω/km(20℃)	絶縁特性MΩkm	耐電圧(V/分)	許容電流A(30℃)	静電容量(約pF/m)	特性インピーダンス約Ω	伝搬遅延約ns/m	近端クロストーク約%	難燃特性	概算質量kg/巻
MAST-SFKK-SGR (スダレ)	6	1 5 10 61 (一巻)	AWG28 (0.08mm <sup>2</sup> )	7/0.127 すずめっき 軟銅線	225 以下	6.35	7.62	10以上	AC 2000	1	51	108	5	4	VW-1	0.7
	8					8.89	10.16									0.93
	10					11.43	12.70									1.16
	14					16.51	17.78									1.62
	16					19.05	20.32									1.86
	20					24.13	25.40									2.31
	24					29.21	30.48									2.78
	26					31.75	33.02									3.01
	30					36.83	38.10									3.47
	34					41.91	43.18									3.93
	36					44.45	45.72									4.16
	40					49.53	50.80									4.63
	50					62.23	63.50									5.78
	60					74.93	76.20									6.94
64	80.01	81.28	7.4													

※静電容量、特性インピーダンス、伝搬遅延、近端クロストークの測定値はGSGモードです。※(～mm<sup>2</sup>)はあくまでも目安の断面積サイズです。詳しくは▶4815ページの対比表を参照ください。

### 構造図

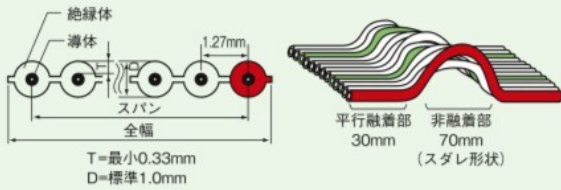

### 絶縁体識別

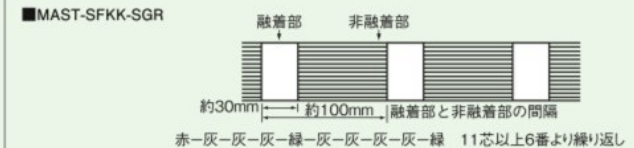

### 電流減少係数

許容電流値は周囲温度30℃空中1条布設時の計算値を示し、保証値ではありません。周囲温度30℃以上の場合は、下の電流減少係数を許容電流に乘じます。(例)周囲温度が40℃の場合の許容電流値 1×0.93=0.93(A)

周囲温度(℃)	35	40	45	50	55	60	65
電流減少係数	0.97	0.93	0.89	0.86	0.82	0.77	0.73
周囲温度(℃)	70	75	80	85	90	95	100
電流減少係数	0.68	0.63	0.58	0.52	0.45	0.37	0.26



型式	芯数	全長(一巻)※単位m	基準単価	出荷日
			61m(巻)	
MAST-SFKK-SGR (スダレ)	6	61	¥1,980	翌日(当日) (2巻まで)
	8		¥2,650	
	10		¥3,264	
	14		¥4,200	
	16		¥4,248	
	20		¥5,296	
	24		¥6,408	
	26		¥6,896	
	30		¥7,936	
	34		¥9,048	
	36		¥9,150	
	40		¥10,720	
	50		¥13,432	
	60		¥16,072	
64	¥17,184			

型式	芯数	全長(m)	指定長単価			出荷日	サンプル提供 ▶4819ページ
			10m	5m	1m		
MAST-SFKK-SGR (スダレ)	6	61	¥398	¥199	¥44	翌日(当日) (5本まで)	-
	8		¥485	¥232	¥50		-
	10		¥656	¥328	¥72		-
	14		¥768	¥368	¥80		-
	16		¥816	¥416	¥88		-
	20		¥1,080	¥544	¥112		○
	24		¥1,272	¥640	¥136		-
	26		¥1,352	¥680	¥152		-
	30		¥1,528	¥768	¥160		-
	34		¥1,800	¥904	¥192		-
	36		¥1,888	¥952	¥200		-
	40		¥2,096	¥1,048	¥216		-
	50		¥2,632	¥1,320	¥272		-
	60		¥3,080	¥1,544	¥312		-
64	¥3,272	¥1,640	¥336	-			



※ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。  
※在庫品表示ですが、指定サイズでのカットを行う為、キャンセル・返品はできませんのでご注意ください。

特殊形状  
ケーブル

用途別  
ケーブル

用途別  
ケーブル

ネットワーク用  
ケーブル

電線加工品・  
収納用品

技術資料