


300V UL規格 シース付

特殊形状
ケーブル

用途別
ケーブル

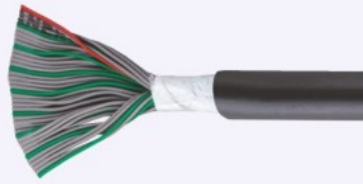

電気用品安全法を取得していません。

※この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロセ
スト・ワイヤ」に対応しております。(c-UL未対応)

ココが
特長

<MASTER-CABLE>

300V シース付フラットケーブル

- フラットケーブルの両端が円周の外側になる様にフォーミングされているので、端末処理時にシースの剥離長を従来の2/3~1/2でフラットケーブルを適度に平坦に広げられます。
- ピッチ精度が劣化しない形状のため、コネクタとのコンタクトの信頼性も万全です。
- シースはUL2464適合、定格温度80℃、フラットケーブルはUL2651適合、定格温度105℃



- ・ご注文の際に、指定長と数量を混同されないようにご注意ください。
- ・フラットケーブルの融着部寸法は30mm、非融着部寸法は70mmです。
- ・材質が無いため、仕上がりは真円ではありません。

UL AWM 300V より線 VW-1



Delivery
納期

1本から注文OK!

販売単位

100m巻

出荷日

1~2巻 **翌日(当日)**

3巻~ **都度見積**

販売単位

50m,20m,10m,5m,1m

出荷日

1~5本 **翌日(当日)**

6本~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し込みください。

在庫品

使用温度範囲	0~80℃
取得規格	ULAWM2464
絶縁特性	PVC



Order
注文例



仕様

型式	芯数	全長 (m)	フラットケーブル部			シース(PVC)		許容電流 (A)	概算質量 kg/km
			導体 (本/mm)	スパン	全幅	厚さ (mm)	外径 (mm)		
MAST-SFSKK (シールドなし)	10	1	7/0.127 AWG28 (0.08mm ²) すずめっき 軟銅線	1.27	12.7	0.9	6.5	1.3	4.2
	14				17.8	0.95	8.2	1.1	5.8
	16				20.3	0.95	8.6	1.0	6.4
	20				25.4	1.0	9.3	1.0	7.6
	24				30.5	1.0	10.6	0.8	9.0
	26				33.0	1.0	11.1	0.8	9.6
	30				38.1	1.0	11.1	0.8	10.4
	34				43.2	1.0	12.5	0.7	11.8
	36				45.7	1.0	12.5	0.7	12.2
	40				50.8	1.0	13.1	0.7	13.2
	50				63.5	1.0	14.1	0.6	15.7
	60				76.2	1.0	15.1	0.6	18.1
	64				81.3	1.0	15.4	0.6	19.0


*(~mm²)はあくまでも目安の断面積サイズです。詳しくは▶4815ページの対比表を参照ください。

特性

		シールド無し
導体抵抗	Ω/km(20℃)	225以下
絶縁抵抗	MΩ-km	10以上
耐電圧	V/min.AC	1000
静電容量	約pF/m	51
特性インピーダンス	約Ω	108
伝搬遅延	約ns/m	5
近端クロストーク	約%	4
難燃特性		VW-1

注) ①静電容量、特性インピーダンス、伝搬遅延、近端クロストークの測定法はGSGモードです。


構造図

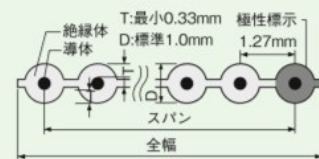

電流減少係数

▶4715ページのフラットケーブル
(スラレタイプ)を参照下さい。

構造図

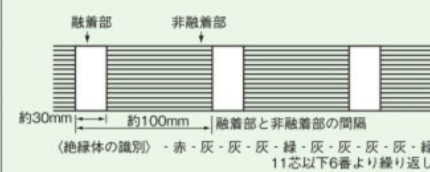

型式	芯数	基準単価	指定長単価					出荷日 通常	サンプル提供 ▶4819ページ
			100m	50m	20m	10m	5m		
MAST-SFSKK (シールドなし)	10	¥22,306	¥12,104	¥5,132	¥2,722	¥1,443	¥339	100m 翌日(当日) (2巻まで)	-
	14	¥24,850	¥13,484	¥5,718	¥3,033	¥1,607	¥378		
	16	¥26,450	¥14,404	¥6,062	¥3,227	¥1,710	¥399		
	20	¥31,235	¥16,949	¥7,187	¥3,812	¥2,020	¥475		
	24	¥35,680	¥19,368	¥8,165	¥4,322	¥2,307	¥528		
	26	¥36,759	¥19,755	¥8,375	¥4,455	¥2,375	¥554		
	30	¥40,630	¥21,410	¥9,090	¥4,812	¥2,544	¥614		
	34	¥43,481	¥23,602	¥9,950	¥5,267	¥2,812	¥644		
	36	¥46,680	¥25,357	¥10,695	¥5,670	¥3,439	¥696		
	40	¥48,005	¥25,997	¥10,999	¥5,831	¥3,089	¥713		
	50	¥55,094	¥29,928	¥12,642	¥6,692	¥4,059	¥822		
	60	¥65,450	¥35,457	¥14,996	¥7,926	¥4,817	¥977		
	64	¥69,003	¥37,382	¥15,810	¥8,356	¥5,079	¥1,030		

WEBでご確認お願いします。



ご注意

※ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
※在庫品表示ですが、指定サイズでのカットを行う為、
キャンセル・返品はできませんのでご注意ください。