

300V UL規格 シース・シールド付

UL AWM 300V より線 VW-1



特殊形状
ケーブル

用途別
ケーブル

**ココが
特長**

<MASTER-CABLE>

300Vシース・シールド付フラットケーブル

- フラットケーブルの両端が円周の外側になる様にフォーミングされているので、端末処理時にシースの剥離長を従来の2/3~1/2でフラットケーブルを適度に平坦に広げられます。
- ピッチ精度が劣化しない形状のため、コネクタとのコンタクトの信頼性も万全です。
- シースはUL2464適合、定格温度80℃、フラットケーブルはUL2651適合、定格温度105℃



- ・ご注文の際に、指定長と数量を混同されないようご注意ください。
- ・フラットケーブルの融着部寸法は30mm、非融着部寸法は70mmです。
- ・介材が無いため、仕上がりは真円ではありません。

1本から注文OK!

販売単位	
100m巻	
出荷日	
1~2巻	翌日(当日)
3巻~	都度見積
販売単位	
50m,20m,10m,5m,1m	
出荷日	
1~5本	翌日(当日)
6本~	都度見積

当日出荷は、17時までには都度お申し付けください。

在庫品

使用温度範囲	0~80℃
取得規格	ULAWM2464
絶縁特性	PVC

同軸ケーブル

耐熱用
ケーブル

センサ用
ケーブル


モータ用
ケーブル

フラット
ケーブル

カールコード

補償導線

ノンハロゲン
タイプ

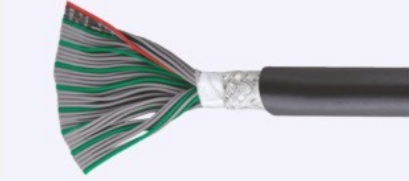

電気用品安全法を取得しておりません。

※この商品は「ULトレーサビリティプログラム/プロテスト・ワイヤ」に対応しております。(c-UL未対応)



仕様

型式	芯数	全長(m)	フラットケーブル部			シース(PVC)		許容電流(A)	概算質量kg/km
			導体(本/mm)	スパン	全幅	厚さ(mm)	外径(mm)		
MAST-SFSSKK (シールドあり)	10	1	7/0.127 AWG28 (0.08mm ²) すすめつき 軟銅線	1.27	12.7	0.9	6.8	1.3	5.7
	14	17.8			0.95	7.6	1.1	7.2	
	16	20.3			0.95	8.0	1.0	8.0	
	20	25.4			1.0	8.7	1.0	9.3	
	24	30.5			1.0	9.8	0.8	10.9	
	26	33.0			1.0	10.0	0.8	11.5	
	30	38.1			1.0	10.1	0.8	12.3	
	34	43.2			1.0	11.1	0.7	13.9	
	36	45.7			1.0	11.2	0.7	14.3	
	40	50.8			1.0	11.4	0.7	15.2	
50	63.5	1.0	12.2	0.6	17.8				


* (~mm²) はあくまでも目安の断面横サイズです。詳しくは▶4815ページの対比表を参照ください。

特性

	シールド有り
導体抵抗	Ω/km(20℃)
絶縁抵抗	MΩ-km
耐電圧	V/min.AC
静電容量	約pF/m
特性インピーダンス	約Ω
伝搬遅延	約ns/m
近端クロストーク	約%
難燃特性	VW-1

注) ①静電容量、特性インピーダンス、伝搬遅延、近端クロストークの測定法はGSGモードです。


構造図

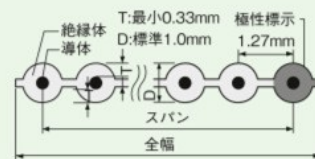

電流減少係数

▶4715ページのフラットケーブル(スタレタイプ)を参照下さい。

構造図

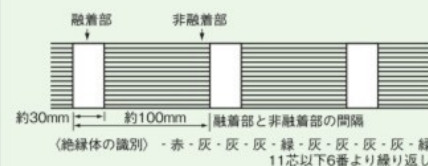

型式	芯数	基準単価	指定長単価						出荷日	サンプル提供 ▶4819ページ
			100m	50m	20m	10m	5m	1m		
MAST-SFSSKK (シールドあり)	10	¥31,350	¥17,013	¥7,205	¥3,606	¥2,028	¥472	通常 100m 翌日(当日) (2巻まで) 50m,20m,10m,5m,1m 翌日(当日) (5本まで)	—	
	14	¥32,780	¥17,790	¥7,534	¥3,770	¥2,121	¥494		—	
	16	¥33,860	¥18,342	¥7,742	¥4,108	¥2,182	¥507		—	
	20	¥41,235	¥22,378	¥9,477	¥4,743	¥2,668	¥621		○	
	24	¥39,450	¥21,590	¥9,290	¥4,705	¥2,552	¥588		—	
	26	¥48,616	¥27,316	¥11,671	¥5,836	¥3,128	¥728		—	
	30	¥53,990	¥29,323	¥12,358	¥6,548	¥3,492	¥805		—	
	34	¥56,619	¥30,730	¥12,959	¥6,868	¥3,657	¥844		—	
	36	¥50,980	¥27,631	¥11,671	¥6,191	¥3,290	¥757		—	
	40	¥62,972	¥34,125	¥14,443	¥7,634	¥4,055	¥941		—	
50	¥73,807	¥40,003	¥16,897	¥8,963	¥4,763	¥1,096	—			

WEBでご確認をお願いします。



※ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
※在庫品表示ですが、指定サイズでのカットを行う為、キャンセル・返品はできませんのでご注意ください。