

**耐熱シリコンチューブ(ガラス編組+シリコンゴム)**

RoHS



UL 難燃 耐熱



**ココが特長** **2層構造の外側がシリコンゴムの耐熱チューブ**  
 ●-10~200℃までの幅広い温度範囲で使用可能です。  
 ●外側がシリコンゴムで表面が滑らかです。



・材料の性質上、製造時に細かな汚れが付く場合があります。



型式 - 内径 - 全長  
**TUBSE - 2 - 10**

**出荷日**

1~4本 **翌日(当日)**

5本~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

 
材質	ガラス編組(内側)、シリコンゴム(外側)
使用温度範囲	-10~200℃
耐電圧	7000V
色	白
UL規格	UL1441・VW-1



型式	内径φ	全長(m)	肉厚	基準単価			重量※(g/m)
				1~9本	10~29本	30~49本	
TUBSE	1	10	0.45±0.05	¥850	¥760	¥680	4
	2			¥960	¥860	¥760	7
	3			¥1,300	¥1,170	¥1,040	12
	4		0.55±0.05	¥1,360	¥1,220	¥1,080	19
	5			¥1,510	¥1,350	¥1,200	22
	6			¥1,720	¥1,540	¥1,370	29
	8		0.60±0.05	¥2,480	¥2,230	¥1,980	42
	10			¥3,280	¥2,950	¥2,620	65
	12			¥4,380	¥3,940	¥3,500	72

※参考値

外形図



**耐熱シリコンチューブ(ガラス編組+シリコンゴム)**



**ココが特長** **3層構造の耐熱シリコンチューブ**  
 ●擦傷や切り傷など、機械的強度に優れています。  
 ●シリコンゴムが内装されており、電機絶縁性にも優れています。  
 ●難燃性質を持っています(難燃規格は未取得)。  
 ●日星電気(株)のライカルチューブ(HST-10シリーズ)です。

耐熱



■全長500mm

**出荷日**

1~3パック **翌日(当日)**

4パック~ **都度見積**

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品


基本特性

材質	内側から -シリコンゴム -無アルカリ性ガラス編組 -シリコンワニス
色	白
耐熱温度	180℃
定格電圧	保証データ無し(参考値:600V)

■絶縁破壊電圧(参考データ)

シリコンゴム肉厚(mm)	最小絶縁破壊電圧(kV)	
	常温	高温
0.4	4.70	3.50
0.5	5.50	4.00
0.7	8.00	6.00
1.0	10.70	8.00
1.5	16.00	12.00
2.0	20.00	15.00
2.0以上	20.00	15.00

外形図

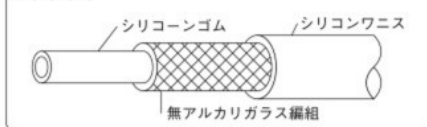

型式 - タイプ      型式 - タイプ  
**HST10-3 - CUTPACK-500      HST10-3 - 10P**

■全長1m

**出荷日**

1~3パック **5日目**

4パック~ **都度見積**

非在庫品

■規格表

型式	色	内径(mm)		シリコンゴム肉厚(mm)		ガラス編組厚(mm)	重量(g/m)			
		標準	公差	標準	公差					
HST10-1	白	1.00	-0.1~+0.2	0.40	±0.08	約0.20	4.6			
HST10-2		2.00	-0.2~+0.3				0.50	±0.10	約0.25	6.8
HST10-3		3.00								11.8
HST10-4		4.00	-0.2~+0.4	0.60	±0.10	約0.30	15.5			
HST10-5		5.00					21.5			
HST10-6		6.00					30.0			
HST10-8		8.00					40.0			
HST10-10		10.00	-0.3~+0.5	0.80	±0.12	約0.30	48.0			
			10.00				-0.5~+1.0			



**1パック 20本入**

■全長500mm(20本入り)

型式	タイプ	パック内容量	基準単価	スライド単価
HST10-1 HST10-2 HST10-3 HST10-4 HST10-5 HST10-6 HST10-8 HST10-10	CUTPACK-500	500mm ×20本	1~9パック	10~29パック
WEBでご確認 お願いします。				



**1パック 10本入**

■全長1m(10本入り)

型式	タイプ	パック内容量	基準単価	スライド単価
HST10-1 HST10-2 HST10-3 HST10-4 HST10-5 HST10-6 HST10-8 HST10-10	10P	1m×10本	1~9パック	10~29パック
WEBでご確認 お願いします。				

保護管  
ダクト  
チューブ

チューブ

汎用樹脂  
チューブ

スパイラル・  
スリット  
チューブ

シート型  
チューブ

編組チューブ

熱収縮  
チューブ

2012.9  
2013.8

6032