

ケーブルグランド(スリムタイプ)



**ココが
特長**

狭い場所の電線引出部固定に最適なケーブルグランド

- 省スペース化を実現するスリムなケーブルグランドです。
- 外形が小さい為、狭いスペースにも設置可能です。
- センサ、小型モータ等の電線引出部固定に最適です。
- 剛性の高い金属性です。
- IP67保護構造。耐油性にも持っています。



Delivery
納期

出荷日

1~20個	翌日(当日)
21個~	都度見積


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品


仕様

材質	*右記の構造図・材質参照
使用温度範囲	-25~100℃

外形図

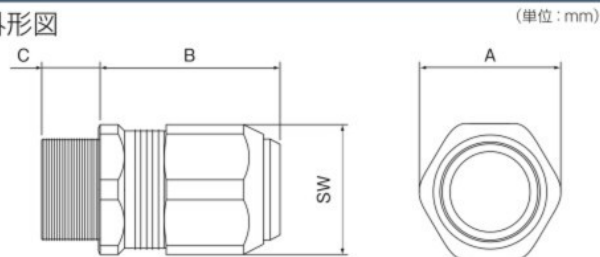

構造図・材質

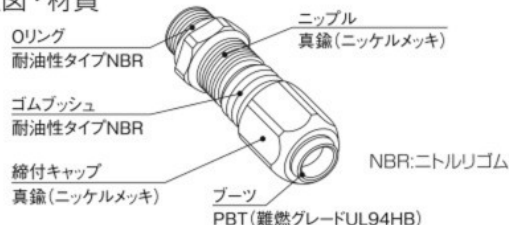

Order
注文例

型式	No.
CRMPT	M4-2025

規格表

※取り付けナットは別売りです。

型式	No.	適合電線径 (mm)	取付ネジ	適合ロックナット ●本ページ下段	A (Φ)	SW	B	C	重量 (g)	取付穴径	適合板厚
CRMPT	M4-2025	Φ2～2.5	M4(P=0.5)	CRMPT-LN-M4	7	6.5	12.6	4.5	2	Φ4	2mm以下
	M6-2540	Φ2.5～4	M6(P=0.5)	CRMPT-LN-M6	8.8	8	15.3		4	Φ6	
	M7-3550	Φ3.5～5	M7(P=0.5)	CRMPT-LN-M7	10	9			5	Φ7	
	M8-4560	Φ4.5～6	M8(P=0.5)	CRMPT-LN-M8	11	10			6	Φ8	
	M9-5570	Φ5.5～7	M9(P=0.5)	CRMPT-LN-M9	12	11			7	Φ9	
	M10-6580	Φ6.5～8	M10(P=0.5)	CRMPT-LN-M10	13	12			8	Φ10	
	M12-80100	Φ8～10	M12(P=0.5)	CRMPT-LN-M12	16	15	19.8		10	Φ12	



型式	No.	基準単価 1~9個	スライド単価 10~29個	30~49個
CRMPT	M4-2025	WEBでご確認をお願いします。		
	M6-2540			
	M7-3550			
	M8-4560			
	M9-5570			
	M10-6580			
	M12-80100			

ケーブルグランド(スリムタイプ専用ロックナット)



**ココが
特長**

スリムタイプケーブルグランド専用のロックナット

- ケーブルグランドCRMPTシリーズ専用のパネル取付用ロックナットです。
- ネジ切りをしていない丸穴への取り付けに使用します。



Delivery
納期

出荷日

1~5パック	翌日(当日)
6パック~	都度見積


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

仕様

材質	真鍮(ニッケルメッキ)
使用温度範囲	-25~100℃

外形図

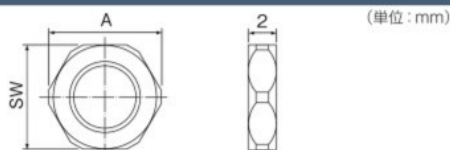

Order
注文例

型式	バック入り数
CRMP-LN-M4	10P



1パック 10個入

型式	バック 入り数	取付穴径	適合ケーブルグランド ●本ページ上段	A (Φ)	SW	重量(g) /1個あたり	基準単価 1~9バック	スライド単価 10~19バック	20~49バック
CRMPT-LN-M4	10P (10個入)	Φ4	CRMPT-M4-2025	7	6.5	1	WEBでご確認をお願いします。		
CRMPT-LN-M6		Φ6	CRMPT-M6-2540	8.8	8				
CRMPT-LN-M7		Φ7	CRMPT-M7-3550	10	9				
CRMPT-LN-M8		Φ8	CRMPT-M8-4560	11	10				
CRMPT-LN-M9		Φ9	CRMPT-M9-5570	12	11				
CRMPT-LN-M10		Φ10	CRMPT-M10-6580	13	12				
CRMPT-LN-M12		Φ12	CRMPT-M12-80100	16	15	2			