

垂直スライドアーム

ディスプレイ



固定・首振り



無料貸出 AG23 VESA 75 VESA 100 2D CAD 壁面 アルミフレーム

Delivery 納期

- ココが特長** 省スペースでの上下スライド可動を実現したアーム
- 壁面・アルミフレーム(30mm・40mm角)取付に対応。
  - 上下150mmスライド機能搭載。
  - チルト・ピボット機能搭載。
  - モニタ固定のため、最低3kg必要。



ご注意

・モニタ重量が耐荷重を下回る場合でも、モニタ重心位置によりアームにかかる荷重が変わるため、モニタを保持できない場合があります。  
・モニタにより、可動図通りにならない場合があります。

出荷日

1~5台	翌日(当日)
6台以上	都度見積


当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品



型式	可動					耐荷重 (kg)	重量 (kg)	単価		
	上下	左右	ピボット	チルト 前 後				1~9台	10~29台	30台以上
DPAM-VM SL-R	150mm	12°	360°	15°	5°	3~6	1.5	WEBでご確認をお願いします。		

外形寸法図

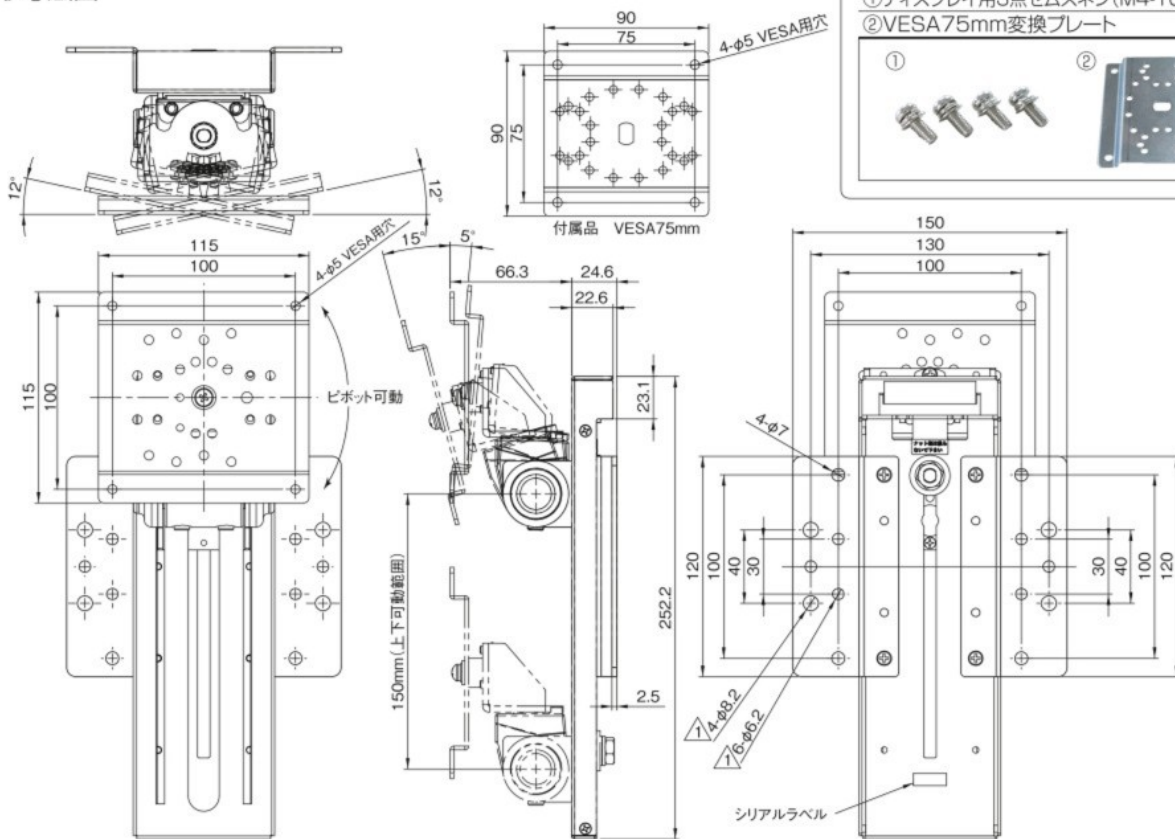

取付方法

■ステップ1




アルミフレームの溝に先入れナットを挿入します。\*

■ステップ2




アームの穴位置にあわせ、ボルトで固定します。\*

取付例

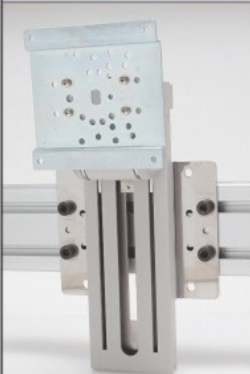


溝間30mm、40mmピッチのアルミフレームに取り付け可能です。\*

可動イメージ

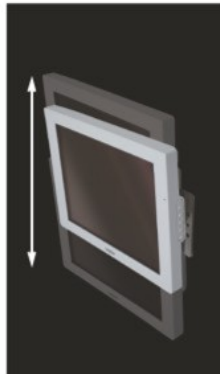


上下150mmで可動します。

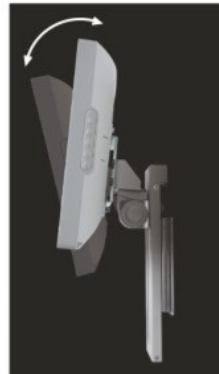

後方5°、前方15°で首を振ります。

—上方からの図—

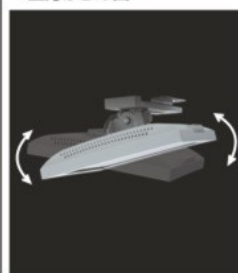

左右それぞれ12°で可動します。

\*アルミフレーム関連パーツは下記サイトでご覧下さい。

ミスミFA フレーム 検索