



# ベアリングホルダセット

## 省スペース シングルタイプ(鋳物)



●代表型番：C-BGCNB608ZZ

1個購入時 **¥1,050** / 1個 ▼当社類似品比 **22%OFF**

101個購入時 **¥892** / 1個 ▼当社類似品比 **5%OFF**

RoHS10



Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.47

◎ご希望により17:00まで、当日出荷受付いたします。

数量区分	小口			大口	
数量	1~9	10~19	20~40	41~99	100
値引率	基準単価	5%	10%	15%	15%
出荷日	通常				お見積




◎在庫数・サイズによって異なる場合があります。価格・出荷日はMISUMIサイトにてご確認ください。

・止め輪なし  
C-BGCNB  
C-BGCN

・止め輪付  
C-BGCAB  
C-BGCA

・インロー止め輪付  
C-BGCRB  
C-BGCR

√Rz5 (√Rt1.5)

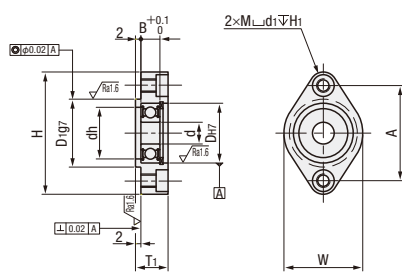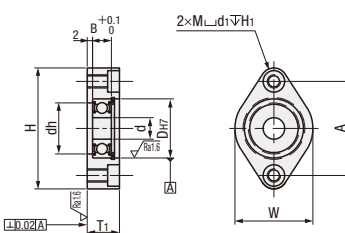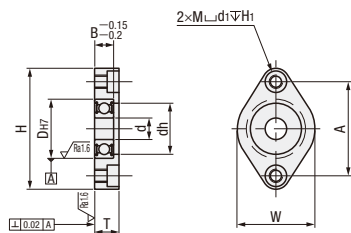

軸受精度 JIS B 1514 0級

Type	Type	Type	M材質		S表面処理		A付属品
止め輪なし	止め輪付	インロー止め輪付	ベアリング	ホルダ	ベアリング	ホルダ	止め輪
C-BGCNB	C-BGCAB	C-BGCRB	ベアリング銅	S45C相当	ベアリング銅	四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ	ばね用銅
C-BGCN	C-BGCA	C-BGCR					

Type	型番	d	DH7	D1g7	dh	B	T	T1	W	A	H	M	d1	H1	許容回転数 rpm (参考)
止め輪なし	608ZZ	8	22	25	19	7	9	12	29	35	45	5	8	4.4	34000
C-BGCNB	6900ZZ	10	22	25	19	6	8	11	29	35	45	5	8	4.4	32000
C-BGCN	6000ZZ	10	26	30	22	8	10	13	34	40	50	5	8	4.4	30000
止め輪付	6901ZZ	12	24	30	22	6	8	11	34	40	50	5	8	4.4	30000
C-BGCAB	6001ZZ	12	28	32	24	8	10	13	36	42	52	5	8	4.4	27000
C-BGCA	6902ZZ	15	28	33	25	7	9	12	37	45	57	6	9.5	5.4	26000
インロー止め輪付	6002ZZ	15	32	36	28	9	11	14	40	48	60	6	9.5	5.4	23000
C-BGCRB	6904ZZ	20	37	43	34	9	11	15	47	56	69	8	11	6.5	19000
C-BGCR	6004ZZ	20	42	50	36	12	14	18	54	64	77	8	11	6.5	17000

- ◎軽荷重用途、中・低速回転用途、中精度回転用途専用商品です。
- ◎内部すきま量及び定格荷重をご確認ください。
- ◎高荷重、高速回転、高回転精度の箇所には使用しないでください。

Type ベアリング品番	¥基準単価					
	止め輪なし		止め輪付		インロー止め輪付	
	C-BGCNB	C-BGCN	C-BGCAB	C-BGCA	C-BGCRB	C-BGCR
608ZZ	1,050	1,134	1,103	1,187	1,218	1,302
6900ZZ	1,313	1,418	1,376	1,481	1,512	1,617
6000ZZ	1,155	1,250	1,218	1,313	1,344	1,439
6901ZZ	1,365	1,470	1,439	1,544	1,586	1,691
6001ZZ	1,208	1,302	1,271	1,365	1,397	1,491
6902ZZ	1,470	1,586	1,544	1,659	1,701	1,817
6002ZZ	1,260	1,365	1,323	1,428	1,460	1,565
6904ZZ	1,680	1,817	1,764	1,901	1,943	2,079
6004ZZ	1,680	1,817	1,764	1,901	1,943	2,079

◎2024年3月時点の情報です。最新情報はMISUMIサイトにてご確認ください。

### ■当社類似品とエコミーシリーズの比較

		当社類似品 BGCA6901ZZ	エコミーシリーズ C-BGCA6901ZZ
ベアリング	基本定格荷重	Cr(動) kN 2.89	2.02
		Cor(静) kN 1.46	1.02
	内部隙間	最小 μm 3	6
		最大 μm 18	23
(参考)許容回転速度 rpm		30000	30000
ホルダ	材質	S45C相当	S45C相当
	表面処理	無電解ニッケルメッキ	無電解ニッケルメッキ
	製造方法	切削	鍛造+切削
取付けピッチ (A寸)		38	40
RoHS10		対応	対応



Order 注文例

型番

Type **C-BGCNB**    ベアリング **608ZZ**

型番生成方法

方法1  
**Type**

MISUMIサイトで検索

**C-BGCNB**

MISUMIサイトで検索し、型番生成する

方法2  
**キーワード**

ステップ1▶

**省スペース シングルタイプ**

ステップ2▶エコミーシリーズを選択

MISUMI

エコミーシリーズのみ表示