



●代表型番：C-CF5-10

1個購入時 **¥1,220** / 1個 当社類似品比 **52%OFF**

35個購入時 **¥806** / 1個 当社類似品比 **65%OFF**


◎本商品はRoHS保証外です。

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 P.47

◎ご希望により17:00まで、当日出荷受付いたします。

数量区分	小口		大口
数量	1~19	20~34	35~200
値引率	基準単価	5%	34%
出荷日	通常		お見積

◎在庫数・サイズによって異なる場合があります。価格・出荷日はMISUMIサイトにてご確認ください。

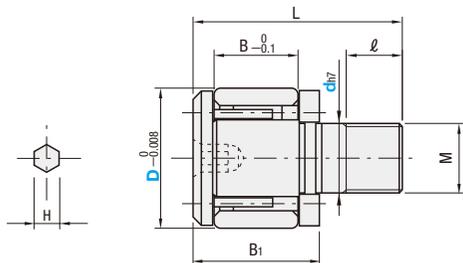

Type	材質	付属品
C-CF	SUJ2(スタッド部: SCM415)	六角ナット1コ(S45C・四三酸化鉄皮膜)
C-CFS	SUS440C相当	六角ナット1コ(SU304)

型番	D	M×ネジピッチ	B	B1	L	l	H	基本定格荷重		最大静的許容荷重(N)	許容回転数(rpm)	最大締付トルク(N・cm)	¥基準単価	
								Cr(動)N	Cor(静)N					
C-CF	2	4.5	2×0.4	2.5	4	8	2	0.9	188.0	132.0	118.0	1200	11	1,870
	2.5	5	2.5×0.45	3	4.5	9.5	2.5	0.9	254.2	207.7	176.7	1040	16	1,490
	3	6	3×0.5	4	5.5	11.5	3	1.3	390.6	378.2	325.5	910	28	1,400
	4	8	4×0.7	5	7	15	4	1.5	669.6	669.6	567.3	840	64	1,290
	5	10	5×0.8	6	8	18	5	2	973.4	1153.2	868.0	750	125	1,220
	6	12	6×1.0	7	9.5	21.5	6	2.5	1165.6	1264.8	1264.8	600	226	1,530
C-CFS	2	4.5	2×0.4	2.5	4	8	2	0.9	168.0	113.0	101.0	1050	11	3,420
	2.5	5	2.5×0.45	3	4.5	9.5	2.5	0.9	217.0	176.7	176.7	970	16	2,720
	3	6	3×0.5	4	5.5	11.5	3	1.3	350.3	325.5	325.5	860	28	1,400
	4	8	4×0.7	5	7	15	4	1.5	567.3	567.3	567.3	750	64	2,370
	5	10	5×0.8	6	8	18	5	2	830.8	868.0	868.0	590	125	2,000
	6	12	6×1.0	7	9.5	21.5	6	2.5	1165.6	1264.8	1264.8	600	226	2,520

◎2024年3月時点の情報です。最新情報はMISUMIサイトにてご確認ください。


kgf=N×0.101972

■当社類似品とエコミーシリーズの比較

	当社類似品 CFFAN3-6	エコミーシリーズ C-CF3-6
材質	SUJ2(スタッド部: SCM415)	SUJ2(スタッド部: SCM415)
基本定格荷重	Cr(動)N	630
	Cor(静)N	610
最大許容荷重(N)	525	325
許容回転数(rpm)	2800	910
RoHS10	対応	保証外

Order 注文例	型番	D
	C-CF2.5	5
	C-CFS2.5	5

取付方法

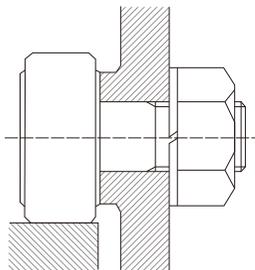

取付時、カムフォロアのつば部を直接ハンマーなどで叩かないでください。つば部が割れたり、回転不良の原因となります。六角レンチまたはマイナスドライバーで取付けてください。固定は、六角穴で固定してから、レンチでナットを回して締め付けてください。