

# 円形支柱

## 片端おねじ・片端めねじタイプ



●代表型番：C-PETGR8-50

1個購入時 **¥330** / 1個 ▼当社類似品比 **41%OFF**

101個購入時 **¥154** / 1個 ▼当社類似品比 **56%OFF**

◎本商品はRoHS保証外です。



Delivery 出荷日



在庫品


翌日出荷 約 P.47

◎ご希望により、17:00まで当日出荷受付いたします。

数量区分	小口				大口	
数量	1	2~4	5~49	50~100	101~999	1000~
値引率	基準単価	9%	27%	42%	53%	61%
出荷日	通常					お見積

◎在庫数・サイズによって異なる場合があります。価格・出荷日はMISUMIサイトにてご確認ください。

Type	材質	表面処理
C-PETGR	スチール	無電解ニッケルメッキ

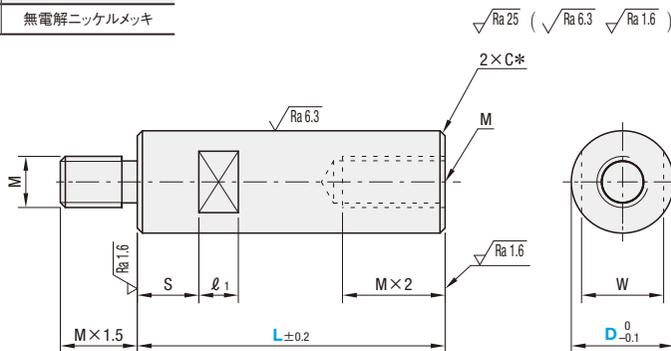

\*面取はC0.2~0.5

- ◎めねじ部内面は表面処理されていません。
- ◎本製品の表面処理はバレルメッキ方式です。外観に擦り傷やおねじ部に打こんが発生することがございます。
- ◎おねじ規格はねじとナットのはめ合い精度のみの保証になります。
- ◎おねじの逃げ寸法(※P.179)をご確認ください。

Type	D	L (固定寸法選択)						M (並目)	S	W	ℓ <sub>1</sub>
		20	30	40	50	60	80				
C-PETGR	6	20	30	40	50	60	80	3	3.5	5	8
	8	20	30	40	50	60	80	4	6	7	8
	10	20	30	40	50	60	80	5	6	8	8
	12	30	40	50	60	80	100	6	7.5	10	10
	15	40	50	60	80	100	8	10	13	10	



Price 価格

Type	D	¥基準単価						
		L20	L30	L40	L50	L60	L80	L100
C-PETGR	6	190	190	190	320	320	—	—
	8	195	195	195	330	360	360	—
	10	200	200	200	340	360	360	—
	12	—	215	215	360	390	390	—
	15	—	—	230	390	460	460	460

◎2024年3月時点の情報です。最新情報はMISUMIサイトにてご確認ください。




### ■当社類似品とエコノミーシリーズの比較

	当社類似品 PETGR	エコノミーシリーズ C-PETGR
材質	一般構造用鋼	スチール
表面処理	無電解ニッケルメッキ	無電解ニッケルメッキ
L公差	±0.1	±0.2
RoHS10	対応	保証外



### ■ボールローラ支持位置可変機構

精度の要求されない支持に利用。大量注文でも安価に調達可能。

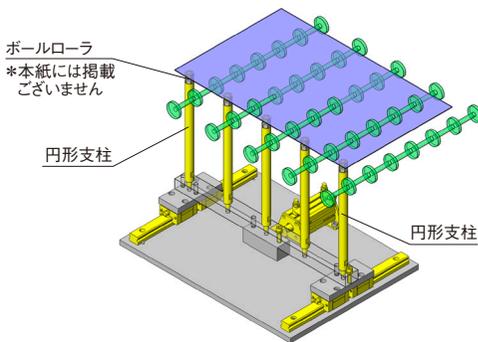

Order 注文例

型番  -  L

型番生成方法

方法 1 Type

MISUMIサイトで検索

MISUMIサイトで検索し、型番生成する

方法 2 キーワード

ステップ 1 ▶

ステップ 2 ▶エコノミーシリーズを選択

MISUMI

エコノミーシリーズのみ表示