



●代表型番：C-HHSZDN65

1個購入時 **¥1,200** / 1個 ▼当社類似品比 20%OFF

20個購入時 **¥570** / 1個 ▼当社類似品比 49%OFF

◎本商品はRoHS保証外です。



Delivery 出荷日



在庫品

翌日出荷 目安 P.47

◎ご希望により17:00まで、当日出荷受付いたします。

数量区分	小口		大口
	数量	1~19	20~49
値引率	基準単価	53%	53%
出荷日	通常 お見積		

◎在庫数・サイズによって異なる場合があります。価格・出荷日はMISUMIサイトにてご確認ください。

支柱・支柱クランプ
イケール


キャスタ・
アジャスタ

外装部品・
スライドレール






ばね・
ショックアブソーバ

防振ゴム・トリム

片側穴数
2

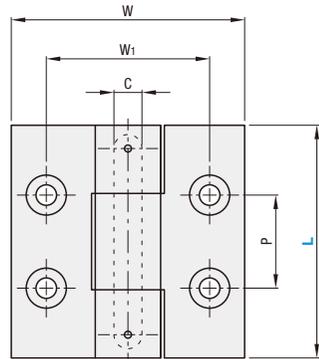

片側穴数
3

    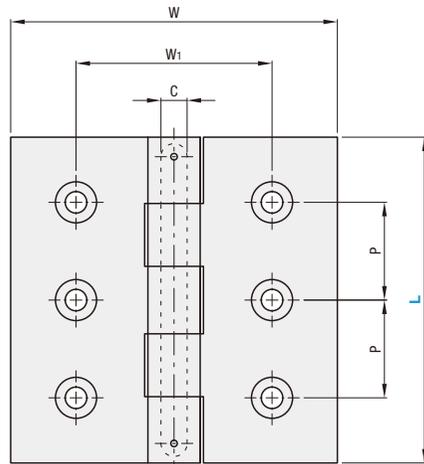

Type		材質	S表面処理
皿ボルトタイプ	極低頭ボルトタイプ		
C-HHSZN	C-HHSZTN	SUS304	バフ研磨
C-HHSZDN	-	亜鉛ダイカスト	クロムメッキ

型番 Type	L	片側 穴数	W	W1	P	C	C1	t	皿ボルトタイプ		極低頭ボルトタイプ		割数	*許容荷重			¥基準単価		
									d キリ	D 皿ザクリ	d キリ	D ザクリ		(kg)	(N)	(g)	C-HHSZN	C-HHSZDN	C-HHSZTN
C-HHSZN C-HHSZDN C-HHSZTN	50	2	50	35	20	6	14	5	4.4	8.6	4.4	8.6	3	36	350	110	1,700	900	1,220
	65		65	40	35	-	-	-	5.6	10.6	5.6	9.6		46	450	190	1,870	1,200	1,350
	75		75	50	40	-	-	-	6.6	12.6	6.6	10.6		66	650	305	2,230	1,380	1,610
C-HHSZTN	100*	3	100	60	30	8	16	6	6.6	12.6	6.6	10.6	5	87	850	500	2,500	-	1,810
	125*		100	60	37.5	8	16	6	6.6	12.6	-	-		102	1000	688	3,490	-	-

*許容荷重は2個使用の数値です。
*C-HHSZDNはL100、125はございません。
*C-HHSZTNはL125はございません。
◎2024年3月時点の情報です。最新情報はMISUMIサイトにてご確認ください。

■当社類似品とエコミーシリーズの比較

	当社類似品 HHSZ、HHSZD、HHSZT	エコミーシリーズ C-HHSZN、C-HHSZDN、C-HHSZTN
材質・表面処理	SUS316相当(バフ研磨) 亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)	SUS304(バフ研磨) 亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)
RoHS10	対応	保証外



Order 注文例

型番

C-HHSZN50

型番生成方法

方法1
Type

MISUMIサイトで検索

C-HHSZN

MISUMIサイトで検索し、型番生成する

方法2
キーワード

ステップ1

蝶番 重荷重用

ステップ2 エコミーシリーズを選択

MISUMI
 エコミーシリーズのみ表示