

スライドレール

3段引 極軽荷重タイプ

●代表型番：C-SRXY20200

1個購入時 **¥1,320** / 1個

●本商品はRoHS保証外です。



Delivery 出荷日



在庫品

翌日出荷 要 P.47

●ご希望により17:00まで、当日出荷受付いたします。

数量区分	小口	大口
数量	1~49	50~
値引率	基準単価	基準単価
出荷日	通常	お見積

●在庫数・サイズによって異なる場合があります。価格・出荷日はMISUMIサイトにてご確認ください。




支柱・支柱クランプ
イケール

キャスタ
アジャスタ

外装部品
スライドレール

ばね
ショックアブソーバ

防振ゴム・トリム

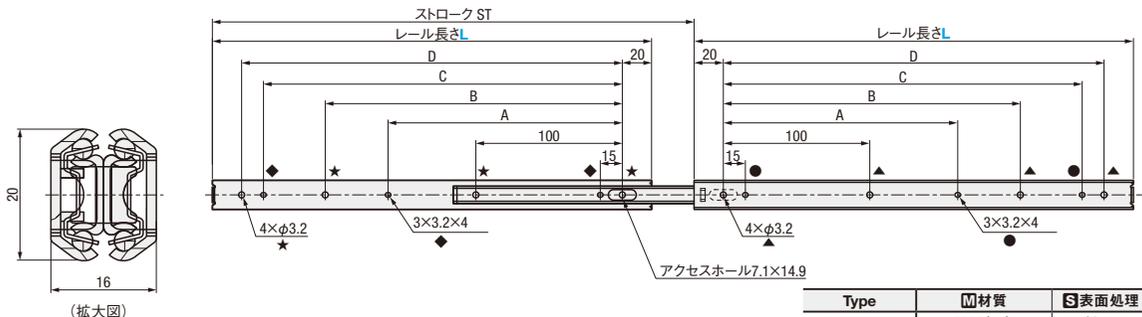

Type	材質	表面処理
C-SRXY20	SPCC相当	亜鉛メッキ
C-SSRXY20	SUS304相当	-

- 引き抜き：不可
- 同じ記号で示された穴は、形状とサイズが一致しています。

型番 Type	レール長さL	ストローク ST	A	B	C	D	定格荷重 (N/2本)	¥基準単価	
								C-SRXY20	C-SSRXY20
C-SRXY20 (SPCC相当)	200	231	-	-	145	160	166.6	1,320	1,640
	250	280		-	195	210	186.2	1,420	1,830
	300	329		160	245	260	196	1,510	2,030
	350*	379		210	295	310		1,570	-
C-SSRXY20 (SUS304相当)	400	428	260	345	360	181.3	1,610	2,510	
	450	477	205	310	395	410	156.8	1,660	2,810
	500*	526	230	360	445	460	127.4	1,710	-

- C-SSRXY20は*印のついたサイズを選択できません。
- レール取り付け用のボルトはM3のトラス小ねじ、または、バインド小ねじをご使用ください。
- 水平に取り付けた場合、定格荷重の目安は25% (参考値) です。
- 2024年3月時点の情報です。最新情報はMISUMIサイトにてご確認ください。



Order 注文例

型番
C-SRXY20200



Delivery 出荷日

●部



在庫品

翌日出荷 要 P.47

●ご希望により17:00まで、当日出荷受付いたします。

●部以外

9 日日出荷 要 P.47

●本商品の稼働日には、土曜および日本・中国の祝日を含みません。

型番生成方法

方法 1
Type

MISUMIサイトで検索

C-SRXY20

MISUMIサイトで検索し、型番生成する

方法 2

キーワード

ステップ 1

3段引 極軽荷重

ステップ 2 エコノミーシリーズを選択

ミスミ

エコノミーシリーズのみ表示