

MISUMI economy ショックアブソーバ

ダブルストロークタイプ



●代表型番：E-MSSTACD2035L

1個購入時 **¥6,160** / 1個

10個購入時 **¥5,650** / 1個

◎本商品はRoHS保証外です。

Delivery 出荷日 **9** 日目出荷 期 P47

◎本商品の稼働日には、土曜および日本・中国の祝日を含みません。

数量区分	小口	大口
数量	1~9	10~100
値引率	基準単価	8%
出荷日	通常	お見積

◎在庫数・サイズによって異なる場合があります。
価格・出荷日はMISUMIサイトにてご確認ください。

ストローク	形状	M材質(本体)	S表面処理	M材質(キャップ)
35~50mm	半ねじタイプ 全ねじタイプ	STKM11A	ニッケルメッキ	ウレタンゴム
50mm	両端ねじタイプ		四三酸化鉄皮膜	

ストロークS: 35mm 半ねじタイプ




ストロークS: 45~50mm 全ねじタイプ

ストロークS: 50mm 両端ねじタイプ

E-MSSTACD2035□

E-MSSTACD2045
E-MSSTACD2050L

E-MSSTACD2050M

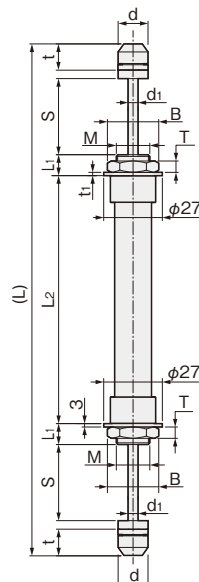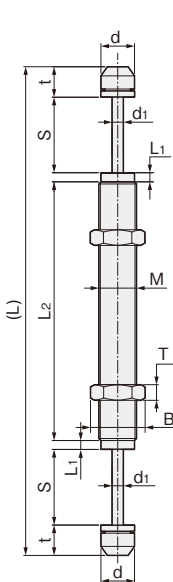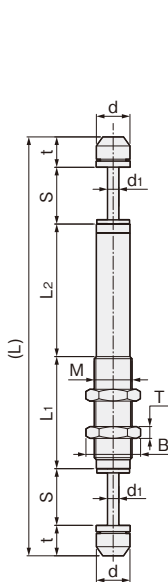

◎()のついた寸法は参考値となります。

型番	取付ねじ呼び M	ストローク S	最大吸収エネルギー(E')	最大等価質量 (me') (kg)	最大衝突速度 (m/s)	ねじタイプ	全長 (L)	L1	L2	T	t	d	d1	B (二面幅)	¥基準単価		
E-MSSTACD	2035L	M20×1.5	35	52	1030	650	1.0	半ねじタイプ	234.6	49	84	8	15.8	18	6	26	6,160
	2035M	M20×1.5	35	52	1030	200	2.0		234.6	49	84	8	15.8	18	6	26	6,160
	2035H	M20×1.5	35	52	1030	40	3.5		234.6	49	84	8	15.8	18	6	26	6,160
	2045	M20×1.5	45	55	2290	350	4.0	全ねじタイプ	275.6	2.5	149	8	15.8	18	6	26	6,780
	2050L	M20×1.5	50	60	2500	400	4.0		319.6	2.5	183	8	15.8	18	6	26	7,700
	2050M	M20×1.5	50	60	2500	400	4.0		313.6	12.5	148	8	15.8	18	6	26	6,170

- ◎2024年3月時点の情報です。最新情報はMISUMIサイトにてご確認ください。
- ◎1分間当りの最大吸収エネルギーは理論値となります。
- ◎ご注文手順・注意事項について、概要ページP287・P288をご確認ください。

■ご使用条件と交換目安

使用環境温度	交換目安
-5~70°C	80万回

Order 注文例

型番

E-MSSTACD2035L

E-MSSTACD2045

型番生成方法

方法 1 Type MISUMIサイトで検索 **E-MSSTACD2035** MISUMIサイトで検索し、型番生成する

方法 2 キーワード ショックアブソーバ ダブルストロークタイプ

ステップ 1 エコノミーシリーズを選択

ステップ 2 エコノミーシリーズを選択

ミスミ

エコノミーシリーズのみ表示

支柱・支柱クランプ
イケール

キャスタ
アジャスタ

外装部品
スライドレール

ばね
シムシムアブソーバ

防振ゴム・トリム