



# 防振ゴム

## おねじ・めねじタイプ



●代表型番：C-VD0808-06

1個購入時 **¥82** / 1個 ▼当社類似品比 **72%OFF**

100個購入時 **¥77** / 1個 ▼当社類似品比 **69%OFF**

◎本商品はRoHS保証外です。





在庫品 翌日出荷 **P47**

◎ご希望により17:00まで、当日出荷受付いたします。

数量区分	小口	大口
数量	1~99	100~
値引率	基準単価	5%
出荷日	通常	お見積

◎在庫数・サイズによって異なる場合があります。  
価格・出荷日はMISUMIサイトにてご確認ください。

Type	材質		硬度	表面処理
	本体	金具		
C-VD	天然ゴム	スチール	ショアA60	亜鉛メッキ

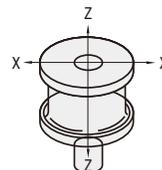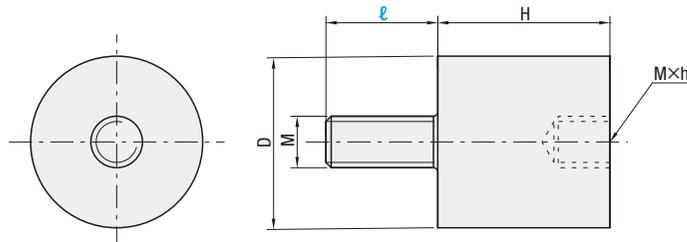

荷重方向イメージ図

Type	No.	ℓ	M (並目)	D	H	h	ショアA60						基準単価		
							Z方向			X方向		剛性比 kx/kz			
							許容荷重 N	標準荷重 [kgf]	ばね定数N/mm [kgf/cm]	許容荷重 N	許容荷重 [kgf]				
C-VD	0808	06	M3	8	8	3	121	12.1	36~115	3.6~11.5	72	24	2.4	0.2	82
	1008	10	M4	10	8	4	123	12.3	37~117	3.7~11~7	73	25	2.5	0.2	82
	1615	10	M4	16	15	4	268	26.8	43~225	4.3~22.5	85	64	6.4	0.24	82
	2015	10	M4	20	15	6	460	46	73~438	7.3~43.8	146	110	11	0.16	130
	2020	10	M4	20	20	6	353	35.3	42~336	4.2~33.6	84	56	5.6	0.16	130
	2025	10	M4	20	25	6	294	29.4	28~280	2.8~28	56	53	5.3	0.18	130
	2030	10	M4	20	30	6	239	23.9	19~228	1.9~22.8	38	38	3.8	0.16	180
	2515	18	M6	15	15	6	1235	123.5	147~1176	14.7~117.6	294	272	27.2	0.22	155
	2520	18	M6	15	20	6	790	79	94~752	9.4~75.2	188	158	15.8	0.2	155
	2530	18	M6	15	30	6	536	53.6	43~510	4.3~51	85	86	8.6	0.16	180
	3015	20	M8	15	15	8	1203	120.3	191~1146	19.1~114.6	382	289	28.9	0.24	190
	3020	20	M8	15	20	8	941	94.1	112~896	11.2~89.6	224	188	18.8	0.2	190
	3025	20	M8	15	25	8	751	75.1	72~715	7.2~71.5	143	128	12.8	0.17	215
	3030	20	M8	15	30	8	706	70.6	56~672	5.6~67.2	112	113	11.3	0.16	215
	4020	23	M8	20	20	8	2075	207.5	247~1976	24.7~197.6	494	415	41.5	0.2	230
	4025	23	M8	20	25	8	1827	182.7	174~1740	17.4~174	348	329	32.9	0.18	230
	4030	23	M8	20	30	8	1550	155	123~1476	12.3~147.6	246	248	24.8	0.16	400
	4040	25	M10	40	40	10	1285	128.5	77~1224	7.7~122.4	153	231	23.1	0.18	440
	5030	25	M10	50	30	10	3251	325.1	258~3096	25.8~309.6	516	715	71.5	0.22	450
	5050	25	M10	50	50	10	1817	181.7	87~1730	8.7~173	173	363	36.3	0.2	480

◎防振ゴムに白い粉が付着することがありますが、これはブルーミング現象と呼ばれるゴムの性質によるものです。機能上問題ありません。拭き取ってしまおうとゴムの劣化につながるため、そのままご利用ください。

◎X方向ばね定数は、(Z方向ばね定数×剛性比)によって求められます。

◎2024年3月時点の情報です。最新情報はMISUMIサイトにてご確認ください。

Order 注文例  -   
C-VD0808 - 06

### ■当社類似品とエコノミーシリーズの比較

	当社類似品	エコノミーシリーズ
本体材質	天然ゴム	天然ゴム
硬度	ショアA60	ショアA60
金具材質	スチール	スチール
表面処理	三価クロメート	亜鉛メッキ
許容荷重レンジ(N)	110~1700	121~3251
RoHS10	対応	保証外

型番生成方法

方法1  
**Type**

MISUMIサイトで検索

C-VD

MISUMIサイトで検索し、型番生成する

方法2  
**キーワード**

ステップ1▶

防振ゴム

ステップ2▶エコノミーシリーズを選択

MISUMI

エコノミーシリーズのみ表示