

インデックスプランジャ スタンダードタイプ 細目



●代表型番：C-SXYKN8L

1個購入時 **¥1,770** / 1個 **20%OFF** 当社類似品比

30個購入時 **¥1,166** / 1個 **43%OFF** 当社類似品比

◎本商品はRoHS保証外です。



Delivery 出荷日



在庫品

翌日出荷 P.47


◎ご希望により17:00まで、当日出荷受付いたします。

数量区分	小口			大口		
	数量	1~4	5~9		10~29	30~210
値引率	基準単価	29%	32%	34%	34%	
出荷日	通常					お見積



◎在庫数・サイズによって異なる場合があります。価格・出荷日はMISUMIサイトにてご確認ください。

●リターンタイプ

C-PXA□
C-SXPA□

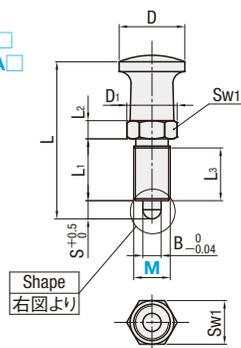


ロックナット付
C-PXK□
C-SXP□

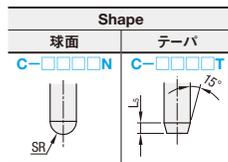
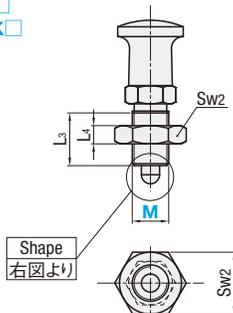


●レストポジションタイプ

C-PXYA□
C-SXYA□

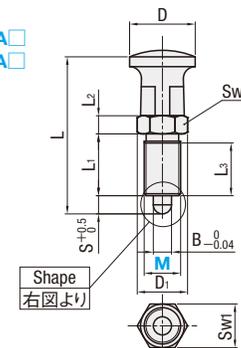

ロックナット付
C-PXYK□
C-SXYK□

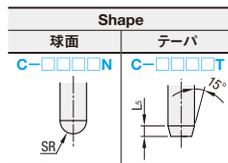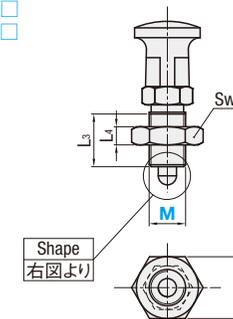


◎ねじ元にニゲ溝があります。

リターンタイプ		レストポジションタイプ		ねじ区分	本体			ピン			ばね (ロックナット)		
球面	テーパ	球面	テーパ		材質	材質	S表面処理	材質	H硬度	S表面処理	材質	材質	S表面処理
C-PXAN	C-PXAT	C-PXYAN	C-PXYAT	細目	A6061 (黒アルマイト)	SUM23相当	四三酸化鉄皮膜	S45C相当	45~55HRC	四三酸化鉄皮膜	SUS304H相当	—	—
C-PXKN	C-PXKT	C-PXYKN	C-PXYKT									S35C相当	四三酸化鉄皮膜
C-SXPAN	C-SXPAT	C-SXYAN	C-SXYAT									—	—
C-SXPKN	C-SXPKT	C-SXYKN	C-SXYKT									—	—

リターンタイプとレストポジションタイプの操作方法


・リターンタイプ

- 1 通常は、ノーズが突き出した状態です。
- 2 ノブを引くと、ノーズが引っ込みます。
- 3 ノブを放すと、内蔵スプリングの力で、ノーズが突き出した状態に戻ります。

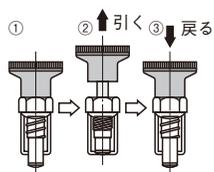

・レストポジションタイプ

- 1 通常は、ノーズが突き出した状態です。
- 2 ノブを引くと、ノーズが引っ込みます。
- 3 ノブを引いたまま90度回転させると、ノーズを引っ込んだままロックできます。
- 4 ロックを解除するには、ノブをわずかに引きながら90度回転させます。
- 5 ノブを放すと、内蔵スプリングの力で、ノーズが突き出した状態に戻ります。

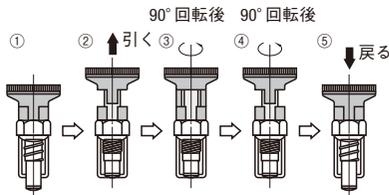

型番生成方法

方法1 Type MISUMIサイトで検索 **C-PXAN** MISUMIサイトで検索し、型番生成する

方法2 キーワード ステップ1 ▶ **スタンダードタイプ 細目** ステップ2 ▶ エコノミーシリーズを選択 ミスミ エコノミーシリーズのみ表示