

# コンタクトプローブ/リセプタクル

最小取付ピッチ1.27mm Q50シリーズ[50個入り]

●代表型番：NPQ50-A1

1個購入時 **¥94** / 1個 ▼当社類似品比 64%OFF

- ①1パック(50個入り)ご購入時の1個当たりの価格です。1パック(50個入り)単位でご購入いただけます。
- ②本商品はRoHS保証外です。



Delivery 出荷日



在庫品



翌日出荷 時 P.47

③ご希望により17:00まで、当日出荷受付いたします。


数量区分	小口	大口
数量	1~20	21~
値引率	基準単価	お見積
出荷日	通常	

④在庫数・サイズによって異なる場合があります。価格・出荷日はMISUMIサイトにてご確認ください。

## NPQ50 コンタクトプローブ

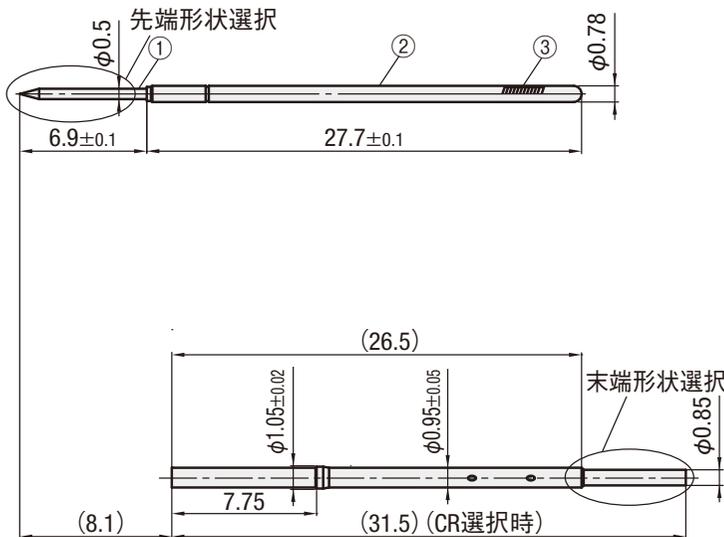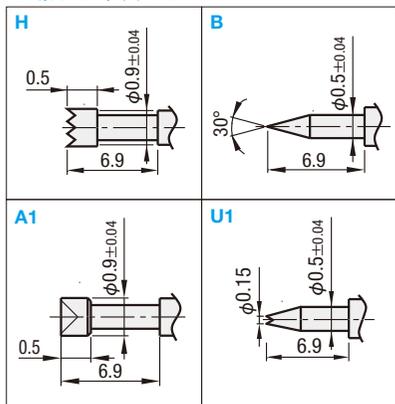

## NRQ50 リセプタクル

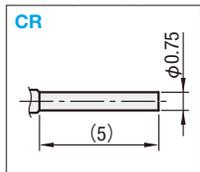

### ■コンタクトプローブ

部品	材質	表面処理
①ブランチ	SK4	ニッケル下地金メッキ仕上
②バレル	りん青銅	ニッケル下地金メッキ仕上
③スプリング	SWP-A	ニッケル下地金メッキ仕上

### ■リセプタクル

材質	表面処理
黄銅	ニッケル下地金メッキ仕上

### ■コンタクトプローブ

型番	先端形状	最小取付ピッチ*	フルストローク	スプリング圧 2/3ストローク	許容電流	抵抗値	交換目安回数	¥基準単価 (50個入り)
NPQ50	H・B・A1・U1	1.27mm	6.35mm	150gf	3A	50mΩ	20万回	4,700

\*隣接するコンタクトプローブの最小中心間距離です  
④2024年3月時点の情報です。最新情報はMISUMIサイトにてご確認ください。

### ■リセプタクル

型番	末端形状	組合せ コンタクトプローブ	圧入用取付穴寸法 (mm)	¥基準単価 (50個入り)
NRQ50	CR	NPQ50	φ1.00mm	3,700

④2024年3月時点の情報です。最新情報はMISUMIサイトにてご確認ください。

### ■当社類似品とエコミーシリーズの比較

	当社類似品 NP76-AS	エコミーシリーズ NPQ50-U1
ブランチ材質	C1730B	SK4
バレル・リセプタクル材質	黄銅	りん青銅
スプリング材質	SWP	SWP-A
スプリング表面処理	金メッキ仕上	ニッケル下地金メッキ仕上
フルストローク (mm)	6	6.35
抵抗値 (mΩ)	60	50
交換目安	30万回	20万回
RoHS10	対応	保証外



Order 注文例

型番 - 先端(末端)形状  
NPQ50 - H

#### 型番生成方法



方法1  
Type

MISUMIサイトで検索

NPQ50

MISUMIサイトで検索し、型番生成する

方法2  
キーワード

ステップ1▶

コンタクトプローブ 50

ステップ2▶エコミーシリーズを選択

MISUMI  
 エコミーシリーズのみ表示