

MISUMI
economy

コンタクトプローブ

最小取付ピッチ1.5mm C-NP88シリーズ【50個入り】



●代表型番：C-NP88-C

1個購入時 ¥84 / 1個 当社類似品比 65%OFF

①1パック(50個入り)ご購入時の1個当たりの価格です。

②1パック(50個入り)単位でご購入いただけます。

③本商品はRoHS保証外です。

Delivery
出荷日

在庫品

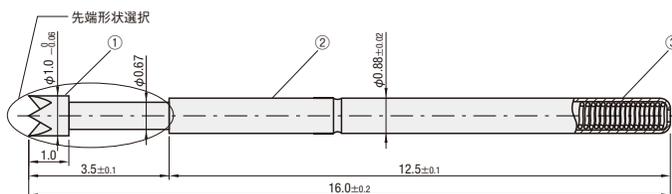
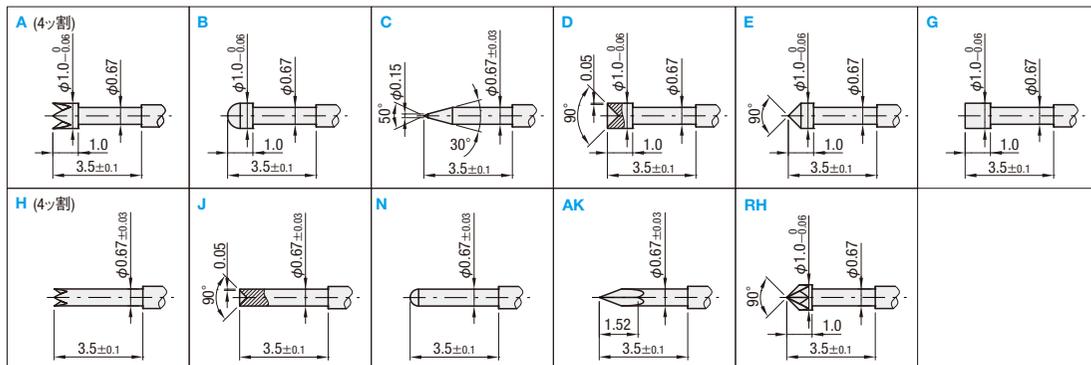
翌日出荷 P.47

④ご希望により17:00まで、当日出荷受付いたします。

数量区分	小口		大口
数量	1	2~20	21~
値引率	基準単価 8%		8%
出荷日	通常		お見積

⑤在庫数・サイズによって異なる場合があります。

価格・出荷日はMISUMIサイトにてご確認ください。

C-NP88
C-NP88HD

部品	材質	S表面処理
①ブランチ	SK4	ニッケル下地金メッキ仕上
②バレル	リン青銅	ニッケル下地金メッキ仕上
③スプリング	ステンレス	-

型番	先端形状 A・AK・B・C・D E・G・H・J・N・RH	最小取付 ピッチ*	フル ストローク	スプリング圧		許容 電流	抵抗値	交換目安 回数	¥基準単価 (50個入り)	¥先端形状価格(基準価格+)	
				初期	2/3ストローク					AK・RH	その他
C-NP88	A・AK・B・C・D E・G・H・J・N・RH	1.5mm	2.5mm	10gf	50gf	3A	60mΩ	10万回	4,200	300	0
C-NP88HD	A・B・C・D E・G・H・J			30gf	100gf					-	-

*隣接するコンタクトプローブの最小中心間距離です

⑥2024年3月時点の情報です。最新情報はMISUMIサイトにてご確認ください。

■当社類似品とエコノミーシリーズの比較

	当社類似品 NP88/NP88HD	エコノミーシリーズ C-NP88/C-NP88HD
ブランチ材質	SK4	SK4
バレル・リセプタクル材質	黄銅	リン青銅
ブランチ表面処理	ニッケル下地ロジウムメッキ仕上	ニッケルメッキ下地金メッキ仕上
スプリング圧	初期	10gf/30gf
	2/3ストローク	50gf/100gf
最小取付けピッチ	1.5mm	1.5mm
フルストローク	2.5mm	2.5mm
許容電流	3A	3A
抵抗値	60mΩ	60mΩ
交換目安回数	25万回	10万回
RoHS10	対応	保証外

Order
注文例

型番

C-NP88-A

型番生成方法

方法1
Type

MISUMIサイトで検索

C-NP88

MISUMIサイトで検索し、型番生成する

方法2
キーワード

ステップ1▶

コンタクトプローブ 88

ステップ2▶エコノミーシリーズを選択

 ミスミ エコノミーシリーズのみ表示