

MISUMI
economy

両端プローブ

最小取付ピッチ0.4mm C030シリーズ【50個入り】

●代表型番：RNPC030-BU

 1個購入時 **¥280** / 1個 **71%OFF**

 ①1パック(50個入り)ご購入時の1個当たりの価格です。
1パック(50個入り)単位でご購入いただけます。
②本商品はRoHS保証外です。

 Delivery
出荷日


在庫品


翌日出荷 翌P.47

③ご希望により17:00まで、当日出荷受付いたします。

数量区分	小口	大口
数量	1~20	21~
値引率	基準単価	お見積
出荷日	通常	

 ④在庫数・サイズによって異なる場合があります。
価格・出荷日はMISUMIサイトにてご確認ください。

RNPC030

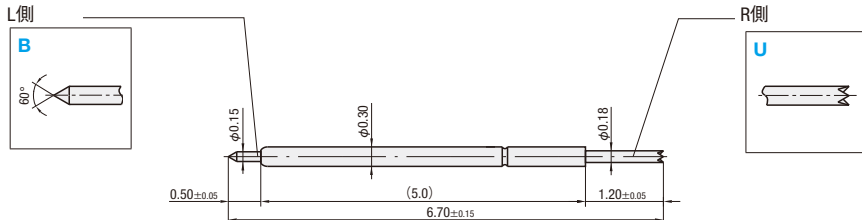

型番		先端形状		最小	フル	スプリング圧	許容電流	抵抗値	交換目安	¥基準単価
Type	No.	L側	R側	取付ピッチ*	ストローク	2/3ストローク			回数	(50個入り)
RNPC	030	B	U	0.4mm	1.0mm	12±3gf	0.3A	100mΩ	10万回	14,000

*隣接するコンタクトプローブの最小中心間距離です

⑤2024年3月時点の情報です。最新情報はMISUMIサイトにてご確認ください。

部品	材質	S表面処理
ブランジャ	BeCu(L) SK4(R)	ニッケル下地金メッキ仕上
パレル	りん青銅	ニッケル下地金メッキ仕上
スプリング	SWP	金メッキ仕上

MISUMI
economy

両端プローブ

最小取付ピッチ0.45mm A035シリーズ【50個入り】

●代表型番：RNPA035-BJ

 1個購入時 **¥178** / 1個 **79%OFF**

 ①1パック(50個入り)ご購入時の1個当たりの価格です。
1パック(50個入り)単位でご購入いただけます。
②本商品はRoHS保証外です。

 Delivery
出荷日


在庫品


翌日出荷 翌P.47

③ご希望により17:00まで、当日出荷受付いたします。

数量区分	小口	大口
数量	1~20	21~
値引率	基準単価	お見積
出荷日	通常	

 ④在庫数・サイズによって異なる場合があります。
価格・出荷日はMISUMIサイトにてご確認ください。

RNPA035

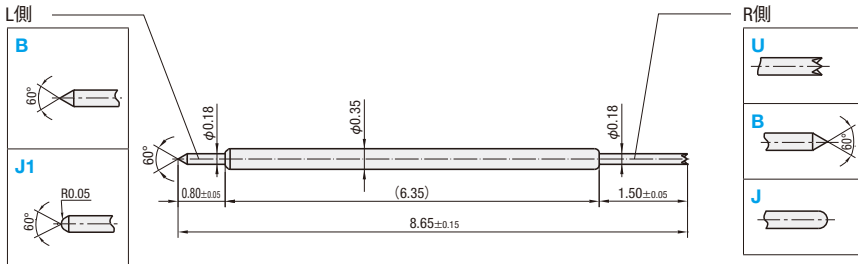

型番		先端形状		最小取付 ピッチ*	フルストローク	スプリング圧 2/3ストローク	許容 電流	抵抗値	交換の目安 使用回数	¥基準単価 (50個入り)
Type	No.	L側	R側							
RNPA	035	B	U・J・B	0.45mm	1.3mm	22±5gf	0.5A	100mΩ	10万回	8,900
		J1	U・J							

*隣接するコンタクトプローブの最小中心間距離です。

⑤2024年3月時点の情報です。最新情報はMISUMIサイトにてご確認ください。

部品	材質	S表面処理
ブランジャ	BeCu	ニッケル下地金メッキ仕上
パレル	りん青銅	ニッケル下地金メッキ仕上
スプリング	SWP	金メッキ仕上

■当社類似品とエコノミーシリーズの比較

	当社類似品 RNP30-H	エコノミーシリーズ RNPC030-BU
ブランジャ材質	C1730B	BeCu(L) SK4(R)
最小取付ピッチ(mm)	0.5	0.4
フルストローク(mm)	0.8	1
許容電流(A)	0.5	0.3
抵抗値(mΩ)	60	100
2/3ストロークスプリング圧(gf)	15	12±3
RoHS10	対応	保証外

■当社類似品とエコノミーシリーズの比較

	当社類似品 RNP38-H	エコノミーシリーズ RNPA035-J1U
ブランジャ材質	C1730B	BeCu
最小取付ピッチ(mm)	0.5	0.45
フルストローク(mm)	1	1.3
抵抗値(mΩ)	60	100
2/3ストロークスプリング圧(gf)	15	22±5
RoHS10対応	対応	保証外


 Order
注文例

 型番 - LR
RNPC030 - BU

 Order
注文例

 型番 - LR
RNPA035 - BU

型番生成方法

 方法1
Type

MISUMIサイトで検索

RNPA035

MISUMIサイトで検索し、型番生成する

 方法2
キーワード

ステップ1▶

両端プローブ 035

ステップ2▶エコノミーシリーズを選択

☐ ミスミ
☒ エコノミーシリーズのみ表示