

ねじ込み継手

黄銅 同径 メス・オス ソケット



●代表型番：E-SJSXS8A

1個購入時 **¥330** / 1個 **▼当社類似品比 40%OFF**

10個購入時 **¥228** / 1個 **▼当社類似品比 40%OFF**


①本商品はRoHS保証外です。

Delivery 出荷日 **9** 日日出荷 **※P47**

数量区分	小口	大口
数量	1~9	10~224
値引率	基準単価 30%	30%
出荷日	通常	お見積

①価格・出荷日はMISUMIサイトにてご確認ください。

②本商品の稼働日には、土曜および日本・中国の祝日を含みません。

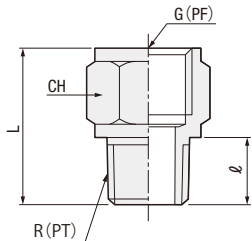

■材質：黄銅

■仕様

使用流体	水・空気
使用温度範囲	-50~150℃
最高使用圧力	5MPa

Type	型番 No.	R (PT)	G (PF)	ℓ	L	CH (二面幅)	¥基準単価
E-SJSXS	6A	1/8	1/8	8	18	14	290
	8A	1/4	1/4	11	24.5	17	330
	10A	3/8	3/8	11.5	26	22	400
	15A	1/2	1/2	14	32	26	480

※本商品の管接続ねじはGねじ(管用平行ねじ)になります。R(テーパおねじ)との組み合わせは推奨しておりません。気密性を保持する場合はパッキンなどを併用することを推奨します。

①2024年3月時点の情報です。最新情報はMISUMIサイトにてご確認ください。

ねじ込み継手

黄銅 異径 メス・オス ソケット



●代表型番：E-SJSXSD12

5個購入時 **¥270** / 1個 **▼当社類似品比 40%OFF**

10個購入時 **¥248** / 1個 **▼当社類似品比 40%OFF**


①本商品はRoHS保証外です。

Delivery 出荷日 **9** 日日出荷 **※P47**

数量区分	小口	大口
数量	5~9	10~199
値引率	基準単価 8%	8%
出荷日	通常	お見積

①価格・出荷日はMISUMIサイトにてご確認ください。

②本商品の稼働日には、土曜および日本・中国の祝日を含みません。

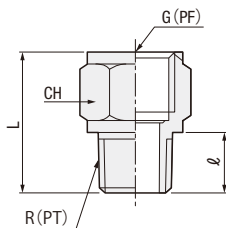

■材質：黄銅

■仕様

使用流体	水・空気
使用温度範囲	-50~150℃
最高使用圧力	5MPa

Type	型番 No.	R (PT)	G (PF)	ℓ	L	CH (二面幅)	¥基準単価
E-SJSXSD	12	1/8	1/4	8	18	14	270
	21	1/4	1/8	11	21.5	17	270
	23	1/4	3/8	11.5	21.5	17	370
	32	3/8	1/4	11	21.5	22	370
	34	3/8	1/2	20.5	26	29	370
	43	1/2	3/8	16.1	29.5	29.5	370

※本商品の管接続ねじはGねじ(管用平行ねじ)になります。R(テーパおねじ)との組み合わせは推奨しておりません。気密性を保持する場合はパッキンなどを併用することを推奨します。

①2024年3月時点の情報です。最新情報はMISUMIサイトにてご確認ください。

■当社類似品とエコノミーシリーズの比較

	当社類似品 SJSXS	エコノミーシリーズ E-SJSXS
使用温度範囲	-50~150℃ ※但し凍結なきこと	-50~150℃ ※但し凍結なきこと
最高使用圧力 (MPa)	6.9	5.0
材質	C3604	黄銅
めねじ側接続ねじ種類	Rc (PT)	G (PF)
おねじ側接続ねじ種類	R (PT)	R (PT)
RoHS10	対応	保証外



型番
E-SJSXS6A
E-SJSXSD21

型番生成方法

方法 1
Type

MISUMIサイトで検索

E-SJSXS6A

MISUMIサイトで検索し、型番生成する

方法 2
キーワード

ステップ 1 ▶

同径 メス・オス ソケット

ステップ 2 ▶ エコノミーシリーズを選択

MISUMI

エコノミーシリーズのみ表示